


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ Plastic Corrugated-board Box Set **ダンボールプラスチック(1セット5枚入)**



同商品群 在庫数 19 アイテム

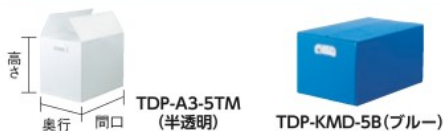

特長 ●軽量で強靱なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
材質 ●ポリプロピレン(PP)
製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	厚さ(mm)	形状	セット入数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
114-5743	TDP-B4-5-TM	¥6,343	¥7,400	34	半透明	283×400×350	273×380×330	4	B4サイズ/取手穴あき	5	3.0	137(98)
114-5736	TDP-A3-5TM	¥6,771	¥7,900	45	半透明	323×456×350	313×436×330	4	A3サイズ/取手穴あき	5	3.4	471(125)
114-5740	TDP-B3-5TM	¥7,629	¥8,900	66	半透明	390×551×350	380×531×330	4	B3サイズ/取手穴あき	5	4.5	925(150)
114-5745	TDP-B4D-5TM	¥7,371	¥8,600	34	半透明	283×400×350	273×380×330	5	B4サイズ/取手穴なし	5	4.0	58(139)
114-5744	TDP-B4D-5B	¥7,371	¥8,600	34	ブルー	283×400×350	273×380×330	5	B4サイズ/取手穴なし	5	4.0	116(153)
114-5739	TDP-A3D-5TM	¥7,886	¥9,200	45	半透明	323×456×350	313×436×330	5	A3サイズ/取手穴なし	5	4.8	247(120)
114-5737	TDP-A3D-5B	¥7,886	¥9,200	45	ブルー	323×456×350	313×436×330	5	A3サイズ/取手穴なし	5	4.8	371(151)
114-5742	TDP-B3D-5TM	¥8,914	¥10,400	66	半透明	390×551×350	380×531×330	5	B3サイズ/取手穴なし	5	6.2	420(113)
114-5741	TDP-B3D-5B	¥8,914	¥10,400	66	ブルー	390×551×350	380×531×330	5	B3サイズ/取手穴なし	5	6.2	573(80)
114-5748	TDP-KMD-5TM	¥7,800	¥9,100	38	半透明	320×515×270	310×495×250	5	果物箱サイズ/取手穴なし	5	5.5	59(106)
114-5747	TDP-KMD-5B	¥7,800	¥9,100	38	ブルー	320×515×270	310×495×250	5	果物箱サイズ/取手穴なし	5	5.5	165(129)

トラスコ中山機[413216] 商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ Plastic Corrugated-board Box **ダンボールプラスチック(フタなし)**



同商品群 在庫数 19 アイテム



特長 ●組み立てが簡単です。
 ●軽量でコンパクトに収納できます。
 ●取手付で持ち運びに大変便利です。
 ●積み重ねができます。
材質 ●ポリプロピレン(PP)
製造国 ●日本



コンパクトに収納可能

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	厚さ(mm)	形状	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
137-2200	DP-560-5N	¥10,286	¥12,000	45	半透明	584×339×269	560×325×250	5	取手付	1	4.5	101(999)

トラスコ中山機[413216] 商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

導電性タイプ 特長 ●静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。 ●表面抵抗値は10⁴Ω~10⁶Ωです。

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	厚さ(mm)	形状	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
137-2201	DP-560D-5N	¥15,000	¥17,500	45	ブラック	584×339×269	560×325×250	5	取手付	1	4.5	23(64)

商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

国盛化学 Pladan NS Container **プラダン“NSコンテナ”**



同商品群 在庫数 79 アイテム



特長 ●オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
 ●すき間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。
 ●シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。
仕様 ●取手付(穴あき) ●コーナーリブ有り(高さ15mm)
 ●カード差し(別売)
材質 ●ポリプロピレン(PP)
製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
760-5625	78100-NS40L-WH	¥7,043	オープン	40	ホワイト	530×366×272	489×335×267	1	1.16	82(107)
760-5633	78101-NS40L-LG	¥7,043	オープン	40	ライトグリーン	530×366×272	489×335×267	1	1.16	22(67)
760-5641	78102-NS40L-LB	¥7,043	オープン	40	ライトブルー	530×366×272	489×335×267	1	1.16	37(91)
760-5650	78300-NS50L-WH	¥7,443	オープン	50	ホワイト	530×366×325	489×335×320	1	1.29	83(146)
760-5668	78301-NS50L-LG	¥7,443	オープン	50	ライトグリーン	530×366×325	489×335×320	1	1.29	29(83)
760-5676	78302-NS50L-LB	¥7,443	オープン	50	ライトブルー	530×366×325	489×335×320	1	1.29	57(104)
760-5684	78500-NS75L-WH	¥7,857	オープン	75	ホワイト	650×440×329	609×409×324	1	1.62	77(154)
760-5692	78501-NS75L-LG	¥7,857	オープン	75	ライトグリーン	650×440×329	609×409×324	1	1.62	44(103)
760-5706	78502-NS75L-LB	¥7,857	オープン	75	ライトブルー	650×440×329	609×409×324	1	1.62	235(196)

国盛化学[311581] 商品のお問い合わせ:0568-77-5161 <http://www.stertec.co.jp/~kunimori/kcp/>

国盛化学 Pladan Block Container(TP-type) **TP規格プラダン“ブロックコンテナ”**



同商品群 在庫数 79 アイテム



特長 ●オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
 ●寸法安定性に優れ、耐圧縮強度やスタッキング性にも優れています。
 ●底面に嵌合ブロックを採用し既存のTP規格コンテナと積み合せも可能です。
仕様 ●取手付(穴あき)
 ●カード差し(別売)
材質 ●ポリプロピレン(PP)
製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
760-5561	77101-TP365-LG	¥14,086	オープン	85	ライトグリーン	335×670×472	291.5×626.5×441	1	2.47	9(65)
760-5579	77102-TP365-LB	¥14,086	オープン	85	ライトブルー	335×670×472	291.5×626.5×441	1	2.47	32(247)
760-5587	77201-TP465-LG	¥15,100	オープン	133	ライトグリーン	502.5×670×472	459×626.5×441	1	2.97	6(25)
760-5595	77202-TP465-LB	¥15,100	オープン	133	ライトブルー	502.5×670×472	459×626.5×441	1	2.97	44(108)
760-5609	77301-TP484-LG	¥15,914	オープン	134	ライトグリーン	502.5×837.5×380	459×794×349	1	3.05	3(75)
760-5617	77302-TP484-LB	¥15,914	オープン	134	ライトブルー	502.5×837.5×380	459×794×349	1	3.05	32(89)

国盛化学[311581] 商品のお問い合わせ:0568-77-5161 <http://www.stertec.co.jp/~kunimori/kcp/>