

コンテナキャリア



品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	税抜価格
EA520AB-21	100kg	630×390mm	13,400円

●床高さ…101mm ●車輪…自在×4
●車輪径…65mm(ナイロン車) ●重量…2.15kg
●荷台材質…ポリプロピレン
●φ50mmキャスター取り付け可能

ドーリー



品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	税抜価格
EA520AB-111A	120kg	416×277mm	4,900円

●床高さ…80mm
●車輪…自在×4
●車輪径…50mm(ナイロン車)
●重量…1.3kg
●荷台材質…ポリプロピレン
●垂直段積み、縦横交差段積み、縦横連結可能
●持ち運びが楽な軽量タイプ

ドーリー



品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	税抜価格
EA520AB-8G	120kg	680×390mm	10,900円

●床高さ…125mm ●車輪…自在×4
●車輪径…75mm(ナイロン車)
●重量…2.76kg ●荷台材質…ポリプロピレン
●段積み・連結が可能で便利なドーリーです。

[アルミ製]大型ドーリー(ブレーキ付)



品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	税抜価格
EA520AD-3	1000kg	1200×745mm	93,700円

●ブレーキ付
●床高さ…250mm
●車輪…自在×2(方向規制切替)、自在×4(ブレーキ付)
●車輪径…φ150mm(硬質ウレタン車)
●重量…28kg ●荷台材質…アルミ合金
●積み重ねが可能です。
●方向規制キャスターにより直進性能が増し、積載物を安定した状態で運搬可能です。
●別売の単管(φ48.6mm)を差し込み、資材の運搬にも使用できます。

木天板ドーリー(ブレーキ付)



品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	税抜価格
EA520AD-11A	250kg	605×405mm	22,000円

●木天板にブレーキが付いたドーリーです
●ブレーキ付 ●床高さ…209mm
●車輪…自在×2、自在(ブレーキ付)×2
●車輪径…125mm(熱可塑性エラストマー車)
●重量…10kg ●荷台材質…木製

コンテナキャリア



品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	税抜価格
EA520AB-22	100kg	610×400mm	15,100円

●床高さ…116mm
●車輪…自在×4
●車輪径…75mm(ナイロン車)
●重量…2.84kg
●荷台材質…ポリプロピレン
●台車を噛み合わせることで自由に積載物の大きさに合わせて自由に連結が可能。工具を必要とせず簡単に連結できます。

★風車連結により約1100mm角の大きさになるので、そのまま同サイズのパレットを積載でき、手作業での移動が可能となります。

●適応コンテナ…EA506AA-7-7A(P.1527)、-7D-7E(P.1529)、-9-9A(P.1527)、-9D-9E(P.1529)、-17-17A-18(P.1527)、-18D-18DS-18E-18ES(P.1529)、-19(P.1527)、-19D-19DS-19E-19ES-23D-23E(P.1529)、-100D-100E(P.1530)、-161-163(P.1929)、-172-173(P.1928)、-231-233-241-243-331-333-341-343(P.1526)、-521(P.1528)、-522(P.1527)

ドーリー



品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	税抜価格
EA520AB-5	120kg	680×390mm	12,600円

●床高さ…125mm
●車輪径…75mm(ゴム車)
●車輪…自在×4
●重量…3.6kg
●荷台材質…ポリプロピレン


木天板ドーリー(ノンスリップコート)



品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	税抜価格
EA520AD-5A	250kg	600×300mm	16,200円

●荷台はコーティングされており、荷物が滑りません
●床高さ…140mm ●車輪…自在×4
●車輪径…100mm(ゴム車)
●重量…5kg(1台あたり)
●荷台材質…木製(ノンスリップコーティング)

[アルミ製]ドーリー(ブレーキ付)

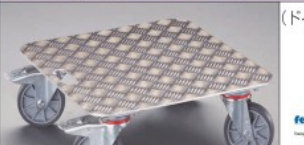

品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	税抜価格
EA520AD-14	250kg	500×500mm	31,000円

●アルミ製の荷台とキャスターを荷台に溶接しており頑丈な構造にしています
●ブレーキ付 ●床高さ…184mm
●車輪…自在×2、自在(ブレーキ付)×2
●車輪径…125mm(熱可塑性エラストマー車)
●重量…9kg ●荷台材質…アルミニウム

[アルミ製]ドーリー(ブレーキ付)

品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	税抜価格
EA986PD-125	ブレーキ無自在 替キャスター(1個)		2,190円
EA986PD-1	ブレーキ付自在 替キャスター(1個)		3,450円

●アルミ製の荷台とキャスターを荷台に溶接しており頑丈な構造にしています
●ブレーキ付 ●床高さ…185mm
●車輪…自在×2、自在(ブレーキ付)×2
●車輪径…125mm(熱可塑性エラストマー車)
●重量…14.5kg ●荷台材質…スチール

積載均等耐荷重は、製品自体の耐注意 荷重であり、積載物を動かすのは人力の範囲です。

コンテナキャリア [OD色]




品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ(mm)	用途	税抜価格
EA520AB-15	150kg	534×370	50ℓ用	9,500円
EA520AB-17	150kg	650×440	75ℓ用	9,700円

●別売の窓付コンテナ(EA506AA-100D、-100E、-130D、-130E)(P.1530)を段積みすることで移動式収納棚に！
●床高さ…15:110mm、-17:137mm
●車輪…自在×4
●車輪径(材質)…15:50mm(ゴム車)-17:75mm(ゴム車)
●重量…15:2.29kg、-17:3.33kg
●荷台材質…ポリプロピレン

省音キャスター

●キャスターの騒音問題を解決。
●夜間&室内の作業も安心。
●ベアリングを入れ走行音が静くなる設計で、省音効果を高めています。


ドーリー

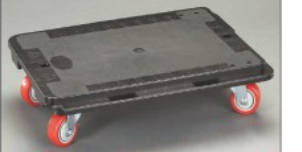

品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	税抜価格
EA520AM-1	200kg	600×405mm	6,000円

●ドーリーを引くためのフック引っかけ穴が付いています。
●床高さ…135mm ●車輪…自在×4
●車輪径…75mm(ポリウレタン車)
●重量…4.2kg ●荷台材質…ポリプロピレン
●連結が可能です。


木天板ドーリー(ノンスリップコート)

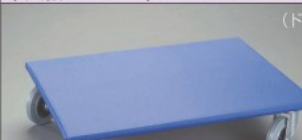

品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	税抜価格
EA520AD-7A	500kg	800×600mm	16,600円

●荷台はコーティングされており、荷物が滑りません
●床高さ…175mm ●車輪…自在×4
●車輪径…125mm(ゴム車) ●重量…10kg
●荷台材質…木製(ノンスリップコーティング)

[スチール製]ドーリー(ブレーキ付)

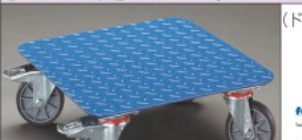


品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	税抜価格
EA520AD-13A	400kg	500×500mm	23,700円

●荷台は無自在
替キャスター(1個) 2,190円
●荷台は自在
替キャスター(1個) 3,450円

[IEA520AD-7用]替キャスター

品番	仕様	税抜価格
EA520AD-107	ブレーキ無自在 替キャスター(1個) 型番:71722	2,800円

ドーリー

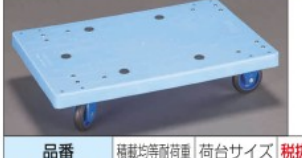

品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	税抜価格
EA520AC-21A	150kg	710×455mm	12,500円

●省音キャスター
●床高さ…146mm
●車輪径…100mm(ゴム車)
●車輪…自在×2、固定×2 ●重量…5kg
●荷台材質…樹脂

ドーリー



品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	税抜価格
EA520AC-22A	300kg	895×595mm	20,600円

●省音キャスター
●床高さ…215mm
●車輪径…130mm(ゴム車)
●車輪…自在×2、固定×2 ●重量…9.5kg
●荷台材質…樹脂

ドーリー



品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	税抜価格
EA520AB-26	100kg	536×371mm	10,240円

●床高さ…157mm
●車輪…自在×2、自在×2(ブレーキ付)
●車輪径…100mm(ゴム車) ●重量…3.54kg
●荷台材質…ポリプロピレン
●段積み、連結が可能です。


[アルミ製]大型ドーリー(ブレーキ付)



品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	税抜価格
EA520AD-25	1000kg	750×1200mm	82,500円

●ブレーキ付
●床高さ…262mm
●車輪…自在(ブレーキ付)×4、自在(方向規制式)×2
●車輪径…150mm(ウレタン車)
●重量…27.4kg
●荷台材質…アルミ
●方向規制キャスターを採用しておりロックすると向きが固定され、台車の直進安定性が増します。
●4限に単管パイプ(φ48.6)を差し込み、長尺物の搬送も可能。(単管パイプ別途)
★保管時は積み重ねができて、収納場所を取りません。

ドーリー(ブレーキ付)

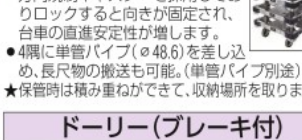

品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	税抜価格
EA520AD-15	400kg	500×500mm	35,500円

●ブレーキ無自在
替キャスター(1個) 2,190円
●ブレーキ付自在
替キャスター(1個) 3,450円

ドーリー(ブレーキ付)

品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	税抜価格
EA520AD-15	400kg	500×500mm	35,500円

●荷台はラバープレート貼りで荷物が滑りません
●ブレーキ付 ●床高さ…201mm
●車輪…自在×2、自在(ブレーキ付)×2
●車輪径…125mm(熱可塑性エラストマー車)
●重量…14kg
●荷台材質…木製(ラバープレート)

荷造・包装用品

(二輪)運搬具

(四輪)運搬具

大型コンテナパレット

運搬器具

昇降式作業台

キャスター

運搬車用キャスター(Blickle)

戸車

アジャスターボルト・レベリングブロック