

在庫 387アイテム 折りたたみコンテナ

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

コンテナ・パレット

折りたたみコンテナ

ダンボールプラスチックコンテナ

導電性コンテナ

食品用コンテナ

メッシュコンテナ

パレット

パレットボックス

パレット回転台

パレットカバー

ネスティングラック

メッシュパレット

角槽

丸槽

タンク

コンテナバッグ

スクラップボックス



CB Type Foldable Container

折りたたみコンテナ

同商品群在庫数 37 アイテム



CB-S135C:B (ブルー)



CB-S175C:GY (グレー)



CB-S175C:DB (ダークブルー)

特長 ●折りたたみ時積み重ねが可能です。
●空箱時折りたたむことで保管・収納スペースの有効活用ができます。(約1/3~1/4)
仕様 ●最大積載荷重:30kg
材質 ●ポリプロピレン(PP)
製造国 ●日本

発注単位1個

岐阜プラスチック工業株[345103]

発注コード	品番	OP色別	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	折りたたみ高さ(mm)	適用カード差し(別売)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
412-9962	CB-S135C	B	¥18,886	¥22,030	130	ブルー	764×454×458	724×416×433	100	RB120X65,RB195X90,プレート167X112S	2	5.3	138(112)
412-9989	CB-S175C	GY	¥34,600	¥40,340	181	グレー	840×540×525	780×470×488	150	-	1	9.0	29(32)
412-9971	CB-S175C	DB	¥34,600	¥40,340	179	ダークブルー	840×540×525	780×470×488	150	-	1	9.6	39(32)


☎商品のお問い合わせ:058-265-2233 <http://www.risu.co.jp/>




CB Type Folding Container

折りたたみコンテナ(片側面開閉タイプ)

同商品群在庫数 37 アイテム

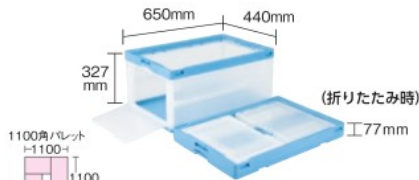

CB-76NRT:B (片扉 短側面開閉タイプ)

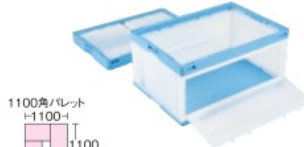

CB-76NRTL:B (長側面開閉タイプ)



CB-76NRTL-OPEN:B (長側面開口タイプ)

特長 ●段積み保管した状態で商品の出し入れができるため、ピッキングに便利です。
仕様 ●最大積載重量:15kg
材質 ●ポリプロピレン(PP) **製造国** ●日本

発注単位1個

岐阜プラスチック工業株[345103]

発注コード	品番	OP色別	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	折りたたみ高さ(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
412-9938	CB-76NRT	B	¥9,314	¥10,960	74	ブルー	650×440×327	600×405×305	77	5	3.3	237(183)
412-9946	CB-76NRTL	B	¥10,686	¥12,630	74	ブルー	650×440×327	600×405×305	77	5	3.3	84(210)
412-9954	CB-76NRTL-OPEN	B	¥10,071	¥11,890	74	ブルー	650×440×327	600×405×305	77	5	2.9	3(43)


☎商品のお問い合わせ:058-265-2233 <http://www.risu.co.jp/>



Foldable Container CB type

折りたたみコンテナ(片側面開閉タイプ)

同商品群在庫数 37 アイテム

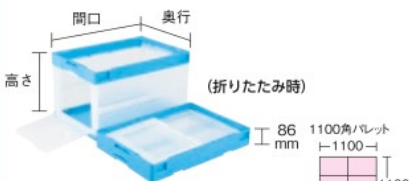

CB51NR-T-B/C (短側片側開閉タイプ)



CB51NR-TL-B/C (長側片側開閉タイプ)

特長 ●折りたたみ時積み重ねが可能です。
●空箱時折りたたむことで保管・収納スペースの有効活用ができます(約1/3~1/4)。
仕様 ●最大積載重量:15kg
材質 ●ポリプロピレン(PP)
製造国 ●日本

発注単位1個

岐阜プラスチック工業株[345103]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	折りたたみ高さ(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
836-2403	CB51NR-T-B/C	¥8,086	¥9,420	50	ブルー/透明	530×366×325	493×335×305	86	5	2.4	210(97)
836-2404	CB51NR-TL-B/C	¥9,014	¥10,510	50	ブルー/透明	530×366×325	493×335×305	86	5	2.4	112(362)


☎商品のお問い合わせ:058-265-2233 <http://www.risu.co.jp/>



Foldable Container Security Type

折りたたみコンテナ(短側面ロックタイプ)

同商品群在庫数 37 アイテム

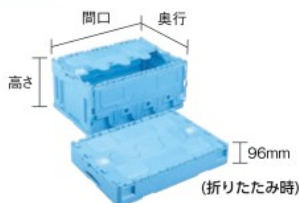

CFS32NR-B

特長 ●短側面にロック機構付きで輸送時の内容物抜き取りを防止します。
●蓋にはスライドロックとインシュロック対応の穴があり封印も可能です。
●伝票貼付箇所を設置し、伝票=封印シールとしても運用可能です。
仕様 ●最大積載重量:15kg
材質 ●ポリプロピレン(PP)
製造国 ●日本

発注単位1個

岐阜プラスチック工業株[345103]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	折りたたみ高さ(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
★149-3414	CFS32NR-B	¥7,483	¥8,730	31	ブルー	495×340×250	458×309×220	96	1	2.4	13(-)
★149-3415	CFS42NR-B	¥8,194	¥9,560	42	ブルー	495×340×325	458×309×295	96	1	2.7	35(875)

☎商品のお問い合わせ:058-265-2233 <http://www.risu.co.jp/>