

ダンボールプラスチックコンテナ

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

コンテナ・パレット

国盛化学
UNIMORI
同商品群
在庫数 79 アイテム



Pladan Foldable NS Container

折りたたみプラダン“FNSコンテナ”

別作可能
RoHS



79100-FNS40L-WH (ホワイト)



79301-FNS50L-LG (ライトグリーン)



79502-FNS75L-LB (ライトブルー)



(折りたたみ時)

株式会社 国盛化学 [311581]

- 特長**
- オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
 - すき間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。
 - シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。
- 仕様**
- 取手:穴なし
 - コーナーリブ有り(高さ15mm)
 - カード差し(別売)
- 材質** ● ポリプロピレン(PP)
製造国 ● 日本

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー標準 小売価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	折りたたみ高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
760-5714	79100-FNS40L-WH	¥ 9,486	オープン	40	ホワイト	530×366×272	489×335×259.5	75	1	1.47	23(75)
760-5722	79101-FNS40L-LG	¥ 9,486	オープン	40	ライトグリーン	530×366×272	489×335×259.5	75	1	1.47	10(167)
760-5731	79102-FNS40L-LB	¥ 9,486	オープン	40	ライトブルー	530×366×272	489×335×259.5	75	1	1.47	17(850)
760-5749	79300-FNS50L-WH	¥ 9,800	オープン	50	ホワイト	530×366×325	489×335×312.5	75	1	1.63	0(-)
760-5757	79301-FNS50L-LG	¥ 9,800	オープン	50	ライトグリーン	530×366×325	489×335×312.5	75	1	1.63	10(999)
760-5765	79302-FNS50L-LB	¥ 9,800	オープン	50	ライトブルー	530×366×325	489×335×312.5	75	1	1.63	1(-)
760-5773	79500-FNS75L-WH	¥ 10,300	オープン	75	ホワイト	650×440×329	609×409×316.5	75	1	2.05	2(11)
760-5781	79501-FNS75L-LG	¥ 10,300	オープン	75	ライトグリーン	650×440×329	609×409×316.5	75	1	2.05	11(275)
760-5790	79502-FNS75L-LB	¥ 10,300	オープン	75	ライトブルー	650×440×329	609×409×316.5	75	1	2.05	22(184)

☎商品のお問い合わせ:0568-77-5161 <http://www.stertec.co.jp/~kunimori/kcp/>

パレット


国盛化学
UNIMORI
同商品群
在庫数 79 アイテム



Foldable Container Patacon

折りたたみコンテナ“パタコン”

別作可能

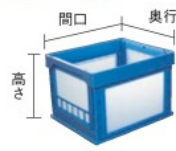


50190-N107-B (ブルー)



50201-N150-YE (イエロー)



50210-N180-B (ブルー)

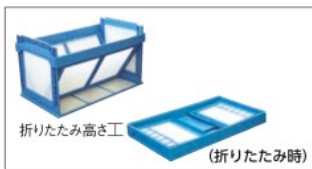

折りたたみ高さ

(折りたたみ時)

- 特長**
- プラスチック段ボールを側面と底面に採用し大型でも丈夫で軽量です。
 - シンプル構造で組立・折りたたみが簡単です。
 - オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
- 材質** ● ポリプロピレン(PP)
製造国 ● 中国

発注単位1個

株式会社 国盛化学 [311581]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー標準 小売価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	折りたたみ高さ (mm)	カード差し	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
148-9737	50090-NM80-B	¥ 6,500	オープン	80	ブルー	650×445×341	598×404×321	57	(別売)	1	2.62	12(400)
148-9738	50091-NM80-YE	¥ 6,500	オープン	80	イエロー	650×445×341	598×404×321	57	(別売)	1	2.62	15(-)
148-9739	50100-NM85-B	¥ 8,557	オープン	87	ブルー	650×445×370	598×404×350	57	(別売)	1	2.88	0(-)
148-9740	50101-NM85-YE	¥ 8,557	オープン	87	イエロー	650×445×370	598×404×350	80	(別売)	1	2.88	11(110)
148-9741	50110-NM100-B	¥ 9,657	オープン	100	ブルー	650×445×424	598×404×404	80	(別売)	1	3.05	12(150)
148-9742	50111-NM100-YE	¥ 9,657	オープン	100	イエロー	650×445×424	598×404×404	80	(別売)	1	3.05	1(-)
760-5323	50190-N107-B	¥ 12,243	オープン	104	ブルー	600×500×420	548×461×400	96	付属	1	3.08	46(154)
760-5331	50191-N107-YE	¥ 12,243	オープン	104	イエロー	600×500×420	548×461×400	96	付属	1	3.08	42(350)
760-5382	50680-N134-B	¥ 14,286	オープン	131	ブルー	600×500×547	548×461×528	96	付属	1	4.00	29(100)
760-5391	50681-N134-YE	¥ 14,286	オープン	131	イエロー	600×500×547	548×461×528	96	付属	1	4.00	3(38)
760-5340	50200-N150-B	¥ 18,371	オープン	148	ブルー	860×500×410	806×460×390	85	付属	1	4.45	17(74)
760-5358	50201-N150-YE	¥ 18,371	オープン	148	イエロー	860×500×410	806×460×390	85	付属	1	4.45	1(4)
760-5366	50210-N180-B	¥ 20,414	オープン	182	ブルー	860×500×500	806×460×480	85	(別売)	1	4.55	14(78)
760-5374	50211-N180-YE	¥ 20,414	オープン	182	イエロー	860×500×500	806×460×480	85	(別売)	1	4.55	6(55)

☎商品のお問い合わせ:0568-77-5161 <http://www.stertec.co.jp/~kunimori/kcp/>

国盛化学
UNIMORI
同商品群
在庫数 79 アイテム



Screw Anchor

スクリューアンカー

- 特長**
- 独自の螺旋形状とすることで緩衝材とより強固に固定できます。
 - プラダン、低発泡PPシート、厚物シートの他、強化段ボールにも使用できます。
 - 用途に合わせてPP素材とナイロン素材をラインアップしています。
- 製造国** ● 日本



63194-SCA-PN (ナチュラル)



63195-SCA-NBK (黒)

品番	タイプ	材質
63194-SCA-PN	低~中目付用(プラダン1000g/m ²)	ポリプロピレン
63195-SCA-NBK	中~高目付用(プラダン1700g/m ²)	ナイロン

発注単位1袋

株式会社 国盛化学 [311581]

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー標準 小売価格 (1袋)	色	フランジ径 (mm)	全長 (mm)	袋入数 (個)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
137-4360	63194-SCA-PN	¥ 2,714	オープン	ナチュラル	19	29	100	15	149	13(-)
137-4361	63195-SCA-NBK	¥ 2,714	オープン	黒	19	29	100	15	149.41	1(33)

☎商品のお問い合わせ:0568-77-5161 <http://www.stertec.co.jp/~kunimori/kcp/>

別注品

株式会社 国盛化学 [311581]

プラダン製NS/FNSコンテナ、ブロックコンテナのお問い合わせ


フリーサイズで軽量。用途・仕様に合った、ご希望サイズでカラフルなプラダン製コンテナの作製が可能です。

“NS/FNSコンテナ”

- 電機・電子部品等の静電対策に導電タイプの製作も可能です。
- コーナーのリブが動いて、リブ折れ防止となる「ポップアップコーナー」にもできます。

TP規格“ブロックコンテナ”

- 独自設計の嵌合ブロックにより、箱積みラクラク。
- TP規格以外のオリジナルサイズのコンテナ作製も可能です。

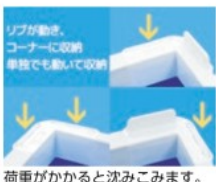

荷重がかかると沈みこみます。

- 取手(穴あり/穴なし)、カード差し取付け、社名印刷などにも対応可能。

材質: ポリプロピレン(PP)

製造国: 日本

〈カラーバリエーション 10色〉



株式会社 国盛化学

TEL:0568-77-5161 FAX:0568-41-4041 <http://www.kunimorikagaku.com/>