

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。




Dolly Route Boy 202DG type

伸縮式コンテナ台車“ルートボーイ202DG型”(導電仕様)

別作可能

同商品群在庫数 70 アイテム

組立 1人
目安 30分

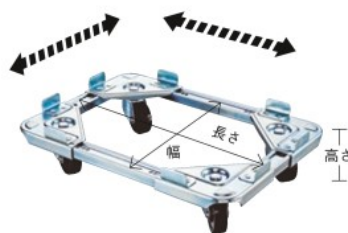

202DG-01

- 特長**
- 枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
 - φ75mm導電キャスターが1個付いています。
- 仕様**
- 組立式 ● 自在キャスター4個
 - 導電仕様 ● 表面抵抗値:10²Ω
- 材質**
- キャスター金具:スチール
 - 車輪:導電ゴム(1個)、ゴム(3個)
 - コーナー、連結バー:スチール
- 製造国** ● 日本

発注単位1台

(価格改定日 19.02) ルート工業㈱[989016]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	枠内寸法(mm)長さ×幅	高さ(mm)	キャスター径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
431-5430	202DG-01	¥6,450	オープン	150	310~410×310~410	105	75	4.37	34(162)
431-5448	202DG-02	¥6,638	オープン	150	410~510×310~410	105	75	4.55	71(274)
431-5456	202DG-03	¥6,725	オープン	150	510~610×310~410	105	75	4.71	64(267)
431-5464	202DG-04	¥6,800	オープン	150	610~710×310~410	105	75	4.88	18(82)
431-5472	202DG-05	¥6,725	オープン	150	410~510×410~510	105	75	4.71	8(160)
431-5481	202DG-06	¥6,800	オープン	150	510~610×410~510	105	75	4.87	9(180)

☎商品のお問い合わせ:06-6727-8554 <http://www.routeboy.co.jp/>




Dolly Route Boy 202PP YE type

伸縮式コンテナ台車“ルートボーイ202PP型YEタイプ”

別作可能

同商品群在庫数 70 アイテム

組立 1人
目安 30分

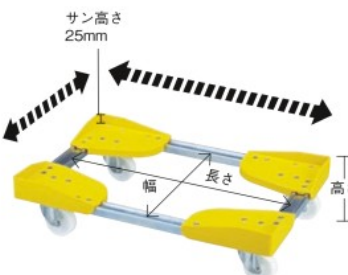

202PP-02-YE

- 特長**
- 連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。
 - 清潔感があり視認性の高いイエロータイプ。従来のブルータイプと使い分けができます。
- 仕様**
- 組立式 ● 自在キャスター4個
- 材質**
- キャスター金具:スチール ● 車輪:ナイロン ● コーナー:樹脂 ● 連結バー:スチール
- 製造国** ● 日本

発注単位1台

(価格改定日 19.02) ルート工業㈱[989016]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	枠内寸法(mm)長さ×幅	高さ(mm)	キャスター径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
496-3687	202PP-02-YE	¥5,713	オープン	150	410~510×310~410	125	75	4.0	126(82)
496-3695	202PP-03-YE	¥5,825	オープン	150	510~610×310~410	125	75	4.2	216(125)
496-3709	202PP-04-YE	¥5,900	オープン	150	610~710×310~410	125	75	4.4	224(145)
496-3717	202PP-05-YE	¥5,825	オープン	150	410~510×410~510	125	75	4.2	23(122)
496-3725	202PP-06-YE	¥5,900	オープン	150	510~610×410~510	125	75	4.4	93(109)
496-3733	202PP-07-YE	¥6,050	オープン	150	610~710×410~510	125	75	4.5	233(93)
496-3741	202PP-08-YE	¥6,125	オープン	150	710~810×410~510	125	75	4.7	103(793)
496-3750	202PP-09-YE	¥6,050	オープン	150	510~610×510~610	125	75	4.4	19(136)
496-3768	202PP-10-YE	¥6,125	オープン	150	610~710×510~610	125	75	4.7	5(9)
496-3776	202PP-11-YE	¥6,313	オープン	150	710~810×510~610	125	75	4.9	30(25)

☎商品のお問い合わせ:06-6727-8554 <http://www.routeboy.co.jp/>




 
Dolly Route Boy 202PP type

伸縮式コンテナ台車“ルートボーイ202PP型”

別作可能

同商品群在庫数 70 アイテム

組立 1人
目安 30分

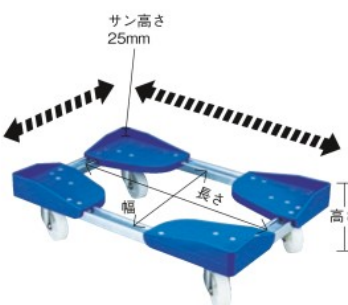

202PP-02

- 特長**
- 樹脂製の伸縮キャリーです。
 - 枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
- 仕様**
- 組立式 ● 自在キャスター4個
- 材質**
- キャスター金具:スチール ● 車輪:ナイロン ● コーナー:樹脂 ● 連結バー:スチール ● 製造国:日本

発注単位1台

(価格改定日 19.02) ルート工業㈱[989016]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	枠内寸法(mm)長さ×幅	高さ(mm)	キャスター径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
431-5499	202PP-02	¥5,713	オープン	150	410~510×310~410	125	75	4.0	648(79)
431-5502	202PP-03	¥5,825	オープン	150	510~610×310~410	125	75	4.2	934(115)
431-5511	202PP-04	¥5,900	オープン	150	610~710×310~410	125	75	4.4	110(127)
431-5529	202PP-05	¥5,825	オープン	150	410~510×410~510	125	75	4.2	10(8)
431-5537	202PP-06	¥5,900	オープン	150	510~610×410~510	125	75	4.4	125(82)
431-5545	202PP-07	¥6,050	オープン	150	610~710×410~510	125	75	4.5	531(67)
431-5553	202PP-08	¥6,125	オープン	150	710~810×410~510	125	75	4.7	172(145)
431-5561	202PP-09	¥6,050	オープン	150	510~610×510~610	125	75	4.4	43(154)
431-5570	202PP-10	¥6,125	オープン	150	610~710×510~610	125	75	4.7	42(49)
431-5588	202PP-11	¥6,313	オープン	150	710~810×510~610	125	75	4.9	68(110)

☎商品のお問い合わせ:06-6727-8554 <http://www.routeboy.co.jp/>




Dolly Route Boy 302PP type

伸縮式コンテナ台車“ルートボーイ302PP型”

別作可能

同商品群在庫数 70 アイテム

組立 1人
目安 30分

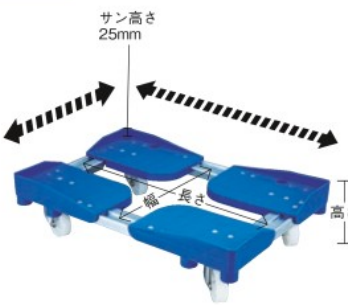

302PP-01

- 特長**
- 底面積が広く安定性に優れた樹脂製の伸縮キャリーです。
 - 枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
- 仕様**
- 組立式 ● 自在キャスター4個
- 材質**
- キャスター金具:スチール ● 車輪:ナイロン ● コーナー:樹脂 ● 連結バー:スチール ● 製造国:日本

発注単位1台

(価格改定日 19.02) ルート工業㈱[989016]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	枠内寸法(mm)長さ×幅	高さ(mm)	キャスター径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
431-5642	302PP-01	¥7,238	オープン	200	530~630×330~430	155	75	5.3	192(124)
431-5651	302PP-02	¥7,450	オープン	200	630~730×330~430	155	75	5.6	192(48)
431-5669	302PP-03	¥7,675	オープン	200	730~830×330~430	155	75	5.8	14(22)
431-5677	302PP-04	¥7,450	オープン	200	530~630×430~530	155	75	5.6	58(200)
431-5685	302PP-05	¥7,700	オープン	200	630~730×430~530	155	75	5.8	204(100)
431-5693	302PP-06	¥7,888	オープン	200	730~830×430~530	155	75	6.1	20(125)
431-5707	302PP-07	¥8,088	オープン	200	830~930×430~530	155	75	6.3	41(92)
431-5715	302PP-08	¥7,663	オープン	200	530~630×530~630	155	75	5.8	74(165)
431-5723	302PP-09	¥7,938	オープン	200	630~730×530~630	155	75	6.1	17(22)
431-5731	302PP-10	¥8,088	オープン	200	730~830×530~630	155	75	6.3	55(158)
431-5740	302PP-11	¥8,363	オープン	200	830~930×530~630	155	75	6.6	37(39)
431-5758	302PP-12	¥8,550	オープン	200	830~930×630~730	155	75	6.8	46(200)

☎商品のお問い合わせ:06-6727-8554 <http://www.routeboy.co.jp/>