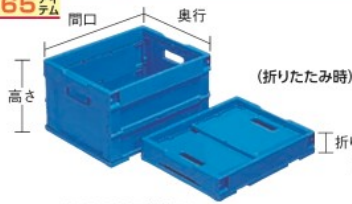


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

サンコー Foldable Container
折りたたみコンテナ“オリコン”同商品群
在庫数 165アイテム

SKO-P20B(2)-BL

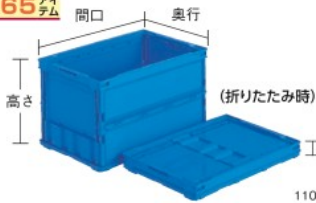


SKO-P31B-BL

- 特長
- オール樹脂製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
 - コンテナ表面にシボ加工をしていますので、ラベルののり残りが低減します。
- 仕様
- 最大積載荷重:20kg
 - シボ加工あり
- 材質
- ポリプロピレン (PP)
- 製造国
- 日本

 
三甲機[437306]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸 (mm) 間口×奥行×高さ	折りたたみ高さ (mm)	適用カード差し (別売)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
342-5126	SKO-P20B(2)-BL	¥3,789	¥4,640	20.7	ブルー	380×305×228	346×276×209	74	-	10	1.27	124(55)
342-5134	SKO-P31B-BL	¥5,511	¥6,750	34.5	ブルー	530×366×221	492×334×201	86	両短辺21型	10	1.95	19(6)
342-5142	SKO-P41B-BL	¥6,300	¥7,720	42.9	ブルー	530×366×272	492×334×252	66	両短辺21型	5	2.24	132(734)
342-5151	SKO-P51B-BL	¥7,531	¥8,520	51.6	ブルー	530×366×325	492×334×305	86	両短辺21型	5	2.41	84(159)
115-5295	SK-OM30B-BLL	¥6,430	¥6,430	34.7	ライトブルー	530×366×221	493×335×201	86	4辺21型	5	1.78	1(50)
115-5297	SK-OM60B-BLL	¥9,190	¥9,190	60.9	ライトブルー	530×366×380	493×335×360	86	4辺21型	5	2.35	15(84)

☎商品のお問い合わせ:06-6268-3535 <http://www.sanko-kk.co.jp/>サンコー Foldable Container PETANKO
折りたたみコンテナ“ペタンコ”同商品群
在庫数 165アイテム

SKSO-O50B-BL

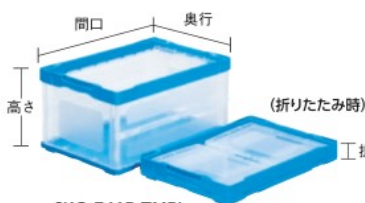
- 特長
- オールプラスチック製のためリサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
 - 折りたたんだ時の高さを追求、従来タイプに比べ最大35%低く、輸送運賃、保管スペースを大幅に削減することができます。
 - 専用内箱“サンバケット”各サイズがぴったり収納できます。
- 材質
- ポリプロピレン (PP)
- 製造国
- 日本

関連商品は
8-882ページ

従来品に比べ最大35%低い

三甲機[437306]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸 (mm) 間口×奥行×高さ	折りたたみ高さ (mm)	適用カード差し (別売)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
115-5328	SK-PO-O25B-BL	¥5,350	¥5,350	24.8	ブルー	366×366×221	340×340×209	50	-	5	0.93	30(62)
342-5321	SKSO-O50B-BL	¥4,754	¥6,350	52.7	ブルー	530×366×325	493×335×311	60	両短辺21型	5	1.86	21(24)
818-8809	SKPO-O60B-BL	¥7,700	¥7,700	61.8	ブルー	530×366×381	493×335×365	70	両短辺21型、62型	5	2.00	39(140)

☎商品のお問い合わせ:06-6268-3535 <http://www.sanko-kk.co.jp/>サンコー Foldable Container
折りたたみコンテナ“オリコン”同商品群
在庫数 165アイテム

SKO-F41B-TMBL

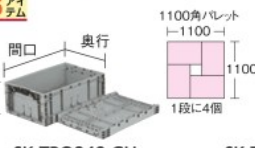


SKO-F51B-TMBL

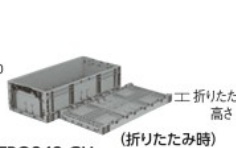
- 特長
- 現在、最軽量のオリコンシリーズです。
 - 組み立てやすいように、切り欠け部を設けています。
- 材質
- ポリプロピレン (PP)
- 製造国
- 日本

三甲機[437306]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸 (mm) 間口×奥行×高さ	折りたたみ高さ (mm)	適用カード差し (別売)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
818-8795	SKO-F41B-TMBL	¥5,600	¥5,600	43.6	透明ブルー	530×366×272	493×335×256	68	21型 (短側板・長側板下)	5	1.35	175(135)
818-8796	SKO-F51B-TMBL	¥5,800	¥5,800	52.3	透明ブルー	530×366×325	493×335×309	68	21型 (短側板・長側板下)	5	1.48	325(93)

☎商品のお問い合わせ:06-6268-3535 <http://www.sanko-kk.co.jp/>サンコー Foldable Container TP type
折りたたみコンテナ“TP型”同商品群
在庫数 165アイテムCom
含有化学物質表示

SK-TPO342-GLL

 


SK-TPO343-GLL

- 特長
- TPシリーズの内倒れ式折りたたみタイプで、相互はめ合い可能です。
 - 物流効率を最大限に追求、ワンタッチで折りたたみ可能で作業時間を短縮できます。●折りたたみ時の高さは約1/3になります。
- 仕様
- 最大積載荷重:20kg
 - カード差し一体式
- 材質
- ポリプロピレン (PP)
- 製造国
- 日本

三甲機[437306]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸 (mm) 間口×奥行×高さ	折りたたみ高さ (mm)	適用カード差し (別売)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
423-5240	SK-TPO342-GLL	¥3,883	¥4,520	25.4	ライトグレー	503×335×195	466×298×172	61	-	10	1.61	3(50)
423-5258	SK-TPO343-GLL	¥6,677	¥8,190	38.4	ライトグレー	503×335×288	465×299×264	93	-	10	2.15	4(50)
423-5266	SK-TPO362-GLL	¥5,263	¥6,090	34.6	ライトグレー	670×335×195	633×298×172	61	-	10	2.25	27(51)

SK-TPO360-F-GLL
(サンロック付フタ)

サンロック付フタ

発注単位1枚 メーカー直送 運賃¥1,000

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	色	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	適合コンテナ	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★459-4231	SK-TPO360-F-GLL	¥2,550	¥2,680	ライトグレー	681×351×32	SK-TPO362-GLL	10	676	25(193)

☎商品のお問い合わせ:06-6268-3535 <http://www.sanko-kk.co.jp/>