

折りたたみコンテナ


ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

コンテナ・パレット

サンコー Foldable Container MADOCON

折りたたみコンテナ“マドコン”(フタなし)

同商品群 在庫数 165アイテム

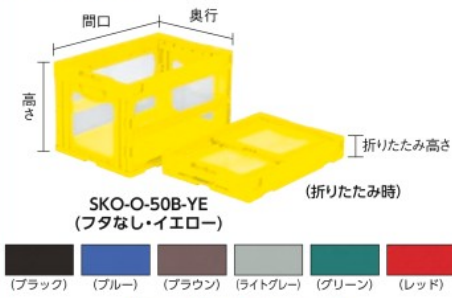

- 特長
- 7色のカラーバリエーションで色による内容物の管理が容易にできます。
 - 各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。
 - 透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。
 - オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
- 材質 ●ポリプロピレン(PP) 製造国 ●日本

発注単位1個

三甲株[437306]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー取寄せ価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	適用カード差し (別売)	折りたたみ高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
439-1080	SKO-O-30B-BK	¥4,000	¥7,560	34.7	ブラック	530×366×221	493×335×201	4辺21型	86	5	1.81	11(23)
439-1098	SKO-O-30B-BL	¥4,000	¥7,560	34.7	ブルー	530×366×221	493×335×201	4辺21型	86	5	1.81	29(13)
439-1101	SKO-O-30B-BR	¥4,000	¥7,560	34.7	ブラウン	530×366×221	493×335×201	4辺21型	86	5	1.81	2(4)
439-1110	SKO-O-30B-GLL	¥4,000	¥7,560	34.7	ライトグレー	530×366×221	493×335×201	4辺21型	86	5	1.81	28(44)
439-1128	SKO-O-30B-GR	¥4,000	¥7,560	34.7	グリーン	530×366×221	493×335×201	4辺21型	86	5	1.81	32(134)
439-1136	SKO-O-30B-RE	¥4,000	¥7,560	34.7	レッド	530×366×221	493×335×201	4辺21型	86	5	1.81	63(350)
439-1144	SKO-O-30B-YE	¥4,000	¥7,560	34.7	イエロー	530×366×221	493×335×201	4辺21型	86	5	1.81	127(39)
439-1152	SKO-O-40B-BK	¥4,143	¥9,090	43.1	ブラック	530×366×272	493×335×252	4辺21型	86	5	1.99	16(35)
439-1161	SKO-O-40B-BL	¥4,143	¥9,090	43.1	ブルー	530×366×272	493×335×252	4辺21型	86	5	1.99	92(136)
439-1179	SKO-O-40B-BR	¥4,143	¥9,090	43.1	ブラウン	530×366×272	493×335×252	4辺21型	86	5	1.99	45(-)
439-1187	SKO-O-40B-GLL	¥4,143	¥9,090	43.1	ライトグレー	530×366×272	493×335×252	4辺21型	86	5	1.99	2(40)
439-1195	SKO-O-40B-GR	¥4,143	¥9,090	43.1	グリーン	530×366×272	493×335×252	4辺21型	86	5	1.99	6(86)
439-1209	SKO-O-40B-RE	¥4,143	¥9,090	43.1	レッド	530×366×272	493×335×252	4辺21型	86	5	1.99	21(140)
439-1217	SKO-O-40B-YE	¥4,143	¥9,090	43.1	イエロー	530×366×272	493×335×252	4辺21型	86	5	1.99	34(114)
432-2924	SKO-O-50B-BK	¥4,286	¥9,860	51.9	ブラック	530×366×325	493×335×305	4辺21型	86	5	2.18	13(57)
432-2932	SKO-O-50B-BL	¥4,286	¥9,860	51.9	ブルー	530×366×325	493×335×305	4辺21型	86	5	2.18	30(53)
432-2941	SKO-O-50B-BR	¥4,286	¥9,860	51.9	ブラウン	530×366×325	493×335×305	4辺21型	86	5	2.18	6(600)
432-2959	SKO-O-50B-GLL	¥4,286	¥9,860	51.9	ライトグレー	530×366×325	493×335×305	4辺21型	86	5	2.18	18(100)
432-2967	SKO-O-50B-GR	¥4,286	¥9,860	51.9	グリーン	530×366×325	493×335×305	4辺21型	86	5	2.18	38(91)
432-2975	SKO-O-50B-RE	¥4,286	¥9,860	51.9	レッド	530×366×325	493×335×305	4辺21型	86	5	2.18	29(121)
432-2983	SKO-O-50B-YE	¥4,286	¥9,860	51.9	イエロー	530×366×325	493×335×305	4辺21型	86	5	2.18	18(42)
795-8765	SKO-O-60B-BK	¥4,714	¥10,460	60.9	ブラック	530×366×380	493×335×360	4辺21型	86	5	2.33	7(78)
795-8773	SKO-O-60B-BL	¥4,714	¥10,460	60.9	ブルー	530×366×380	493×335×360	4辺21型	86	5	2.33	101(595)
795-8781	SKO-O-60B-BR	¥4,714	¥10,460	60.9	ブラウン	530×366×380	493×335×360	4辺21型	86	5	2.33	3(75)
795-8790	SKO-O-60B-GLL	¥4,714	¥10,460	60.9	ライトグレー	530×366×380	493×335×360	4辺21型	86	5	2.33	3(75)
795-8803	SKO-O-60B-GR	¥4,714	¥10,460	60.9	グリーン	530×366×380	493×335×360	4辺21型	86	5	2.33	42(999)
795-8811	SKO-O-60B-RE	¥4,714	¥10,460	60.9	レッド	530×366×380	493×335×360	4辺21型	86	5	2.33	23(177)
795-8820	SKO-O-60B-YE	¥4,714	¥10,460	60.9	イエロー	530×366×380	493×335×360	4辺21型	86	5	2.33	10(84)
432-2991	SKO-O-75B-BK	¥5,357	¥12,330	76.5	ブラック	649×439×327	600×405×305	4辺21型	77	5	3.00	21(150)
432-3009	SKO-O-75B-BL	¥5,357	¥12,330	76.5	ブルー	649×439×327	600×405×305	4辺21型	77	5	3.00	46(220)
432-3017	SKO-O-75B-BR	¥5,357	¥12,330	76.5	ブラウン	649×439×327	600×405×305	4辺21型	77	5	3.00	17(63)
432-3025	SKO-O-75B-GLL	¥5,357	¥12,330	76.5	ライトグレー	649×439×327	600×405×305	4辺21型	77	5	3.00	26(90)
432-3033	SKO-O-75B-GR	¥5,357	¥12,330	76.5	グリーン	649×439×327	600×405×305	4辺21型	77	5	3.00	82(72)
432-3041	SKO-O-75B-RE	¥5,357	¥12,330	76.5	レッド	649×439×327	600×405×305	4辺21型	77	5	3.00	178(212)
432-3050	SKO-O-75B-YE	¥5,357	¥12,330	76.5	イエロー	649×439×327	600×405×305	4辺21型	77	5	3.00	48(105)




☎商品のお問い合わせ:06-6268-3535 <http://www.sanko-kk.co.jp/>

サンコー Foldable Container MADOCON

折りたたみコンテナ“マドコン”(本体フター体型)

同商品群 在庫数 165アイテム

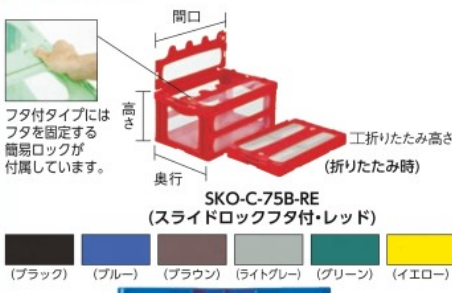

- 特長
- 各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。
 - 透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。
 - オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
 - スライドロック付で、安心して輸送できます。
- 材質 ●ポリプロピレン(PP) 製造国 ●日本

発注単位1個

三甲株[437306]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー取寄せ価格(1個)	容量(L)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	適用カード差し (別売)	折りたたみ高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
439-0946	SKO-C-30B-BK	¥5,786	¥9,530	33	ブラック	530×366×230	493×335×200	4辺21型	95	5	2.23	54(11)
439-0954	SKO-C-30B-BL	¥5,786	¥9,530	33	ブルー	530×366×230	493×335×200	4辺21型	95	5	2.23	62(79)
439-0962	SKO-C-30B-BR	¥5,786	¥9,530	33	ブラウン	530×366×230	493×335×200	4辺21型	95	5	2.23	57(58)
439-0971	SKO-C-30B-GLL	¥5,786	¥9,530	33	ライトグレー	530×366×230	493×335×200	4辺21型	95	5	2.23	11(53)
439-0989	SKO-C-30B-GR	¥5,786	¥9,530	33	グリーン	530×366×230	493×335×200	4辺21型	95	5	2.23	53(253)
439-0997	SKO-C-30B-RE	¥5,786	¥9,530	33	レッド	530×366×230	493×335×200	4辺21型	95	5	2.23	101(78)
439-1004	SKO-C-30B-YE	¥5,786	¥9,530	33	イエロー	530×366×230	493×335×200	4辺21型	95	5	2.23	9(8)
439-1012	SKO-C-40B-BK	¥5,929	¥10,650	41.5	ブラック	530×366×281	493×335×251	4辺21型	95	5	2.41	31(80)
439-1021	SKO-C-40B-BL	¥5,929	¥10,650	41.5	ブルー	530×366×281	493×335×251	4辺21型	95	5	2.41	42(84)
439-1039	SKO-C-40B-BR	¥5,929	¥10,650	41.5	ブラウン	530×366×281	493×335×251	4辺21型	95	5	2.41	20(999)
439-1047	SKO-C-40B-GLL	¥5,929	¥10,650	41.5	ライトグレー	530×366×281	493×335×251	4辺21型	95	5	2.41	13(119)
439-1055	SKO-C-40B-GR	¥5,929	¥10,650	41.5	グリーン	530×366×281	493×335×251	4辺21型	95	5	2.41	12(100)
439-1063	SKO-C-40B-RE	¥5,929	¥10,650	41.5	レッド	530×366×281	493×335×251	4辺21型	95	5	2.41	14(38)
439-1071	SKO-C-40B-YE	¥5,929	¥10,650	41.5	イエロー	530×366×281	493×335×251	4辺21型	95	5	2.41	17(170)
432-2789	SKO-C-50B-BK	¥5,993	¥12,580	50.2	ブラック	530×366×334	493×335×304	4辺21型	95	5	2.66	194(187)
432-2797	SKO-C-50B-BL	¥5,993	¥12,580	50.2	ブルー	530×366×334	493×335×304	4辺21型	95	5	2.66	69(56)
432-2801	SKO-C-50B-BR	¥5,993	¥12,580	50.2	ブラウン	530×366×334	493×335×304	4辺21型	95	5	2.66	101(289)
432-2819	SKO-C-50B-GLL	¥5,993	¥12,580	50.2	ライトグレー	530×366×334	493×335×304	4辺21型	95	5	2.66	26(77)
432-2827	SKO-C-50B-GR	¥5,993	¥12,580	50.2	グリーン	530×366×334	493×335×304	4辺21型	95	5	2.66	143(135)
432-2835	SKO-C-50B-RE	¥5,993	¥12,580	50.2	レッド	530×366×334	493×335×304	4辺21型	95	5	2.66	86(66)
432-2843	SKO-C-50B-YE	¥5,993	¥12,580	50.2	イエロー	530×366×334	493×335×304	4辺21型	95	5	2.66	46(89)
795-8684	SKO-C-60B-BK	¥6,071	¥13,250	59.3	ブラック	530×366×389	493×335×359	4辺21型	95	5	2.74	63(225)
795-8692	SKO-C-60B-BL	¥6,071	¥13,250	59.3	ブルー	530×366×389	493×335×359	4辺21型	95	5	2.74	85(8)
795-8706	SKO-C-60B-BR	¥6,071	¥13,250	59.3	ブラウン	530×366×389	493×335×359	4辺21型	95	5	2.74	26(79)
795-8714	SKO-C-60B-GLL	¥6,071	¥13,250	59.3	ライトグレー	530×366×389	493×335×359	4辺21型	95	5	2.74	17(66)
795-8722	SKO-C-60B-GR	¥6,071	¥13,250	59.3	グリーン	530×366×389	493×335×359	4辺21型	95	5	2.74	52(6)
795-8731	SKO-C-60B-RE	¥6,071	¥13,250	59.3	レッド	530×366×389	493×335×359	4辺21型	95	5	2.74	9(1)
795-8749	SKO-C-60B-YE	¥6,071	¥13,250	59.3	イエロー	530×366×389	493×335×359	4辺21型	95	5	2.74	65(7)
432-2851	SKO-C-75B-BK	¥6,679	¥14,790	74.4	ブラック	649×439×340	600×405×306	4辺21型	90	5	3.67	24(52)
432-2860	SKO-C-75B-BL	¥6,679	¥14,790	74.4	ブルー	649×439×340	600×405×306	4辺21型	90	5	3.67	131(65)
432-2878	SKO-C-75B-BR	¥6,679	¥14,790	74.4	ブラウン	649×439×340	600×405×306	4辺21型	90	5	3.67	45(72)
432-2886	SKO-C-75B-GLL	¥6,679	¥14,790	74.4	ライトグレー	649×439×340	600×405×306	4辺21型	90	5	3.67	41(373)
432-2894	SKO-C-75B-GR	¥6,679	¥14,790	74.4	グリーン	649×439×340	600×405×306	4辺21型	90	5	3.67	42(24)
432-2908	SKO-C-75B-RE	¥6,679	¥14,790	74.4	レッド	649×439×340	600×405×306	4辺21型	90	5	3.67	61(40)
432-2916	SKO-C-75B-YE	¥6,679	¥14,790	74.4	イエロー	649×439×340	600×405×306	4辺21型	90	5	3.67	39(36)

☎商品のお問い合わせ:06-6268-3535 <http://www.sanko-kk.co.jp/>