

## Suiden 粉じん対応業務用掃除機

粉じんの回収機や機器の集じん機として活躍します。

微粉じん対応フィルター  
(メインフィルター)




フィルター表面に特殊フィルムをコーティングした微粉じん対応フィルター。2μm以上の粉じんをほぼ完全に捕集し、ちり離れがよく目詰まりしにくいフィルターです。  
※ちりおとし機能付



SGV-110DP-PC  
(100V仕様)  
パール缶仕様

SGV-110DP  
(100V仕様)  
ステンレスタンク仕様

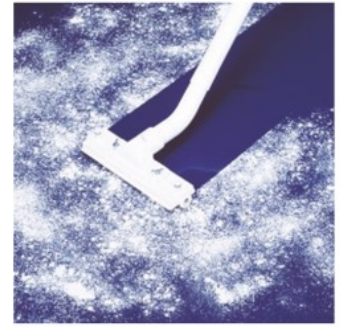

2ミクロンまでのパウダー  
粉じんをほぼ完全に捕集

- 乾式掃除機
- 乾湿両用掃除機
- 湿式掃除機
- 掃除機用オプションパーツ
- エア式掃除機
- クリーンルーム防塵用掃除機
- プロウ

- 高圧洗浄機
- スチーム洗浄機
- スーパードライヤー
- 床洗浄機
- ポリッシャー

スイデン Dust Cleaner for Industrial Use 粉じん対応業務用掃除機(乾式) 修理可能

同商品群  
在庫数 8 アイテム




**特長**

- 当社独自の微粉じんフィルターにより、2ミクロンまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。
- モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
- 丈夫さと耐久性に優れたステンレス製タンクです。

**仕様**

- 手動ちり落とし装置内蔵
- 電源コード長さ:8m

製造国 ●日本

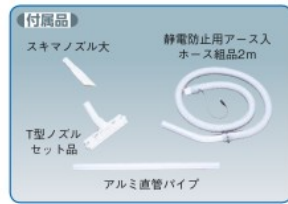

**100V仕様** 仕様 ●消費電力:1100W  
●電源:単相100V

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	集じん容量(L)	最大真空圧(kPa)	最大風量(m³/min)	騒音値(dB)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
297-9926	SGV-110DP	¥130,000	¥138,700	22	30	2.5	75	474×520×764	1	19	101(75)

**200V仕様** 仕様 ●消費電力:1080W  
●電源:単相200V

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	集じん容量(L)	最大真空圧(kPa)	最大風量(m³/min)	騒音値(dB)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
483-3929	SGV-110DP-200V	¥140,250	オープン	22	28	2.4	75	474×520×764	1	19	9(113)

※商品のお問い合わせ:0120-285-240 <https://www.suiden.com/>

スイデン Dust Cleaner for Industrial Use 粉じん対応業務用掃除機(乾式) 修理可能

同商品群  
在庫数 8 アイテム



**特長**

- 当社独自の微粉じんフィルターにより、2ミクロンまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。
- モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
- 耐久性を高めるために、主要部分にはあえて鋼板を使用しました。  
(汎用パール缶使用可能です。)

**仕様**

- 手動ちり落とし装置内蔵
- 電源コード長さ:8m

製造国 ●日本



**100V仕様** 仕様 ●消費電力:1100W  
●電源:単相100V

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	集じん容量(L)	最大真空圧(kPa)	最大風量(m³/min)	騒音値(dB)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
298-4415	SGV-110DP-PC	¥99,375	¥106,000	12	30	2.5	75	336×336×682	1	13	296(85)

**200V仕様** 仕様 ●消費電力:1080W  
●電源:単相200V

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	集じん容量(L)	最大真空圧(kPa)	最大風量(m³/min)	騒音値(dB)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
483-3937	SGV-110DP-PC-200V	¥111,244	オープン	12	28	2.4	75	336×336×682	1	13	17(114)

※商品のお問い合わせ:0120-285-240 <https://www.suiden.com/>