

均等積載荷重 **150kg**

サカエ連結キャリー **NEW** (◆印のみ)

・完成品

改RoHS
10物質対応

連結もスタッキングもできる万能台車。

大きな荷物も軽々運ぶことが可能で、コンパクトに収納できます。


09 荷役・運搬機器

- ハンドカー
特製四輪車
- 自在回転台車・
パレット台車
- ボード・
スクラップ台車
- サカエキャリー
荷台台車
- コンテナ台車・
伸縮式台車
- 板台車
- ドラム台車・
ドラムリフト
- ポンベ
キャリー
- リフター・
コロボール
- パレット・
ネステナー
- キャスター・
アジャスター
- スライダー
ボード
- コンペヤ
- シート
- バンド・
チェーン
- パレット・
ロープ
- 梱包・運搬
関連商品



8台スタッキング例

SCR-700

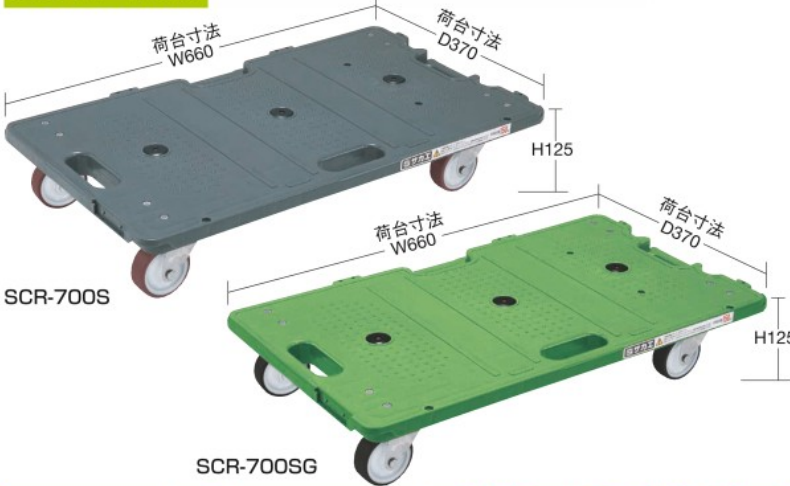

SCR-700R


SCR-700SG

◀ **スタッキング仕様**

安定した段積が可能で、スペースも小さくすみます。


▼ **連結仕様**

特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。

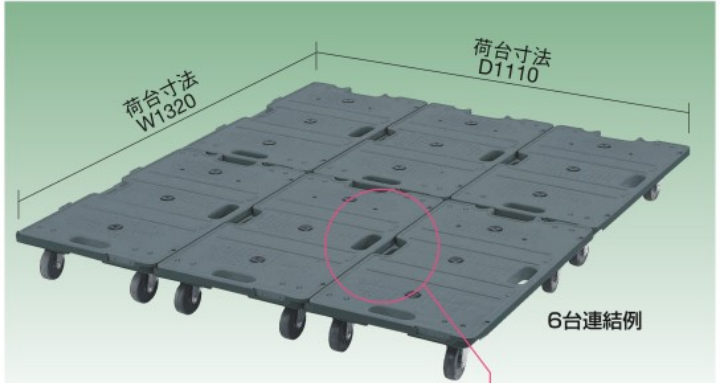


6台連結例

● 荷台部

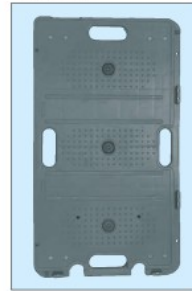

● 連結固定ボルト使用例

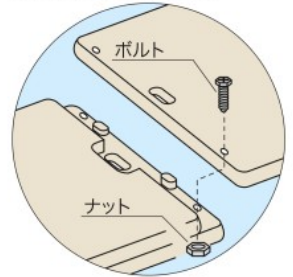

・連結時ボルト止めすることにより安全固定し一体構造となります。
長辺のみのボルト止めになります。
※通常の連結はボルト止めしなくても十分使用可能です。

連結に必要な部品明細

- ・六角ボルト M6×40 ㎖
- ・六角ナット M6
- ・バネ座金

(単位: mm)

キャスター	外形寸法	品番(ダークグレー)	品番(グリーン)	均等積載荷重	質量	価格(税抜)/台	メーカー希望 小売価格/台
75φゴム車 金具: スチール (自在4個)	W680×D390 ×H125	211561 SCR-700R	211521 SCR-700RG◆	150kg	3.7kg	¥5,180	¥ 6,060
75φナイロン車 金具: スチール (自在4個)		211562 SCR-700N	211522 SCR-700NG◆			¥5,010	¥ 5,860
75φナイロンウレタン車 金具: スチール (自在4個)		211563 SCR-700U	211523 SCR-700UG◆			¥5,690	¥ 6,660
75φナイロンウレタン車 金具: ステンレスSUS304 (自在4個)		211564 SCR-700S	211524 SCR-700SG◆			¥9,890	¥11,570

●材質: PP ●規定出荷数: 4台 ●ボルト、ナット、ワッシャ: **ステンレスSUS304**使用。

タテ・ヨコに
連結して
大物の運搬に最適



タテに連結して
長尺物の運搬に最適



●オプション取手
取付例

4台連結例

● **オプション取手・金具** (運賃別途)

※本体と同時に注文の場合、
運賃はかかりません。



品番	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
①+② 218990 SCR-700TSET	¥9,620	¥11,260
① 218983 SCR-700T	¥5,660	¥ 6,620
② 218984 SCR-700TK	¥3,960	¥ 4,630

新商品

1139 ※規定出荷数未済の場合は別途運賃を申し受けます。(規定出荷数表示商品のみ)