


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ Earplugs Case
日本 **耳栓用ケース**

特長 ● 耳栓の保管、携帯に便利です。
仕様 ● 耳栓1組分用
材質 ● ポリプロピレン (PP)
製造国 ● 台湾

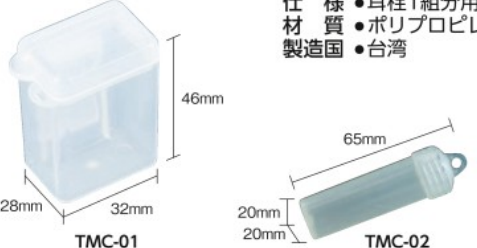

TMC-01: 28mm x 32mm x 46mm
TMC-02: 20mm x 20mm x 65mm

発注単位1個 トラスコ中山機 [706280]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
445-5860	TMC-01	¥111	¥130	32×28×46	100	10	3350(103)
763-0140	TMC-02	¥146	¥170	20×20×65	10	5	1197(126)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

スリーエム Ear Muff
アメリカ **PELTOR™ イヤーマフ (折りたたみ式)**

特長 ● 未使用時に折りたたんで収納が可能です。
● クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。
● 薄型でスリムなデザインです。
仕様 ● **NRR値: 21dB**
● ANSI S3.19-1974に基づく遮音性能
材質 ● 耳当て: ABS樹脂、ポリ塩化ビニール (PVC)
製造国 ● アメリカ



H6F/V: 145mm x 215mm

発注単位1個 (価格改定日 21.08) スリーエム ジャパン(株) [509314]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	幅×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
342-0272	H6F/V	¥3,738	オープン	145×215	10	205	995(142)

☎商品のお問い合わせ: 0570-011-321 <http://www.mmm.co.jp/ohesd/>

スリーエム Ear Muff
アメリカ **PELTOR™ イヤーマフ (ネックバンド式)**

特長 ● 薄型イヤーマフです。
● 95dBまでの騒音環境下に適用します。
● ネックバンド式です。
仕様 ● **NRR値: 21dB**
● ANSI S3.19-1974に基づく遮音性能
材質 ● 耳当て: ポリ塩化ビニール (PVC)
製造国 ● アメリカ



H6B/V: 150mm x 140mm

発注単位1個 (価格改定日 21.08) スリーエム ジャパン(株) [509314]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	幅×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
373-9805	H6B/V	¥3,131	オープン	150×140	10	165	1674(72)

☎商品のお問い合わせ: 0570-011-321 <http://www.mmm.co.jp/ohesd/>

スリーエム Ear Muff
アメリカ **PELTOR™ イヤーマフ**

特長 ● 98dBまでの騒音環境下に適用します。
● ヘッドバンド式です。
仕様 ● **NRR値: 25dB**
● ANSI S3.19-1974に基づく遮音性能
材質 ● 耳当て: ポリ塩化ビニール (PVC)
● ヘッドバンド: ポリ塩化ビニール (PVC)
製造国 ● アメリカ



H9A: 95mm x 220mm

発注単位1個 (価格改定日 21.08) スリーエム ジャパン(株) [509314]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	幅×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
373-9821	H9A	¥3,445	オープン	95×220	10	210	537(99)

☎商品のお問い合わせ: 0570-011-321 <http://www.mmm.co.jp/ohesd/>

スリーエム Ear Muff
アメリカ **PELTOR™ イヤーマフ**

特長 ● 101dBまでの騒音環境下に適用します。
仕様 ● ANSI (S3.19-1974) 適合
材質 ● 耳当て: ABS樹脂、ポリ塩化ビニール (PVC)
● バンド: ポリ塩化ビニール (PVC)
製造国 ● アメリカ



H7A (ヘッドバンド式): 140mm x 205mm
H7B (ネックバンド式): 190mm x 210mm

発注単位1個 (価格改定日 21.08) スリーエム ジャパン(株) [509314]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	NRR値 (dB)	幅×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
373-9813	H7A	¥3,545	オープン	27	140×205	10	220	393(82)
342-0281	H7B	¥3,970	オープン	26	190×210	10	232	976(78)

☎商品のお問い合わせ: 0570-011-321 <http://www.mmm.co.jp/ohesd/>

スリーエム Ear Muff
アメリカ **“PELTOR™ イヤーマフ” (ネックバンド式)**

特長 ● 快適性と耐久性が高いイヤーマフです。
● ヘッドバンド式より軽量です。
仕様 ● ANSI S3.19-1974に基づく遮音性能
材質 ● 耳当て: ポリウレタン、塩化ビニール
● バンド: ステンレス、熱可塑性樹脂、ポリアセタール樹脂
製造国 ● アメリカ



X1B: 140mm x 140mm
X4B: 160mm x 140mm
X5B: 180mm x 140mm

発注単位1個 (価格改定日 21.08) スリーエム ジャパン(株) [509314]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	NRR値 (dB)	幅×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
115-6509	X1B	¥3,788	オープン	22	160×140	10	149	156(82)
115-6510	X4B	¥5,050	オープン	27	160×140	10	202	124(56)
115-6511	X5B	¥6,133	オープン	31	180×140	10	320	113(72)

☎商品のお問い合わせ: 0570-011-321 <http://www.mmm.co.jp/ohesd/>

スリーエム Ear Muff
アメリカ **PELTOR™ イヤーマフ**

特長 ● デザイン性に優れ、海外の複数のデザイン賞を受賞しています。
● 快適性と耐久性が高いイヤーマフです。
仕様 ● ANSI S3.19-1974に基づく遮音性能
材質 ● 耳当て: ABS樹脂、熱可塑性ポリウレタン
● ヘッドバンド: ステンレス、熱可塑性樹脂、ポリアセタール樹脂
製造国 ● アメリカ



X1A: 130mm x 170mm
X2A: 135mm x 170mm
X3A: 135mm x 170mm
X4A: 130mm x 170mm
X5A: 170mm x 170mm


発注単位1個 (価格改定日 21.08) スリーエム ジャパン(株) [509314]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	NRR値 (dB)	幅×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
786-9479	X1A	¥4,363	オープン	22	130×170	10	184	441(127)
786-9487	X2A	¥4,676	オープン	24	135×170	10	220	183(172)
786-9495	X3A	¥4,960	オープン	28	135×170	10	245	182(130)
786-9509	X4A	¥5,575	オープン	27	130×170	10	234	755(171)
786-9517	X5A	¥6,171	オープン	31	170×170	10	351	658(143)

☎商品のお問い合わせ: 0570-011-321 <http://www.mmm.co.jp/ohesd/>

スリーエム Ear Muff
アメリカ **“WS-CUSH”**

特長 ● Bluetooth接続することで、イヤーマフを簡単にワイヤレスコミュニケーションデバイスにすることができます。
● 通信時に保護具を外さないことで、騒音暴露負荷が軽減されます。
● 聴覚への影響を考え、再生音は82dBまでに制限されています。
仕様 ● 防水・防塵性能: IP54

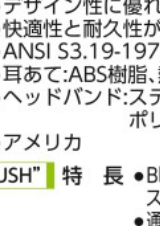

WS-CUSH: 23(X1A取付時) 26(X2A取付時) 28(X3A取付時) 31(X4A取付時) 31(X5A取付時)

発注単位1個 (価格改定日 21.08)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	NRR値 (dB)	適合機種	実績 (前年比%)
206-5195	WS-CUSH	¥13,130	オープン	23(X1A取付時) 26(X2A取付時) 28(X3A取付時) 31(X4A取付時) 31(X5A取付時)	X1A, X2A, X3A, X4A, X5A	9(-)

☎商品のお問い合わせ: 0570-011-321 <http://go.3m.com/psd>