

# ナイロン軸付ホイール

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。



Nylon Mini Bob (Hard type Shank Dia:3mm)

## 曲面軸付ナイロンホイール

同商品群  
在庫数 159  
アイテム



**特長** ●柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 ●底磨きが出来ます。  
**用途** ●ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。  
 ●曲面や底面の研磨。 ●金型の仕上げ研磨。  
**仕様** ●使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー 製造国 ●日本

研削砥石

ディスク  
ペーパー

サンダー用  
ペーパー

不織布  
ディスク

フェルト  
ディスク

ダイヤモンド  
ホイール

グラインダー用  
研磨材

ドレッサー

フラップ  
軸付ホイール

ナイロン  
軸付ホイール

フェルト  
軸付ホイール

研磨バンド

軸付砥石

超硬バー

ダイヤモンド  
バー

CBNバー

ヤスリ

ダイヤモンド  
ヤスリ

砥石

みがき剤

シート  
研磨材

ベルト  
研磨材

カップ  
ブラシ

軸付  
ブラシ

ハンド  
ブラシ

5個単位 付属品 ●専用軸1本 (TRNJ6-40)

1個あたり目安単価  
¥926

1個単位 付属品 ●専用軸1本 (TRNJ6-40)

最高使用回転数 (rpm)  
5000

発注単位1箱

トラスコ中山株 [913011]

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望小売価格 (1箱)	粒度 (#)	色	外径×幅×穴径 (mm)	箱入数 (個)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
207-2329	TRNJ50-120	¥4,629	¥5,400	120	オレンジ	50×50×M6 (P1.0)	5	5	184	10 (-)
207-2331	TRNJ50-240	¥4,629	¥5,400	240	オレンジ	50×50×M6 (P1.0)	5	5	184	2 (-)
207-2333	TRNJ50-320	¥4,629	¥5,400	320	オレンジ	50×50×M6 (P1.0)	5	5	184	5 (-)
207-2335	TRNJ50-600	¥4,629	¥5,400	600	グリーン	50×50×M6 (P1.0)	5	5	174	4 (-)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	粒度 (#)	色	外径×幅×穴径 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
207-2330	TRNJ50-120-1P	¥1,029	¥1,200	120	オレンジ	50×50×M6 (P1.0)	5	34	6 (-)
207-2332	TRNJ50-240-1P	¥1,029	¥1,200	240	オレンジ	50×50×M6 (P1.0)	5	34	6 (-)
207-2334	TRNJ50-320-1P	¥1,029	¥1,200	320	オレンジ	50×50×M6 (P1.0)	5	34	12 (-)
207-2336	TRNJ50-600-1P	¥1,029	¥1,200	600	グリーン	50×50×M6 (P1.0)	5	32	7 (-)

専用丸軸

専用六角軸

発注単位1本

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	軸径×軸長 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
207-2338	TRNJ6-40	¥411	¥480	6×40	57	50	14	4 (-)
207-2337	TRNJ6-100	¥411	¥480	6×100	117	50	27	8 (-)

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	軸径×軸長 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
207-2339	TRNJH40	¥411	¥480	6.35×43	60	50	16	76 (-)

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Inside Wheel

## “ユニロンインサイドホイール” (軸径6mm)



同商品群  
在庫数 45  
アイテム



NSF5030  
(外径50mm)



NSF7030  
(外径70mm)

**特長** ●ナイロン不織布をワーク形状に馴染みやすいように加工していますので、パイプ内径に沿って研磨できます。  
**用途** ●パイプ内面のホーニング加工に。  
 ●パンチングなどの平面バリ取り作業に。  
**使用工具:** ストレートグラインダー。  
**製造国** ●日本

外径50mm

発注単位10個

柳瀬株 [939419]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	入数 (個)	粒度 (#)	外径×幅×軸径×軸長 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
382-4781	NSF5030S7	¥813	¥1,300	10	120	50×30×6×35	5000	36	50 (50)
382-4764	NSF5030S10	¥813	¥1,300	10	240	50×30×6×35	5000	36	70 (59)
382-4756	NSF5030S11	¥813	¥1,300	10	320	50×30×6×35	5000	36	60 (300)
382-4772	NSF5030S13	¥813	¥1,300	10	600	50×30×6×35	5000	36	20 (67)

外径70mm

発注単位10個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	入数 (個)	粒度 (#)	外径×幅×軸径×軸長 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
382-4829	NSF7030S7	¥1,000	¥1,600	10	120	70×30×6×35	4000	48	40 (134)
382-4799	NSF7030S10	¥1,000	¥1,600	10	240	70×30×6×35	4000	48	0 (-)
382-4802	NSF7030S11	¥1,000	¥1,600	10	320	70×30×6×35	4000	48	0 (-)
382-4811	NSF7030S13	¥1,000	¥1,600	10	600	70×30×6×35	4000	48	10 (34)

☎商品のお問い合わせ: 0795-77-2151 <http://www.yanase-saving.com/>




Kinoko Uniron

## ナイロン軸付ホイール“きのこユニロン” (軸径6mm)



同商品群  
在庫数 45  
アイテム

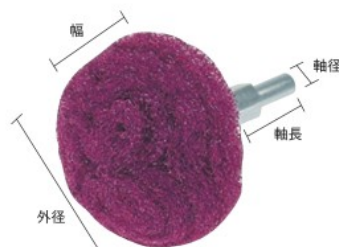

KU50-10

**特長** ●きのこ型で先端も側面も全面使用できます。  
 ●きのこ形状と弾性によりR面にピッタリフィットします。  
**用途** ●金属・木工の表面クリーニングおよび中仕上げ研磨。  
 ●曲面、凹面の仕上げ研磨。  
 ●パイプ内のクリーニング。  
**使用工具:** ストレートグラインダー。  
**製造国** ●日本



使用例

発注単位入数

柳瀬株 [939419]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	入数 (本)	粒度 (#)	色	外径×幅×軸径×軸長 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
333-1300	KU50-7	¥906	¥1,450	10	150	紫	50×30×6×39	5000	39	820 (107)
333-1318	KU50-10	¥906	¥1,450	10	240	赤茶	50×30×6×39	5000	39	410 (69)
333-1326	KU50-11	¥906	¥1,450	10	320	白	50×30×6×39	5000	38	680 (220)
333-1334	KU50-13	¥906	¥1,450	10	600	青	50×30×6×39	5000	37	5160 (225)
333-1342	KU70-7	¥1,250	¥2,000	5	150	紫	70×40×6×39	4000	54	345 (128)
333-1351	KU70-10	¥1,250	¥2,000	5	240	赤茶	70×40×6×39	4000	53	70 (88)
333-1369	KU70-11	¥1,250	¥2,000	5	320	白	70×40×6×39	4000	51	65 (100)
333-1377	KU70-13	¥1,250	¥2,000	5	600	青	70×40×6×39	4000	48	20 (22)
333-1385	KU90-7	¥1,750	¥2,800	5	150	紫	90×50×6×39	3000	86	260 (90)
333-1393	KU90-10	¥1,750	¥2,800	5	240	赤茶	90×50×6×39	3000	85	45 (129)
333-1407	KU90-11	¥1,750	¥2,800	5	320	白	90×50×6×39	3000	82	40 (73)
333-1415	KU90-13	¥1,750	¥2,800	5	600	青	90×50×6×39	3000	76	120 (96)

☎商品のお問い合わせ: 0795-77-2151 <http://www.yanase-saving.com/>