

コーナパッド(当てもの)は7-1435~1437ページに掲載

トラスコ
TRUSCO



Belt Sling with Metal Fittings

フック付きベルトスリング

New 別作可能 RoHS

同商品群
在庫数 352 アイテム

特長 ●ベルトスリングを使用しているため、軽量で作業性が向上します。
用途 ●建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。
仕様 ●ベルトスリングはGシリーズと同じベルトを使用しております。
材質 ●ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)
 ●フック:特殊合金鋼
製造国 ●日本



吊りネットパレットは
8-978ページ



G25-2Pタイプ
(2本吊り)



G25-4Pタイプ
(4本吊り)

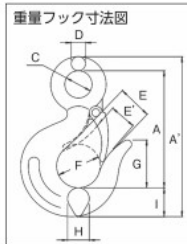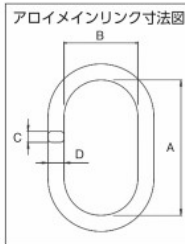

梱包数:1セット

トラスコ中山株[864112]

2本吊り

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	最大使用荷重 (t)	リーチ (m)	重量フック寸法(mm)											アロイメインリンク寸法(mm)				質量 (kg)	実績 (前年比%)
						A'	A	C	D	E	E'	F	G	H	I	A	B	C	D			
258-0326	G25-2P10	¥11,871	¥13,850	1	1	125	93	22	10	26	20	34	37	16	22	110	60	9	13	1.47	-	
258-0328	G25-2P15	¥12,806	¥14,940	1	1.5	125	93	22	10	26	20	34	37	16	22	110	60	9	13	1.63	-	
258-0318	G25-2P20	¥13,766	¥16,060	1	2	125	93	22	10	26	20	34	37	16	22	110	60	9	13	1.77	-	
258-0334	G35-2P10	¥15,609	¥18,210	2	1	147	108	25	13	32	25	40	44	20	26	125	65	13	17	2.54	-	
258-0333	G35-2P15	¥16,963	¥19,790	2	1.5	147	108	25	13	32	25	40	44	20	26	125	65	13	17	2.76	-	
258-0330	G35-2P20	¥18,309	¥21,360	2	2	147	108	25	13	32	25	40	44	20	26	125	65	13	17	3.00	-	
★258-0325	G50-2P10	¥27,403	¥31,970	3	1	185	135	35	16	36	29	45	51	26	33	145	75	17	21	4.83	-	
★258-0321	G50-2P15	¥29,297	¥34,180	3	1.5	185	135	35	16	36	29	45	51	26	33	145	75	17	21	5.13	-	
★258-0332	G50-2P20	¥31,166	¥36,360	3	2	185	135	35	16	36	29	45	51	26	33	145	75	17	21	5.45	-	

4本吊り

発注単位1セット

梱包数:1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	最大使用荷重 (t)	リーチ (m)	重量フック寸法(mm)											アロイメインリンク寸法(mm)				質量 (kg)	実績 (前年比%)
						A'	A	C	D	E	E'	F	G	H	I	A	B	C	D			
258-0319	G25-4P10-0.86	¥18,231	¥21,270	1	1	100	78	18	7	26	22	32	32	14	15	110	60	9	13	2.07	-	
258-0323	G25-4P15-0.86	¥20,126	¥23,480	1	1.5	100	78	18	7	26	22	32	32	14	15	110	60	9	13	2.39	-	
258-0320	G25-4P20-0.86	¥22,029	¥25,700	1	2	100	78	18	7	26	22	32	32	14	15	110	60	9	13	2.67	-	
258-0317	G25-4P10-1.72	¥21,686	¥25,300	2	1	125	93	22	10	26	20	34	37	16	22	125	65	13	17	2.98	-	
258-0327	G25-4P15-1.72	¥23,589	¥27,520	2	1.5	125	93	22	10	26	20	34	37	16	22	125	65	13	17	3.30	-	
258-0336	G25-4P20-1.72	¥25,483	¥29,730	2	2	125	93	22	10	26	20	34	37	16	22	125	65	13	17	3.58	-	
★258-0335	G25-4P10-2.58	¥26,597	¥31,030	3	1	147	108	25	13	32	25	40	44	20	26	145	75	17	21	4.79	-	
★258-0329	G25-4P15-2.58	¥28,466	¥33,210	3	1.5	147	108	25	13	32	25	40	44	20	26	145	75	17	21	5.11	-	
★258-0324	G25-4P20-2.58	¥30,360	¥35,420	3	2	147	108	25	13	32	25	40	44	20	26	145	75	17	21	5.39	-	

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ
TRUSCO




Belt Sling with Metal Fittings

フック付きベルトスリング(1本吊り)

New 別作可能 RoHS

同商品群
在庫数 352 アイテム

特長 ●ベルトスリングを使用しているため、軽量で作業性が向上します。
用途 ●建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。
仕様 ●ベルトスリングはTPSHシリーズと同じベルトを使用しております。
材質 ●ベルトスリング:ポリエステル
 ●フック:特殊合金鋼
製造国 ●日本

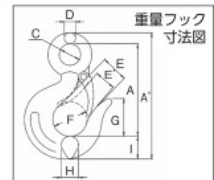

梱包数:1セット

トラスコ中山株[864112]

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	最大使用荷重 (t)	リーチ (m)	重量フック寸法(mm)											質量 (kg)	実績 (前年比%)			
						A'	A	C	D	E	E'	F	G	H	I						
258-0315	TPSH25-1P10	¥5,503	¥6,420	1	1	147	108	25	13	32	25	40	44	20	26	110	60	9	13	0.94	-
258-0316	TPSH25-1P15	¥6,051	¥7,060	1	1.5	147	108	25	13	32	25	40	44	20	26	110	60	9	13	1.13	-
258-0310	TPSH25-1P20	¥6,600	¥7,700	1	2	147	108	25	13	32	25	40	44	20	26	110	60	9	13	1.27	-
258-0312	TPSH50-1P10	¥11,246	¥13,120	2	1	185	135	35	16	36	29	45	51	26	33	145	75	17	21	1.94	-
258-0311	TPSH50-1P15	¥12,334	¥14,390	2	1.5	185	135	35	16	36	29	45	51	26	33	145	75	17	21	2.16	-
258-0313	TPSH50-1P20	¥13,457	¥15,700	2	2	185	135	35	16	36	29	45	51	26	33	145	75	17	21	2.39	-

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

マーテック
MARTEC



Polyester Sling Hook

ソフトスリング専用フック RH型

New RoHS

同商品群
在庫数 3 アイテム

特長 ●ソフトスリングに簡単に取り付け、取り外しできるスリングフックです。
 ●チョーク吊りの際、クレーンからソフトスリングを外して目通しする必要がなくワンタッチで作業が可能となります。
用途 ●ソフトスリングでの玉掛け作業用フックに。
材質 ●特殊合金鋼
製造国 ●スウェーデン




マーテック株[879324]

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	寸法(mm)						色	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
					B	B1	E	G	H	L				
183-1220	RH-1-10	¥8,575	¥9,800	0.8	24	8	35	17	19	84	紫	1	0.4	-
183-1226	RH-2-10	¥9,888	¥11,300	1.6	28	11	40	17	22	96	緑	1	0.7	-
183-1222	RH-3-10	¥10,500	¥12,000	2.4	33	12	47	24	30	117	黄	1	1.4	-

☎商品のお問い合わせ:078-302-0460 <http://www.martec.co.jp/>

⚠ 角の鋭い荷は当てものなしで吊らないでください。
 重大な事故につながる恐れがあります。

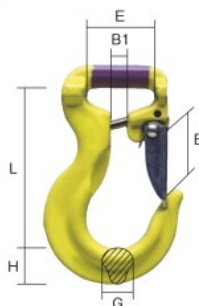

RH-1-10