

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Rabit Wagon

“ラビットワゴン”(ゴムキャスター・仕切板付・1段引出し付)

組立式

組立 1人
目安 50分

- 特長** ●車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
仕様 ●キャスター:自在式 75mm(2個) 自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
 ●カギあり ●縦仕切4枚
材質 ●棚板:スチール(焼き付け塗装) ●支柱:スチール(焼き付け塗装)
 ●キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ) ●車輪:ゴム
製造国 ●日本

引出し内寸

品番	間口×奥行×高さ(mm)
RBW-853-953S2V	400×390×62
RBW-863-963S2V	500×290×62
RBW-873-973S2V	600×340×62

トラスコ中山㈱[200307]

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	色	間口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
366-3345	RBW-853S2V W	¥38,220	¥44,590	150	50	ホワイト	500×500×810	3	20.7	4(45)
366-3337	RBW-853S2V YG	¥38,220	¥44,590	150	50	ヤンググリーン	500×500×810	3	20.7	1(17)
366-3507	RBW-863S2V W	¥38,940	¥45,430	150	50	ホワイト	600×400×810	3	20.3	2(40)
366-3493	RBW-863S2V YG	¥38,940	¥45,430	150	50	ヤンググリーン	600×400×810	3	20.3	4(58)
239-7425	RBW-873S2V-W	¥41,391	¥48,290	150	50	ホワイト	700×450×810	3	25.4	-
239-7424	RBW-873S2V-YG	¥41,391	¥48,290	150	50	ヤンググリーン	700×450×810	3	25.4	-
818-3211	RBW-953S2V W	¥39,540	¥46,130	150	50	ホワイト	500×500×880	3	20.9	2(50)
818-3212	RBW-953S2V YG	¥39,540	¥46,130	150	50	ヤンググリーン	500×500×880	3	20.9	4(400)
366-3701	RBW-963S2V W	¥40,260	¥46,970	150	50	ホワイト	600×400×880	3	20.5	6(28)
366-3680	RBW-963S2V YG	¥40,260	¥46,970	150	50	ヤンググリーン	600×400×880	3	20.5	10(35)
239-7426	RBW-973S2V-W	¥42,711	¥49,830	150	50	ホワイト	700×450×880	3	25.6	-
239-7427	RBW-973S2V-YG	¥42,711	¥49,830	150	50	ヤンググリーン	700×450×880	3	25.6	-

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <http://www.orange-book.com/>

ツールワゴン

スチール製ワゴン
 (ボルトタイプ)
 スチール製ワゴン
 (溶接一体構造)
 スチール製ワゴン
 (ボルトタイプ)
 ツーリングワゴン
 ステンレス製ワゴン
 (溶接一体構造)
 樹脂製ワゴン

簡易カート



Rabit Wagon

“ラビットワゴン”(ゴムキャスター・仕切板付・2段引出し付)

組立式

組立 1人
目安 50分

- 特長** ●車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
仕様 ●キャスター:自在式 75mm(2個) 自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
 ●カギあり ●縦仕切4枚
材質 ●棚板:スチール(焼き付け塗装) ●支柱:スチール(焼き付け塗装)
 ●キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ) ●車輪:ゴム
製造国 ●日本

引出し内寸

品番	間口×奥行×高さ(mm)
RBW-853-953S2X	400×390×62
RBW-863-963S2X	500×290×62
RBW-873-973S2X	600×340×62

トラスコ中山㈱[200307]


発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大積載量(kg/台)	均等積載量(kg/段)	色	間口×奥行×高さ(mm)	段数(段)	質量(kg)	実績(前年比%)
366-3370	RBW-853S2X W	¥40,894	¥47,710	150	50	ホワイト	500×500×810	3	25.6	8(27)
366-3361	RBW-853S2X YG	¥40,894	¥47,710	150	50	ヤンググリーン	500×500×810	3	25.6	6(86)
239-7433	RBW-863S2X-W	¥39,574	¥46,170	150	50	ホワイト	600×400×810	3	25.1	-
239-7435	RBW-863S2X-YG	¥39,574	¥46,170	150	50	ヤンググリーン	600×400×810	3	25.1	-
239-7431	RBW-873S2X-W	¥43,277	¥50,490	150	50	ホワイト	700×450×810	3	30.3	-
239-7430	RBW-873S2X-YG	¥43,277	¥50,490	150	50	ヤンググリーン	700×450×810	3	30.3	-
818-3214	RBW-953S2X W	¥42,214	¥49,250	150	50	ホワイト	500×500×880	3	25.8	2(67)
818-3215	RBW-953S2X YG	¥42,214	¥49,250	150	50	ヤンググリーン	500×500×880	3	25.8	1(50)
239-7434	RBW-963S2X-W	¥40,894	¥47,710	150	50	ホワイト	600×400×880	3	25.3	-
239-7429	RBW-963S2X-YG	¥40,894	¥47,710	150	50	ヤンググリーン	600×400×880	3	25.3	-
239-7428	RBW-973S2X-W	¥44,597	¥52,030	150	50	ホワイト	700×450×880	3	30.5	-
239-7432	RBW-973S2X-YG	¥44,597	¥52,030	150	50	ヤンググリーン	700×450×880	3	30.5	-

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <http://www.orange-book.com/>

関連商品 パンチングパネルに取り付けできます。

パンチングパネルフック

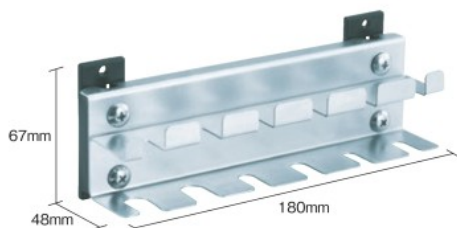

ドライバーフック
PFA2-DR6



ボックスフック
SF-10-60



スプレー缶フック SF-8
(FAW-400P には取り付けできません)



8-765~769ページに掲載