

カゴ車(ステンレス製・鋼製)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

運搬台車

樹脂製
運搬車

プレス製
運搬車

長尺物
運搬車

鋼鉄製
運搬車

ステンレス製
運搬車

アルミ製
運搬車

コンテナ
台車

パレット
台車

平台車

合板製
運搬車

静電気対策
運搬車

カゴ車

店舗用
運搬車

運搬車用
オプション品

TECHSUS 日本

Stainless Roll Box Pallet Mighty Carry

ロールボックスパレット“マイティキャリージュニア”(ステンレス製)

New



MJ1-8060E

- 特長**
- 高さ1mで作業者の視線を妨げず、未使用時にはコンパクトに収納可能です。
 - 洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能で、常に衛生的に活用できます。
 - キャスター以外の本体はオールステンレスなので環境に優しいリサイクルです。
 - 汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。
- 用途**
- 製薬・化学・食品・医療・ホテル・厨房分野に。
- 仕様**
- 自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
 - 完成品
- 材質**
- 本体:ステンレス(SUS304) ●車輪:ウレタン
- 製造国**
- 日本



ネスティング例

【キャスター金具(スチール)】 材質 ●キャスター金具:スチール

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く

簡テックサス [832132]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	外形寸法(mm) 長さ×幅×高さ	有効内寸(mm) 長さ×幅×高さ	高さ(mm)	キャスター径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★252-2559	MJ1-8060E	¥88,500	¥118,000	200	600×800×1000	575×742×798	202	125	22.1	-
★252-2560	MJ1-1160E	¥92,250	¥123,000	200	600×1100×1000	575×1044×798	202	125	26.2	-

【キャスター金具(ステンレス)】 材質 ●キャスター金具:ステンレス(SUS304)

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	外形寸法(mm) 長さ×幅×高さ	有効内寸(mm) 長さ×幅×高さ	高さ(mm)	キャスター径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★252-2557	MJ1-8060D	¥93,750	¥125,000	200	600×800×1000	575×742×798	202	125	22.1	-
★252-2558	MJ1-1160D	¥97,500	¥130,000	200	600×1100×1000	575×1044×798	202	125	26.2	-

☎商品のお問い合わせ:0495-21-0738 http://www.techsus.co.jp/

TECHSUS 日本

Stainless Roll Box Pallet Mighty Carry

ロールボックスパレット“マイティキャリー”(ステンレス製)

別作可能
重たい
※必ず注意



MC-4E

- 特長**
- 汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。
 - 洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能なので、常に衛生的に活用していただけます。
- 仕様**
- 自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 ●旋回仕様
- 材質**
- 本体:ステンレス(SUS304)
 - 床板:ステンレス(SUS304)
 - 車輪:ゴム
- 製造国**
- 日本



棚板使用時

【キャスター金具:スチール】

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く

(価格改定日 19.10) 簡テックサス [832132]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	外形寸法(mm) 長さ×幅×高さ	有効内寸(mm) 長さ×幅×高さ	高さ(mm)	キャスター径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★465-1049	MC-1E	¥116,188	¥143,000	500	610×800×1700	570×740×1467	233	150	38	1(5)
★465-1065	MC-2E	¥119,438	¥147,000	500	610×950×1700	570×890×1467	233	150	41	2(67)
★465-1081	MC-3E	¥133,250	¥164,000	500	810×950×1700	770×890×1467	233	150	45	6(67)
★465-1103	MC-4E	¥136,500	¥168,000	500	810×1100×1700	770×1040×1467	233	150	48	93(194)

【キャスター金具:ステンレス(SUS304)】

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く

(価格改定日 19.10)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	外形寸法(mm) 長さ×幅×高さ	有効内寸(mm) 長さ×幅×高さ	高さ(mm)	キャスター径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★465-1031	MC-1D	¥143,813	¥177,000	500	610×800×1700	570×740×1467	233	150	38	4(134)
★465-1057	MC-2D	¥147,063	¥181,000	500	610×950×1700	570×890×1467	233	150	41	2(34)
★465-1073	MC-3D	¥160,875	¥198,000	500	810×950×1700	770×890×1467	233	150	45	0(-)
★465-1090	MC-4D	¥164,125	¥202,000	500	810×1100×1700	770×1040×1467	233	150	48	55(50)

☎商品のお問い合わせ:0495-21-0738 http://www.techsus.co.jp/

車輪は共にφ150mm
ゴム車为标准となっております。
車輪に関しましてご希望がありましたら、
別途お申し付けください。

- 自在車輪
- ストッパー付き自在車輪


ヤマト

日本

L type Roll Combi Tainer (Shizu-Kago-Sya)

鋼製カゴ車“静Kago車”(床板プラスチック製)

重たい
※必ず注意

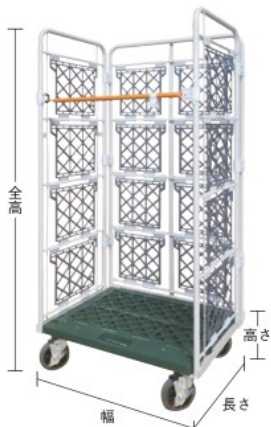

RS60

- 特長**
- 静音タイプキャスターとプラスチックジョイントで「静か」で「動きが軽く」なりました。
 - 早期、夜間配送の走行に伴う騒音問題を解決します。(騒音環境基準値A地区(夜間45dB以下)対応品です。)
 - グレーゴム車輪採用で床へのマーキング対策済です。
 - 樹脂面材プレートのため、荷当りが軽減されました。
- 仕様**
- 自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
 - 樹脂パネル仕様 ●旋回仕様
- 材質**
- 本体:スチール ●本体表面処理:粉体塗装
 - 床板:樹脂
 - 面材:樹脂
 - キャスター金具:スチール
 - 車輪:グレーゴム
- 製造国**
- 日本



片手でロック
ハンドル解除

折りたたみ時



静音キャスター

樹脂ジョイント

樹脂パネル

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

ヤマト・インダストリー株 [940115]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	均等荷重(kg)	外形寸法(mm) 長さ×幅×高さ	有効内寸(mm) 長さ×幅×高さ	高さ(mm)	キャスター径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★492-4762	RS50	¥32,375	オープン	400	600×800×1700	545×730×1457	245	150	37.5	21(999)
★492-4771	RS55	¥32,750	オープン	400	600×850×1700	545×780×1457	245	150	38.0	1(20)
★492-4789	RS60	¥33,375	オープン	400	650×850×1700	595×780×1457	245	150	38.5	7(50)
★492-4797	RS65	¥35,250	オープン	400	800×950×1700	745×880×1449	253	150	44.0	0(-)
★492-4801	RS80	¥36,000	オープン	400	800×1100×1700	745×1030×1449	253	150	45.5	8(89)

☎商品のお問い合わせ:03-3834-3113 http://www.yamato-in.co.jp/