

トラスコ  
TRUSCO  
日本

Zerust Anti-Rust  
“ゼラスト防錆剤”(スポンジタイプ)

同商品群  
在庫数 32 アイ  
テム

.Com  
SDS



TZVC1-1  
TZVC2-1  
TZVC2-2

**特長** ●密閉空間内の気体に入ると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。  
●製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。  
**用途** ●制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。  
**仕様** ●耐熱温度:120℃  
●未開封期限:5年  
●開封後期限:12ヵ月  
●使用温度範囲:-10~80℃  
**材質** ●ポリプロピレン(PP)  
**製造国** ●日本

品番	有効期間	基準保護容積
TZVC1-1	1年(2年)	110L( 40L)
TZVC2-1	1年(2年)	850L(340L)
TZVC2-2	2年	850L

発注単位1個

(価格改定日 22.01) トラスコ中山株[231352]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	幅×長さ×厚さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
329-4692	TZVC1-1	¥1,286	¥1,500	25×50×17	50	5.0	3811(120)
430-8115	TZVC2-1	¥4,286	¥5,000	32×53×23	50	16.5	822(138)
149-0718	TZVC2-2	¥6,429	¥7,500	32×77×23	40	25.0	148(999)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ  
TRUSCO  
日本

Zerust Anti-Rust Bubble Cushioning  
“ゼラスト防錆エアセル”(鉄・鉄鋼用)

同商品群  
在庫数 32 アイ  
テム

.Com  
SDS



TZE-1200

**特長** ●優れた緩衝効果があり、さらにゼラスト成分をも含有する、気化性防錆緩衝材です。  
●結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。  
●破損の危険性が高い精密部品や、精密大型機械、小型機械の防錆包装に最適です。  
●もちろん防錆油の塗布、クリーニングの工程が不要です。  
**用途** ●対衝撃性の低い精密部品、防振性が必要な精密機械の防錆包装。  
**仕様** ●耐熱温度:80℃  
●未開封期限:5年  
●気泡径:10mm  
●開封後期限:12ヵ月  
●使用温度範囲:-10~80℃  
**材質** ●ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)  
**製造国** ●日本



発注単位1本

(価格改定日 20.01) トラスコ中山株[231352]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
284-0235	TZE-1200	¥49,543	¥57,800	1200×100	4	1	10	22(147)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ  
TRUSCO  
日本

Zerust Anti-Rust Film  
“ゼラスト防錆フィルム”(鉄・鉄鋼用)

同商品群  
在庫数 32 アイ  
テム

.Com  
SDS



TZF-900S  
TZF-1200S

**特長** ●フィルムの両面から防錆成分が発散し表裏関係なく梱包できます。  
●金属部品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮します。  
●防錆剤が残らないので、後処理が容易です。  
●各種金属加工品、機械部品・機械装置の防錆。  
**仕様** ●耐熱温度:80℃  
●未開封期限:5年  
●開封後期限:12ヵ月  
●使用温度範囲:-10~80℃  
**材質** ●ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)  
**製造国** ●日本



発注単位1本

(価格改定日 20.01) トラスコ中山株[231352]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
270-8086	TZF-900S	¥37,029	¥43,200	900×150	0.1	1	13	217(75)
270-8094	TZF-1200S	¥48,429	¥56,500	1200×150	0.1	1	17	343(82)
270-8108	TZF-2400S	¥48,429	¥56,500	2400×75	0.1	1	17	128(114)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ  
TRUSCO  
日本

Zerust Anti-Rust Stretch Film  
“ゼラスト防錆ストレッチフィルム”(鉄・鉄鋼用)


同商品群  
在庫数 32 アイ  
テム

.Com  
SDS



TZS-5020

**特長** ●密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。  
●結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。  
●安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。  
●優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能です。  
●鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能です。  
**用途** ●金型、機械装置、部品の防錆包装。  
**仕様** ●耐熱温度:80℃ ●未開封期限:5年  
●開封後期限:12ヵ月 ●使用温度範囲:-10~80℃  
**材質** ●酢酸ビニール(粘着層)、ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)  
**製造国** ●日本

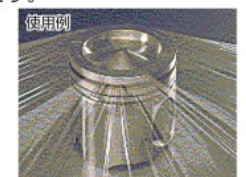

発注単位1本

(価格改定日 20.01) トラスコ中山株[231352]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
206-6593	TZS-1210	¥2,571	¥3,000	125×100	0.025	40	320	33(-)
206-6594	TZS-2510	¥4,971	¥5,800	250×100	0.025	20	650	45(-)
270-8116	TZS-5020	¥9,900	¥11,550	500×200	0.025	6	3200	168(103)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>