
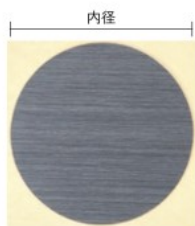


トラスコ

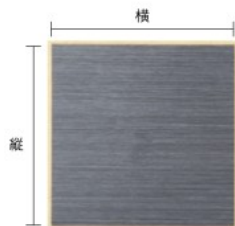

Anti Collision Seal

ガラス用衝突防止シール

同商品群
在庫数 369 アイテムACR20-60-SV
(丸型)ACS20-60-SV
(正方形型)

- 特 長 ●透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。
●窓ガラスなどの装飾としても使用できます。
●裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
- 仕 様 ●取付方法:貼付タイプ(テープ付)
●粘着力:15N/25mm
- 製造国 ●日本

注意

- はがした時にシールの糊がガラスに残ることがあります。



使用例

丸 型

発注単位1袋

トラスコ中山株[701026]

発注コード	品 番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	色	取付仕様	内径 (mm)	袋入数 (枚)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
207-2944	ACR20-60-SV	¥514	¥600	銀艶	粘着テープ	20	60	30	8	28(-)
207-2945	ACR30-24-SV	¥514	¥600	銀艶	粘着テープ	30	24	30	8	219(-)

正方形型

発注単位1袋

発注コード	品 番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	色	取付仕様	縦×横 (mm)	袋入数 (枚)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
207-2946	ACS20-60-SV	¥514	¥600	銀艶	粘着テープ	20×20	60	30	8	8(-)
207-2947	ACS30-24-SV	¥514	¥600	銀艶	粘着テープ	30×30	24	30	8	8(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ



Oval Plate

小判札

同商品群
在庫数 369 アイテム

.Com

図 面

- 特 長 ●カラーが豊富で管理などに便利です。 ●ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
- 仕 様 ●キーホルダーや二重リングを取り付ける針穴付き。 材 質 ●スチロール 製造国 ●日本

注意

- 彫刻加工はできません。

TKFS-W
(ホワイト)TKFS-R
(レッド)TKFS-P
(ピンク)TKFS-B
(ブルー)TKFS-LB
(ライトブルー)TKFS-GN
(グリーン)TKFS-Y
(イエロー)TKFS-BK
(ブラック)THFL-CL
(クリア)

発注単位1パック

トラスコ中山株[376209]

発注コード	品 番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	色	縦×横 (mm)	穴径 (mm)	パック入数 (枚)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
779-2514	TKFS-W	¥103	¥120	ホワイト	45×30	3	5	10	15	4884(114)
779-2522	TKFS-R	¥103	¥120	レッド	45×30	3	5	10	15	1798(66)
779-2531	TKFS-P	¥103	¥120	ピンク	45×30	3	5	10	15	1003(85)
779-2549	TKFS-B	¥103	¥120	ブルー	45×30	3	5	10	15	1292(116)
779-2557	TKFS-LB	¥103	¥120	ライトブルー	45×30	3	5	10	15	1169(77)
779-2565	TKFS-GN	¥103	¥120	グリーン	45×30	3	5	10	15	1678(112)
779-2573	TKFS-Y	¥103	¥120	イエロー	45×30	3	5	10	15	2964(99)
114-4954	TKFS-BK	¥103	¥120	ブラック	45×30	3	5	10	15	543(114)
256-4088	TKFS-CL	¥103	¥120	クリア	45×30	3	5	10	15	-

発注単位1パック

発注コード	品 番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	色	縦×横 (mm)	穴径 (mm)	パック入数 (枚)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
779-2581	THFL-W	¥120	¥140	ホワイト	60×40	4	5	10	26	4226(103)
779-2590	THFL-R	¥120	¥140	レッド	60×40	4	5	10	26	1469(84)
779-2603	THFL-P	¥120	¥140	ピンク	60×40	4	5	10	26	1224(156)
779-2611	THFL-B	¥120	¥140	ブルー	60×40	4	5	10	26	1098(118)
779-2620	THFL-LB	¥120	¥140	ライトブルー	60×40	4	5	10	26	1225(181)
779-2638	THFL-GN	¥120	¥140	グリーン	60×40	4	5	10	26	1151(169)
779-2646	THFL-Y	¥120	¥140	イエロー	60×40	4	5	10	26	1379(78)
114-4955	THFL-BK	¥120	¥140	ブラック	60×40	4	5	10	26	602(161)
262-1471	THFL-CL	¥120	¥140	クリア	60×40	4	5	10	26	-

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ヒカリ



Oval Plate

小判札

同商品群
在庫数 192 アイテムPKF31-1
(小判札)PKF31-2
(小判札)PKF31-3
(小判札)PKF31-4
(小判札)PKF31-5
(小判札)PKF31-6
(小判札)PKF31-7
(小判札)PKF35-7
(小判札)PSP22
(二重カン)PBP
(ボールチェーン)

発注単位1パック

販売[773068]

発注コード	品 番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	色	縦×横 (mm)	穴径 (mm)	パック入数 (枚)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
215-7453	PKF31-1	¥400	¥400	サンレッド	45×30	3	5	5	3.6	-
423-3956	PKF31-2	¥343	¥400	オレンジ	45×30	3	5	5	19.0	246(50)
423-3964	PKF31-3	¥343	¥400	イエロー	45×30	3	5	5	19.0	217(62)
215-4294	PKF31-4	¥400	¥400	ヤンググリーン	45×30	3	5	5	3.6	-
215-7505	PKF31-5	¥400	¥400	エメラルドグリーン	45×30	3	5	5	3.6	-
423-3972	PKF31-6	¥343	¥400	ブルー	45×30	3	5	5	19.0	167(68)
239-4742	PKF31-7	¥400	¥400	グリーンホワイト	45×30	3	5	5	3.6	-
215-7429	PKF36-7	¥500	¥500	グリーンホワイト	55×35	3	5	5	4.4	-
364-7145	PKF30-7	¥343	¥400	ホワイト	45×30	3	5	5	13.0	387(105)
364-7153	PKF35-7	¥429	¥500	ホワイト	55×35	3	5	5	20.0	301(101)

- 特 長 ●キーホルダーや番号札に最適です。
- 材 質 ●アクリル
- 製造国 ●日本



使用例

二重カン 材 質 ●ステンレス(SUS304)

発注単位1パック

発注コード	品 番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	内径 (mm)	パック入数 (個)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
364-7218	PSP22	¥129	¥150	17	10	5	7	477(113)

ボールチェーン 材 質 ●真鍮

発注単位1パック

発注コード	品 番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	全長 (mm)	パック入数 (個)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
364-7102	PBP	¥257	¥300	140	5	5	11	2851(82)

☎商品のお問い合わせ:06-6764-1531 <http://www.osaka-hikari.co.jp/>