



Cardboard Case

段ボールケース


同商品群
在庫数 34 アイテム

TDBシリーズ

- 特長 ●環境に優しい素材を使用しています。 ●軽量ながら丈夫です。
●内容物を衝撃から保護します。
- 仕様 ●厚さ:5mm
- 材質 ●ダンボール (K6)
- 製造国 ●日本

注意

- 段ボールはPP紐で結束しており、紐が干渉している部分には凹みがある場合がありますのでご了承ください。(1枚売りタイプは結束しておりません。)

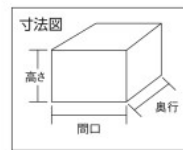

1枚売りタイプ

発注単位入数

(価格改定日 20.01) トラスコ中山 906700

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	入数(枚)	容量(L)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	質量(kg)	実績(前年比%)
859-6222	TDB-383030-U	¥309*	¥360*	20	32	380×300×300	0.5	5500(136)
859-6223	TDB-453830-U	¥386*	¥450*	10	48	450×380×300	0.7	13230(139)
859-6224	TDB-604045-U	¥523*	¥610*	10	103	600×400×450	1.1	9810(117)

発注単位1枚

(価格改定日 20.01) トラスコ中山 918058

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	容量(L)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
868-1631	TDB-383030	¥334	¥390	32	380×300×300	20	0.5	2616(69)
868-1632	TDB-453830	¥420	¥490	48	450×380×300	20	0.7	3803(26)
868-1633	TDB-604045	¥557	¥650	103	600×400×450	20	1.1	4003(101)

●商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

Paper Tube

紙管

同商品群
在庫数 34 アイテム

PTシリーズ

使用例



- 特長 ●梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。
●縦型に置いてシート状の品を収納するためにも使用できます。

- 材質 ●紙
- 製造国 ●日本

発注単位1セット

トラスコ中山 614540

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	色	長さ×厚さ(mm)	内径(mm)	セット入数(本)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
207-1883	PT38X200-5	¥686	¥800	茶	200×1.0	38.0	5	10	26	1(-)
207-1884	PT76.4X200-3	¥643	¥750	茶	200×2.0	76.4	3	5	77	0(-)
207-1881	PT100X200-3	¥831	¥970	茶	200×2.0	100.0	3	10	135	4(-)
207-1882	PT150X200-2	¥900	¥1,050	茶	200×2.5	150.0	2	5	253	0(-)
207-1887	PT38X1000	¥660	¥770	茶	1000×1.0	38.0	1	5	116	14(-)
207-1888	PT76.4X1000	¥814	¥950	茶	1000×1.5	76.4	1	5	347	12(-)
207-1885	PT100X1000	¥883	¥1,030	茶	1000×2.0	100.0	1	5	605	8(-)
207-1886	PT150X1000	¥1,097	¥1,280	茶	1000×2.5	150.0	1	5	1131	14(-)


●商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

アイリスオーヤマ



Cardboard Box

ダンボール

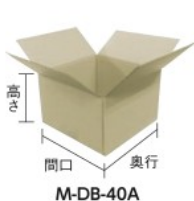同商品群
在庫数 46 アイテム

M-DB-40A



M-DB-160C



M-DB-120B



使用例 (M-DB-120A)

- 特長 ●収納物に合わせたサイズのダンボールです。
●ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、
収納物に合った的確な選択ができます。

- 用途 ●各種保管、搬送物の収納。
- 材質 ●ダンボール
- 製造国 ●日本

宅配サイズ80~160 仕様 ●厚さ:5mm

発注単位10枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	入数(枚)	容量(L)	宅配サイズ	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	質量(g)	実績(前年比%)
763-4129	M-DB-80A	¥203*	オープン*	10	13.6	80	335×335×130	350	2280(107)
763-4137	M-DB-80B	¥189*	オープン*	10	16.3	80	350×260×190	310	5830(108)
818-3635	M-DB-80SS	¥113*	オープン*	10	13.4	80	330×240×180	280	2760(82)
763-3955	M-DB-100A	¥277*	オープン*	10	31.1	100	450×330×220	470	4110(109)
763-3963	M-DB-100B	¥216*	オープン*	10	18.4	100	460×250×170	330	780(150)
818-3631	M-DB-100S	¥164*	オープン*	10	28.5	100	440×310×200	430	3610(100)
763-3971	M-DB-120A	¥346*	オープン*	10	51.3	120	540×330×300	600	8149(124)
763-3980	M-DB-120B	¥330*	オープン*	10	51.5	120	350×260×590	580	360(113)
763-3998	M-DB-120C	¥420*	オープン*	10	52.7	120	550×400×250	680	1190(88)
763-4005	M-DB-120D	¥374*	オープン*	10	32.0	120	630×450×120	680	750(116)
818-3632	M-DB-120M	¥213*	オープン*	10	40.5	120	530×320×250	565	1530(106)
763-4013	M-DB-140A	¥519*	オープン*	10	48.2	140	740×530×130	920	780(104)
763-4021	M-DB-140B	¥489*	オープン*	10	87.0	140	440×320×640	810	560(200)
763-4030	M-DB-140C	¥519*	オープン*	10	95.8	140	550×400×450	890	3100(100)
818-3633	M-DB-140L	¥291*	オープン*	10	69.3	140	600×400×300	770	2800(97)
763-4048	M-DB-160A	¥693*	オープン*	10	133.0	160	680×560×360	1250	2850(132)
763-4056	M-DB-160B	¥666*	オープン*	10	134.9	160	565×370×665	1060	580(114)
763-4064	M-DB-160C	¥693*	オープン*	10	132.7	160	740×440×420	1110	1630(90)
818-3634	M-DB-160LL	¥353*	オープン*	10	106.0	160	720×400×380	960	1070(61)

●商品のお問い合わせ:0120-211-299 <http://www.irisohyama.co.jp/>

宅配サイズ60 仕様 ●厚さ:3mm

発注単位入数

アイリスオーヤマ 1060461

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	入数(枚)	容量(L)	宅配サイズ	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	質量(g)	実績(前年比%)
763-4072	M-DB-40A	¥116*	オープン*	10	2.98	60	170×170×110	100	2120(99)
763-4081	M-DB-40B	¥116*	オープン*	10	2.79	60	220×170×80	100	4300(131)
763-4099	M-DB-60A	¥139*	オープン*	20	5.82	60	320×160×120	150	1660(114)
763-4102	M-DB-60B	¥123*	オープン*	20	7.39	60	220×220×160	190	5360(99)
763-4111	M-DB-60C	¥130*	オープン*	20	6.38	60	280×200×120	170	4540(79)