

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。


日東電工  SPV Tape
Nitto 日本
 同商品群 174 アイテム
 在庫数

“SPVテープ” (金属板用・環境対応品)


別作可能 



M-6030シリーズ

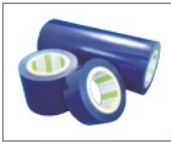

ライトブルー

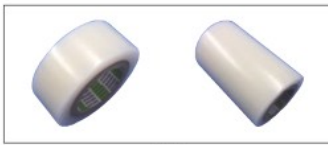

クリア

特長 ●水系粘着剤を利用したステンレスなどの金属板用に開発した、有機溶剤を使用していない表面保護材です。
 ●低温接着にすぐれています。
 ●環境保護に対する取り組みとして、製造段階から有機剤を使用していません。
用途 ●ステンレス板、アルミ板の運搬・軽加工時の表面保護。
仕様 ●粘着力:1.3N/10mm
材質 ●基材:ポリエチレン ●粘着剤:アクリル系
製造国 ●日本

【ライトブルー】

発注単位1巻 日東電工機[720101]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
432-1391	M-6030-50	¥1,549	オープン	ライトブルー	50×100	0.06	28	0.40	880(95)
432-1367	M-6030-100	¥3,098	オープン	ライトブルー	100×100	0.06	14	0.81	786(97)
432-1375	M-6030-200	¥6,195	オープン	ライトブルー	200×100	0.06	7	1.63	360(109)
432-1383	M-6030-300	¥9,293	オープン	ライトブルー	300×100	0.06	7	2.44	341(85)
432-1405	M-6030-500	¥14,700	オープン	ライトブルー	500×100	0.06	4	4.10	496(105)
361-5839	M-6030	¥27,720	オープン	ライトブルー	1020×100	0.06	2	8.30	286(119)

【クリア】

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
149-4034	M-6030-50TM	¥1,549	オープン	クリア	50×100	0.06	28	0.40	132(186)
149-4030	M-6030-100TM	¥3,098	オープン	クリア	100×100	0.06	14	0.81	59(257)
149-4031	M-6030-200TM	¥6,195	オープン	クリア	200×100	0.06	7	1.63	18(139)
149-4032	M-6030-300TM	¥9,293	オープン	クリア	300×100	0.06	7	2.44	42(600)
149-4033	M-6030-500TM	¥14,700	オープン	クリア	500×100	0.06	4	4.10	49(545)
149-4035	M-6030TM	¥27,720	オープン	クリア	1020×100	0.06	2	8.30	25(500)

☎商品のお問い合わせ:0120-640-450 <http://www.nitto-lmaterials.com/>

日東電工  SPV Tape
Nitto 日本
 同商品群 174 アイテム
 在庫数

 
“SPVテープ” (金属板用)



Com SDS



363



使用例

特長 ●弱粘着タイプです。●ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
 ●はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
 ●巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
用途 ●絞り加工・折り曲げ加工・ロールフォーミング加工時に、ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。
仕様 ●粘着力:0.9N/10mm
材質 ●基材:ポリエチレン ●粘着剤:アクリル系 製造国 ●日本

【発注単位2巻】

発注単位2巻 日東電工機[720101]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	入数(巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
125-0302	363	¥28,875*	オープン*	2	ライトブルー	1020×100	0.07	9	488(89)

☎商品のお問い合わせ:0120-640-450 <http://www.nitto-lmaterials.com/>

日東電工  SPV Tape
Nitto 日本
 同商品群 174 アイテム
 在庫数

“SPVテープ” (金属板用)





363シリーズ

特長 ●弱粘着タイプです。●ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
用途 ●ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。
仕様 ●粘着力:0.9N/10mm
材質 ●基材:ポリエチレン ●粘着剤:アクリル系 製造国 ●日本

【発注単位1巻】

発注単位1巻 日東電工機[720101]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
432-1341	363-50	¥1,668	オープン	ライトブルー	50×100	0.07	28	0.44	2077(109)
432-1316	363-100	¥3,334	オープン	ライトブルー	100×100	0.07	14	0.88	1687(93)
432-1324	363-200	¥6,668	オープン	ライトブルー	200×100	0.07	7	1.77	843(88)
432-1332	363-300	¥9,975	オープン	ライトブルー	300×100	0.07	7	2.65	698(93)
432-1359	363-500	¥15,619	オープン	ライトブルー	500×100	0.07	4	4.40	526(79)

☎商品のお問い合わせ:0120-640-450 <http://www.nitto-lmaterials.com/>

スミロン  Surface Protection Film
スミロン 日本
 同商品群 2 アイテム
 在庫数

表面保護フィルム



Com 含有化学物質調査票



E-212BS-1020 (2巻入)



使用例

特長 ●弱粘着タイプです。
 ●ポリエチレンタイプなので焼却時に有毒ガスを発生しません。
用途 ●ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、ガラス板、樹脂板、アルミサッシなどの表面保護。
仕様 ●粘着力:1.1N/25mm
材質 ●基材:ポリエチレン ●粘着剤:アクリル系
製造国 ●日本

【発注単位1ケース】

発注単位1ケース ㈱スミロン[522240]

発注コード	品番	税抜価格(1ケース)	メーカー希望小売価格(1ケース)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	ケース入数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
279-0165	E-212BS-1020	¥33,750	オープン	ブルー	1020×100	0.065	2	12.7	163(74)
279-0173	E-212BS-1250	¥42,250	オープン	ブルー	1250×100	0.065	2	15.0	58(82)

☎商品のお問い合わせ:06-6763-0707 <http://www.sumiron.com/>

1巻あたり目安単価
 E-212BS-1020 ¥16,875
 E-212BS-1250 ¥21,125