


キトー

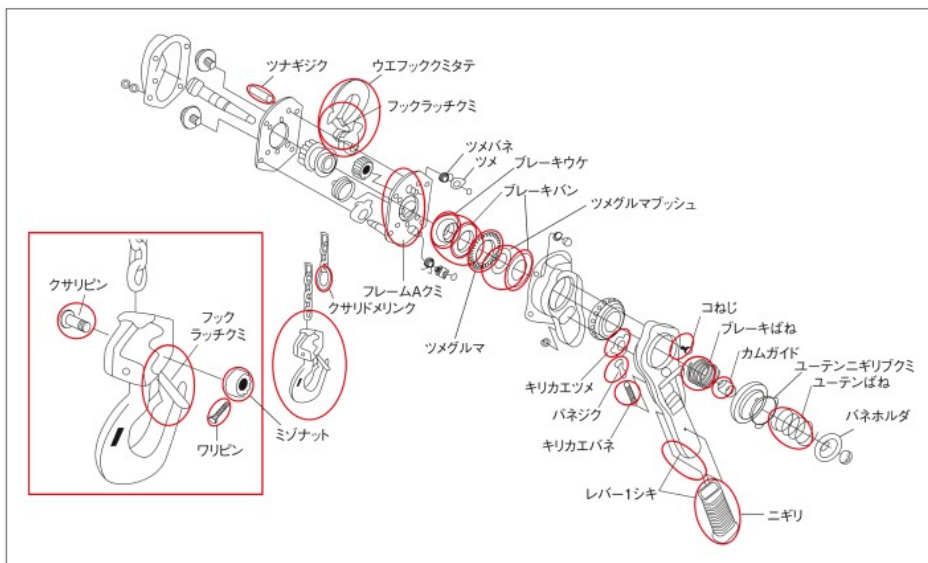

Parts for Lever Block

“キトーレバーブロックL4・L5形”用パーツ

同商品群  
在庫数 131  
アイテム

発注単位1個

(価格改定日 19.04) 株式会社キトー [336225]

発注単位1個

(価格改定日 19.04)

| 発注コード    | 品番            | 税抜価格<br>(1個) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1個) | 品名            | 適合機種                                                                                                                    | 実績<br>(前年比%) |
|----------|---------------|--------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 499-6208 | L4BA008-10012 | ¥ 5,875      |                        | ウエフックミタテ      | L4(3/4t)                                                                                                                | 100(218)     |
| 390-1432 | L4BA015-10012 | ¥ 7,000      |                        | オープン ウエフックミタテ | L4(1 1/2t)                                                                                                              | 41(257)      |
| 499-6321 | L4BA030-10012 | ¥10,500      |                        | オープン ウエフックミタテ | L4(3t)                                                                                                                  | 2(50)        |
| 390-1530 | L5BA008-10013 | ¥ 4,875      |                        | オープン ウエフックミタテ | L5(0.8t)                                                                                                                | 140(97)      |
| 224-7060 | L5BA010-10013 | ¥ 5,500      |                        | オープン ウエフックミタテ | L5(1.0t)                                                                                                                | -            |
| 256-5292 | L5BA016-10013 | ¥ 5,875      |                        | オープン ウエフックミタテ | L5(1.6t)                                                                                                                | -            |
| 499-6461 | L5BA025-10012 | ¥ 7,375      |                        | オープン ウエフックミタテ | L5(2.5t)                                                                                                                | 15(89)       |
| 326-4963 | L5BL016-50011 | ¥ 5,875      |                        | オープン ウエフックミタテ | L5(1.6t)                                                                                                                | 0(-)         |
| 499-6259 | L4BA008-92031 | ¥ 1,375      |                        | オープン カムガイド    | L4(3/4t)                                                                                                                | 16(67)       |
| 499-6305 | L4BA015-92031 | ¥ 1,375      |                        | オープン カムガイド    | L4(1 1/2t, 3t), L5(3.2t)                                                                                                | 10(100)      |
| 326-4955 | L5BA008-92031 | ¥ 1,150      |                        | オープン カムガイド    | L5(0.8t, 1.0t, 1.6t, 2.5t)                                                                                              | 28(134)      |
| 390-1416 | L4BA008-52141 | ¥ 3,125      |                        | オープン キリカエバネ   | L4(3/4t)                                                                                                                | 46(128)      |
| 390-1467 | L4BA015-52141 | ¥ 3,500      |                        | オープン キリカエバネ   | L4(1 1/2t)                                                                                                              | 31(239)      |
| 225-0095 | L4BA030-52141 | ¥ 4,375      |                        | オープン キリカエバネ   | L4(3t)                                                                                                                  | -            |
| 224-7098 | L5BA008-52141 | ¥ 2,625      |                        | オープン キリカエバネ   | L5(0.8t, 1.0t)                                                                                                          | -            |
| 224-8607 | L5BA016-52141 | ¥ 2,875      |                        | オープン キリカエバネ   | L5(1.6t)                                                                                                                | -            |
| 224-8644 | L5BA025-52141 | ¥ 3,125      |                        | オープン キリカエバネ   | L5(2.5t)                                                                                                                | -            |
| 224-8642 | L5BA032-52141 | ¥ 3,625      |                        | オープン キリカエバネ   | L5(3.2t)                                                                                                                | -            |
| 326-2413 | L4BA008-92186 | ¥ 1,500      |                        | オープン キリカエバネ   | L4(3/4t), L5(0.8t, 1.0t, 1.6t, 2.5t)                                                                                    | 34(90)       |
| 218-5756 | L4BA015-92185 | ¥ 1,500      |                        | オープン キリカエバネ   | L4(1 1/2t, 3t), L5(3.2t)                                                                                                | -            |
| 326-2383 | L2BA008-92231 | ¥ 188        |                        | オープン キリカエバネ   | L4(3/4t), L5(0.8t, 1.0t, 1.6t, 2.5t)                                                                                    | 175(66)      |
| 499-6186 | L2BA015-92231 | ¥ 213        |                        | オープン キリカエバネ   | L4(1 1/2t, 3t), L5(3.2t)                                                                                                | 12(36)       |
| 499-6381 | L5BA008-90452 | ¥ 263        |                        | オープン クラリピン    | L4(3/4t), L5(0.8t, 1.0t)                                                                                                | 122(235)     |
| 390-1581 | L5BA016-90452 | ¥ 363        |                        | オープン クラリピン    | L4(1 1/2t), L5(1.6t)                                                                                                    | 45(137)      |
| 499-6500 | L5BA025-90452 | ¥ 425        |                        | オープン クラリピン    | L5(2.5t)                                                                                                                | 1(25)        |
| 499-6542 | L5BA032-90452 | ¥ 438        |                        | オープン クラリピン    | L4(3/4t), L5(3.2t)                                                                                                      | 2(23)        |
| 326-2511 | L5BA025-90411 | ¥ 450        |                        | オープン クラリピン    | L5(2.5t)                                                                                                                | 5(25)        |
| 326-2367 | L4BA008-90411 | ¥ 350        |                        | オープン クラリピン    | L4(3/4t), L5(0.8t, 1.0t)                                                                                                | 494(115)     |
| 390-1351 | C3BA015-90411 | ¥ 400        |                        | オープン クラリピン    | M3(1 1/2t), L4(1 1/2t), L5(1.6t)                                                                                        | 364(89)      |
| 390-1378 | C3BA025-90411 | ¥ 488        |                        | オープン クラリピン    | M3(2 1/2t), L4(3t)                                                                                                      | 14(175)      |
| 499-6364 | L4BH030-90411 | ¥ 488        |                        | オープン クラリピン    | L5(3.2t)                                                                                                                | 88(226)      |
| 351-9996 | L4BA008-92213 | ¥ 113        |                        | オープン コネジ      | L4(3/4t), L5(0.8t, 1.0t, 1.6t, 2.5t)                                                                                    | 243(81)      |
| 390-1505 | L4BA015-92215 | ¥ 125        |                        | オープン コネジ      | L4(1 1/2t, 3t), L5(3.2t)                                                                                                | 76(173)      |
| 499-6216 | L4BA008-10212 | ¥ 6,000      |                        | オープン シタフックミタテ | L4(3/4t)                                                                                                                | 142(174)     |
| 499-6267 | L4BA015-10212 | ¥ 7,500      |                        | オープン シタフックミタテ | L4(1 1/2t)                                                                                                              | 62(230)      |
| 390-1521 | L4BA030-10212 | ¥11,000      |                        | オープン シタフックミタテ | L4(3t)                                                                                                                  | 8(160)       |
| 390-1548 | L5BA008-10212 | ¥ 5,000      |                        | オープン シタフックミタテ | L5(0.8t)                                                                                                                | 255(123)     |
| 250-1695 | L5BA010-10213 | ¥ 5,750      |                        | オープン シタフックミタテ | L5(1.0t)                                                                                                                | -            |
| 390-1564 | L5BA016-10212 | ¥ 6,250      |                        | オープン シタフックミタテ | L5(1.6t)                                                                                                                | 193(170)     |
| 499-6569 | L5BA032-10213 | ¥ 9,125      |                        | オープン シタフックミタテ | L5(3.2t)                                                                                                                | -            |
| 326-2499 | L5BL016-50211 | ¥ 6,250      |                        | オープン シタフックミタテ | L5(1.6t)                                                                                                                | 2(50)        |
| 499-6241 | L4BA008-91631 | ¥ 588        |                        | オープン ツナギジク    | L4(3/4t)                                                                                                                | 79(316)      |
| 499-6291 | L4BA015-91632 | ¥ 838        |                        | オープン ツナギジク    | L4(1 1/2t)                                                                                                              | 32(356)      |
| 499-6356 | L4BA030-91631 | ¥ 1,250      |                        | オープン ツナギジク    | L4(3t)                                                                                                                  | 6(600)       |
| 499-6399 | L5BA008-91631 | ¥ 488        |                        | オープン ツナギジク    | L5(0.8t)                                                                                                                | 92(147)      |
| 499-6453 | L5BA016-91631 | ¥ 700        |                        | オープン ツナギジク    | L5(1.6t)                                                                                                                | 32(640)      |
| 499-6518 | L5BA025-91631 | ¥ 850        |                        | オープン ツナギジク    | L5(2.5t)                                                                                                                | 40(445)      |
| 499-6551 | L5BA032-91631 | ¥ 1,038      |                        | オープン ツナギジク    | L5(3.2t)                                                                                                                | 17(170)      |
| 225-0089 | L4BA008-91553 | ¥ 988        |                        | オープン ツメ       | L4(3/4t), L5(0.8t, 1.0t, 1.6t),<br>ED3B(100kg), ED3(100kg), ED2(100kg)                                                  | -            |
| 224-8664 | L4BA015-91551 | ¥ 1,063      |                        | オープン ツメ       | L4(1 1/2t), ED3B(60kg-160kg-240kg),<br>ED3(60kg-160kg-240kg),<br>ED2B(60kg-160kg-240kg),<br>ED2(60kg-100kg-160kg-240kg) | -            |
| 224-8699 | L4BA030-91551 | ¥ 1,138      |                        | オープン ツメ       | L4(3t), L5(3.2t)                                                                                                        | -            |

| 発注コード    | 品番                | 税抜価格<br>(1個) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1個) | 品名              | 適合機種                                                                | 実績<br>(前年比%) |
|----------|-------------------|--------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 224-7041 | L5BA025-91551     | ¥ 1,063      |                        | オープン ツメ         | L5(2.5t)                                                            | -            |
| 499-6232 | L4BA008-91523     | ¥ 2,375      |                        | オープン ツメ         | L4(3/4t), L5(0.8t, 1.0t, 1.6t, 2.5t)                                | 105(300)     |
| 499-6283 | L4BA015-91523     | ¥ 2,625      |                        | オープン ツメ         | L4(1 1/2t, 3t), L5(3.2t)                                            | 10(143)      |
| 225-0086 | L4BA008-91541     | ¥ 188        |                        | オープン ツメ         | L4(3/4t), L5(0.8t, 1.0t, 1.6t, 2.5t)                                | -            |
| 224-7106 | L4BA015-91541     | ¥ 213        |                        | オープン ツメ         | L4(1 1/2t, 3t), L5(3.2t)                                            | -            |
| 224-5524 | L4BA008-91581     | ¥ 163        |                        | オープン ツメ         | L4(3/4t)                                                            | -            |
| 224-8587 | L4BA015-91581     | ¥ 175        |                        | オープン ツメ         | L4(1 1/2t, 3t)                                                      | -            |
| 224-7046 | L5BA008-91581     | ¥ 138        |                        | オープン ツメ         | L5(0.8t, 1.0t)                                                      | -            |
| 224-8658 | L5BA016-91581     | ¥ 150        |                        | オープン ツメ         | L5(1.6t)                                                            | -            |
| 224-8640 | L5BA025-91581     | ¥ 150        |                        | オープン ツメ         | L5(2.5t)                                                            | -            |
| 224-7077 | L5BA032-91581     | ¥ 150        |                        | オープン ツメ         | L5(3.2t)                                                            | -            |
| 390-1513 | L4BA015-9231SU_01 | ¥ 1,250      |                        | オープン ニギリ        | L4(1 1/2t)                                                          | 39(68)       |
| 326-2430 | L2BA008-92211     | ¥ 450        |                        | オープン バネジク       | L4(3/4t), L5(0.8t, 1.0t, 1.6t, 2.5t)                                | 60(167)      |
| 499-6194 | L3BA015-92221     | ¥ 463        |                        | オープン バネジク       | L4(1 1/2t, 3t), L5(3.2t)                                            | 4(34)        |
| 224-7050 | L5BA008-92082     | ¥ 1,063      |                        | オープン バネホルダー     | L5(0.8t, 1.0t, 1.6t, 2.5t)                                          | -            |
| 224-7026 | L5BA032-92082     | ¥ 1,375      |                        | オープン バネホルダー     | L4(1 1/2t, 3t), L5(3.2t)                                            | -            |
| 390-1394 | L4BA008-10712     | ¥ 325        |                        | オープン フックラッチクミ   | L4(3/4t)                                                            | 1170(118)    |
| 390-1441 | L4BA015-10712     | ¥ 500        |                        | オープン フックラッチクミ   | L4(1 1/2t)                                                          | 532(124)     |
| 499-6330 | L4BA030-10712     | ¥ 588        |                        | オープン フックラッチクミ   | L4(3t)                                                              | 58(40)       |
| 334-8750 | L4BA008-10712     | ¥ 325        |                        | オープン フックラッチクミ   | L5(0.8t)                                                            | 2894(115)    |
| 390-1556 | L5BA010-10712     | ¥ 388        |                        | オープン フックラッチクミ   | L5(1.0t)                                                            | 908(137)     |
| 334-8768 | L5BA016-10712     | ¥ 413        |                        | オープン フックラッチクミ   | L5(1.6t)                                                            | 1790(133)    |
| 499-6488 | L5BA025-10712     | ¥ 450        |                        | オープン フックラッチクミ   | L5(2.5t)                                                            | 117(76)      |
| 390-1599 | L5BA032-10712     | ¥ 488        |                        | オープン フックラッチクミ   | L5(3.2t)                                                            | 162(130)     |
| 224-7034 | L4BA015-91531     | ¥ 4,750      |                        | オープン プレーキウケ     | L4(1 1/2t, 3t)                                                      | -            |
| 224-7080 | L5BA008-91531     | ¥ 2,625      |                        | オープン プレーキウケ     | L5(0.8t, 1.0t, 1.6t, 2.5t)                                          | -            |
| 224-8594 | L5BA032-91531     | ¥ 4,000      |                        | オープン プレーキウケ     | L5(3.2t)                                                            | -            |
| 334-8741 | L4BA008-92073     | ¥ 363        |                        | オープン プレーキバネ     | L4(3/4t), L5(0.8t, 1.0t, 1.6t, 2.5t)                                | 227(89)      |
| 390-1491 | L4BA015-92074     | ¥ 438        |                        | オープン プレーキバネ     | L4(1 1/2t, 3t), L5(3.2t)                                            | 49(120)      |
| 395-0051 | L5BA008-91511     | ¥ 588        |                        | オープン プレーキバネ     | L4(3/4t), L5(0.8t, 1.0t, 1.6t, 2.5t)                                | 971(68)      |
| 224-7036 | L5BA063-91511     | ¥ 775        |                        | オープン プレーキバネ     | L4(1 1/2t, 3t), L5(3.2t)                                            | -            |
| 326-2481 | L5BA025-51011     | ¥12,125      |                        | オープン フレームAクミ    | L5(2.5t)                                                            | 1(100)       |
| 125-9034 | C3BA005-90493     | ¥ 44         |                        | オープン ミジナットM6    | M3(1 1/2t), L5(0.8, 1.0t)                                           | 428(158)     |
| 868-8588 | C3BA010-90493     | ¥ 44         |                        | オープン ミジナットM8    | M3(1t, 1 1/2t),<br>L4(3/4t, 1 1/2t), L5(1.6t)                       | 635(96)      |
| 498-9031 | C3BA020-90493     | ¥ 69         |                        | オープン ミジナットM10   | M3(2t, 2 1/2t), L4(1 1/2t, 3t),<br>L5(0.8t, 1.0t, 1.6t, 2.5t, 3.2t) | 213(147)     |
| 224-7074 | L5BA008-52013     | ¥ 2,375      |                        | オープン ユーテンニギリバネ  | L4(3/4t), L5(0.8t, 1.0t, 1.6t, 2.5t)                                | -            |
| 224-8645 | L5BA032-52013     | ¥ 2,750      |                        | オープン ユーテンニギリバネ  | L4(1 1/2t, 3t), L5(3.2t)                                            | -            |
| 334-8733 | L4BA008-92052     | ¥ 263        |                        | オープン ユーテンばね     | L4(3/4t), L5(0.8t, 1.0t, 1.6t, 2.5t)                                | 245(80)      |
| 390-1483 | L4BA015-92052     | ¥ 300        |                        | オープン ユーテンばね     | L4(1 1/2t, 3t), L5(3.2t)                                            | 61(122)      |
| 499-6224 | L4BA008-32112     | ¥ 8,750      |                        | オープン レバー1シキ     | L4(3/4t)                                                            | 69(122)      |
| 819-9199 | L4BA015-32112     | ¥ 9,750      |                        | オープン レバー1シキ     | L4(1 1/2t)                                                          | 46(307)      |
| 819-9200 | L4BA030-32112     | ¥ 9,750      |                        | オープン レバー1シキ     | L4(3t)                                                              | 1(20)        |
| 819-9201 | L5BA008-52112     | ¥ 7,250      |                        | オープン レバー1シキ     | L5(0.8t)                                                            | 63(147)      |
| 125-9035 | L5BA010-52112     | ¥ 7,250      |                        | オープン レバー1シキ     | L5(1.0t)                                                            | 4(50)        |
| 499-6445 | L5BA016-52112     | ¥ 7,875      |                        | オープン レバー1シキ     | L5(1.6t)                                                            | 121(135)     |
| 499-6496 | L5BA025-52112     | ¥ 7,875      |                        | オープン レバー1シキ     | L5(2.5t)                                                            | 9(100)       |
| 499-6534 | L5BA032-52112     | ¥ 8,250      |                        | オープン レバー1シキ     | L5(3.2t)                                                            | 7(100)       |
| 390-1459 | K6Q807J00181SU_01 | ¥ 8,750      |                        | オープン ロ-リキリ車     | L4(1 1/2t)                                                          | 29(363)      |
| 499-5899 | J1PW01-016010     | ¥ 6          |                        | オープン フリピン1.6×10 | M3(1 1/2t), L5(0.8t, 1.0t, 1.6t, 2.5t)                              | 504(136)     |
| 499-5902 | J1PW01-020012     | ¥ 6          |                        | オープン フリピン2×12   | M3(1t, 1 1/2t), L4(3/4t), L5(1.6t)                                  | 818(78)      |
| 499-5911 | J1PW01-020014     | ¥ 6          |                        | オープン フリピン2×14   | M3(2t, 2 1/2t), L4(1 1/2t, 3t),<br>L5(0.8t, 1.0t, 1.6t, 2.5t, 3.2t) | 727(186)     |

☎商品のお問い合わせ: 0120-988-558 http://www.kito.co.jp/