



Stainless Steel Long Eye Bolt with Shoulder K type

K型ロングアイボルト(ステンレス製)

同商品群
在庫数 **84** アイ
テム
.Com
図面



TLK-10M80
(ミリねじ)

特長 ●首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途 ●機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様 ●六角ナット、丸ワッシャー付
材質 ●ステンレス(SUS304)
製造国 ●中国

ミリねじ

発注単位1個

(価格改定日 20.01) トラスコ中山株[882620]

 
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	D (mm)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	A (mm)	ねじ径	使用荷重 (kN)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
328-6223	TLK-6M60	¥ 883	¥1,030	5.5	16	31	60	13	M6×1.0	0.49	20	30	376(87)
328-6231	TLK-8M60	¥1,149	¥1,340	7	19	39	60	16	M8×1.25	0.78	20	63	487(193)
328-6240	TLK-10M80	¥1,586	¥1,850	8	24	48	80	20	M10×1.5	1.47	20	118	446(164)
328-6258	TLK-12M100	¥2,571	¥3,000	10	30	60	100	25	M12×1.75	2.16	10	222	378(106)
208-2711	TLK-16M150	¥3,943	¥4,600	13	34	72	150	31	M16×2.0	4.41	10	488	15(-)

インチねじ

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	D (mm)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	A (mm)	ねじ径	使用荷重 (kN)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
208-2716	TLK-6W60	¥ 883	¥1,030	5.5	16	31	60	13	W1/4×1.0	0.49	20	30	0(-)
208-2717	TLK-8W60	¥1,149	¥1,340	7	19	39	60	16	W5/16×1.25	0.78	20	63	0(-)
208-2712	TLK-10W80	¥1,586	¥1,850	8	24	48	80	20	W3/8×1.5	1.47	20	118	0(-)
208-2714	TLK-12W100	¥2,571	¥3,000	10	30	60	100	25	W1/2×1.75	2.16	10	222	2(-)
208-2715	TLK-16W150	¥4,011	¥4,680	13	34	72	150	31	W5/8×1.75	4.41	10	488	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Stainless Steel Ultra Long Eye Bolt

ウルトラロングアイボルト(ステンレス製)



同商品群
在庫数 **36** アイ
テム
.Com
含有化学物質調査票



B-334
(ミリねじ)

特長 ●首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途 ●械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質 ●ステンレス(SUS304)
付属品 ●六角ナット、丸ワッシャー×各1個
製造国 ●台湾

ミリねじ

発注単位1個

株式会社水本機械製作所[882620]


発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	D (mm)	L (mm)	H1 (mm)	(H) (mm)	(B) (mm)	T (mm)	ねじ径	使用荷重 (kN)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
205-3452	B-334	¥ 629	¥ 800	5.2	16	150	30	120	75	M 6	0.49	20	39	62(-)
205-1860	B-335	¥ 817	¥1,040	7	18	156	36	120	80	M 8	0.78	20	68	30(-)
205-3439	B-336	¥1,100	¥1,400	8.6	24	204	44	160	105	M10	1.47	20	126	31(-)
195-1932	A-337	¥1,933	¥2,460	10.5	28	255	55	200	130	M12	2.16	10	280	35(-)

インチねじ

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	D (mm)	L (mm)	H1 (mm)	(H) (mm)	(B) (mm)	T (mm)	ねじ径	使用荷重 (kN)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
205-0354	B-338	¥ 629	¥ 800	5.2	16	150	30	120	75	W1/ 4	0.49	20	39	0(-)
205-1930	B-339	¥ 817	¥1,040	7	18	156	36	120	80	W5/16	0.78	20	68	1(-)
205-0369	B-340	¥1,100	¥1,400	8.6	24	204	44	160	105	W3/ 8	1.47	20	126	0(-)
195-1933	A-341	¥1,933	¥2,460	10.5	28	255	55	200	130	W1/ 2	2.16	10	280	2(-)

☎商品のお問い合わせ:079-246-2501 <http://www.mizumoto-mm.co.jp/>

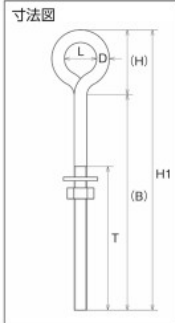


Rotating Eye Bolt


ロータリーアイボルト



同商品群
在庫数 **58** アイ
テム

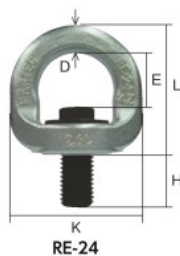

RE-24

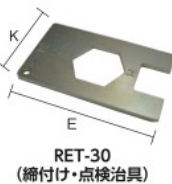

RET-30
(締付け・点検用具)

特長 ●アイ本体が360°回転します。
用途 ●加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。
仕様 ●自在形アイボルト ●全方向安全係数5以上
材質 ●特殊合金鋼
製造国 ●日本



梱包数:1個

発注単位1個

マーテック株[879324]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	基本使用荷重 (t)	ボルトサイズ	寸法(mm)					破断荷重 (kN)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
						D	E	H	L	K			
781-2108	RE-12	¥ 5,775	¥ 6,600	0.6	M12	12	24	18	54	56	29.42	0.25	97(98)
781-2116	RE-16	¥ 6,825	¥ 7,800	1.2	M16	14	28	24	62	64	58.84	0.40	189(122)
781-2124	RE-20	¥ 9,450	¥10,800	2.0	M20	17	31	30	73	76	98.06	0.70	170(142)
781-2132	RE-24	¥10,500	¥12,000	2.6	M24	19	40	36	89	90	127.48	1.00	63(39)
119-7017	RE-30	¥15,750	¥18,000	4.0	M30	25	54	45	114	112	176.5	2.10	34(189)
119-7020	RE-36	¥20,475	¥23,400	6.0	M36	30	67	54	136	134	274.5	3.50	10(26)
250-9284	RE-42	¥40,950	¥46,800	7.5	M42	34	70	63	152	152	367.73	5.10	-
250-9285	RE-48	¥52,500	¥60,000	10.0	M48	40	80	72	174	174	490.03	8.00	-

締付け・点検用具

特長 ●締付け用の専用工具で簡易点検も出来ます。 **材質** ●SS400

発注単位1個

梱包数:1個

発注単位1個

梱包数:1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適合機種	寸法(mm)		質量 (g)	実績 (前年比%)	発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適合機種	寸法(mm)		質量 (g)	実績 (前年比%)
					K	E								K	E		
783-2923	RET-12	¥ 875	¥1,000	RE-12	25.0	52	19	5(56)	119-7019	RET-30	¥1,575	¥1,800	RE-30	56.5	90	90	1(100)
783-2931	RET-16	¥ 963	¥1,100	RE-16	29.5	57	24	7(100)	119-7018	RET-36	¥1,750	¥2,000	RE-36	70.5	100	130	0(-)
783-2940	RET-20	¥1,050	¥1,200	RE-20	32.5	65	40	4(40)	250-9286	RET-42	¥3,150	¥3,600	RE-42	73.5	100	140	-
783-2958	RET-24	¥1,138	¥1,300	RE-24	42.0	70	54	5(22)	250-9287	RET-48	¥3,413	¥3,900	RE-48	84.0	125	200	-

☎商品のお問い合わせ:078-302-0460 <http://www.martec.co.jp/>

⚠ 使用上の注意を必ず守ってください。
重大な事故につながる恐れがあります。