

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



TUG type Light-Duty Boltless Shelving

軽量ボルトレス棚“TUG型” (100kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

組立 2人
目安 45分

仕様 ●色:オイスターホワイト


組立 2人
目安 45分

単体型



TUG100-66K-4 (単体型)

連結型

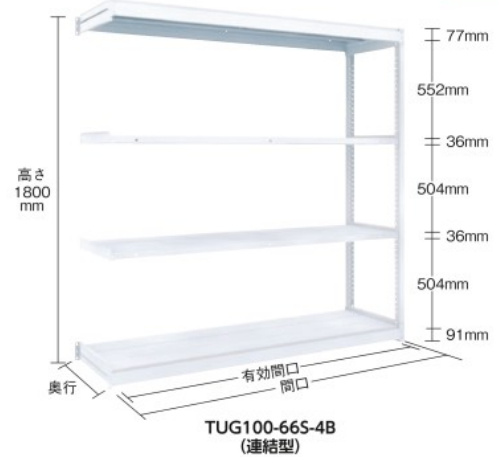

TUG100-66S-4B (連結型)

注意
●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

注意
●連結型のみではご使用できません。

単体型(高さ1800mm 棚段数4段タイプ)

連結型(高さ1800mm 棚段数4段タイプ)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行(mm)	有効間口(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★207-5265	TUG100-63K-4	¥22,543	¥26,300	900×300	860	31.1	0(-)
★207-5269	TUG100-63S-4	¥24,857	¥29,000	900×450	860	38.5	6(-)
★207-5267	TUG100-63L-4	¥29,503	¥34,420	900×600	860	43.4	0(-)
★207-5272	TUG100-64K-4	¥23,871	¥27,850	1200×300	1160	36.8	0(-)
★207-5276	TUG100-64S-4	¥25,106	¥29,290	1200×450	1160	46.2	4(-)
★207-5274	TUG100-64L-4	¥31,140	¥36,330	1200×600	1160	52.2	2(-)
★207-5278	TUG100-65K-4	¥27,197	¥31,730	1500×300	1460	42.5	0(-)
★207-5282	TUG100-65S-4	¥31,509	¥36,760	1500×450	1460	53.7	5(-)
★207-5280	TUG100-65L-4	¥37,791	¥44,090	1500×600	1460	61.0	1(-)
★207-5284	TUG100-66K-4	¥29,194	¥34,060	1800×300	1760	53.7	0(-)
★207-5289	TUG100-66S-4	¥33,506	¥39,090	1800×450	1760	61.3	4(-)
★207-5286	TUG100-66L-4	¥40,783	¥47,580	1800×600	1760	69.6	7(-)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行(mm)	有効間口(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★207-5266	TUG100-63K-4B	¥19,560	¥22,820	900×300	860	25.5	0(-)
★207-5271	TUG100-63S-4B	¥21,900	¥25,550	900×450	860	32.9	0(-)
★207-5268	TUG100-63L-4B	¥26,520	¥30,940	900×600	860	37.8	1(-)
★207-5273	TUG100-64K-4B	¥20,906	¥24,390	1200×300	1160	31.2	0(-)
★207-5277	TUG100-64S-4B	¥22,860	¥26,670	1200×450	1160	40.6	1(-)
★207-5275	TUG100-64L-4B	¥28,183	¥32,880	1200×600	1160	46.6	1(-)
★207-5279	TUG100-65K-4B	¥24,206	¥28,240	1500×300	1460	36.9	0(-)
★207-5283	TUG100-65S-4B	¥28,517	¥33,270	1500×450	1460	48.1	3(-)
★207-5281	TUG100-65L-4B	¥34,809	¥40,610	1500×600	1460	55.4	0(-)
★207-5285	TUG100-66K-4B	¥26,186	¥30,550	1800×300	1760	48.1	0(-)
★207-5290	TUG100-66S-4B	¥30,497	¥35,580	1800×450	1760	55.7	1(-)
★207-5287	TUG100-66L-4B	¥37,791	¥44,090	1800×600	1760	64.0	2(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



TUG type Light-Duty Boltless Shelving

軽量ボルトレス棚“TUG型” (100kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

組立 2人
目安 45分

仕様 ●色:オイスターホワイト

組立 2人
目安 45分

単体型



TUG100-66L-5 (単体型)

連結型



TUG100-66L-5B (連結型)

注意
●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

注意
●連結型のみではご使用できません。

単体型(高さ1800mm 棚段数5段タイプ)

連結型(高さ1800mm 棚段数5段タイプ)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行(mm)	有効間口(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★207-5298	TUG100-63K-5	¥25,431	¥29,670	900×300	860	34.6	7(-)
★207-5303	TUG100-63S-5	¥27,429	¥32,000	900×450	860	43.7	14(-)
★207-5301	TUG100-63L-5	¥34,080	¥39,760	900×600	860	49.8	0(-)
★207-5305	TUG100-64K-5	¥27,017	¥31,520	1200×300	1160	41.3	1(-)
★207-5309	TUG100-64S-5	¥29,426	¥34,330	1200×450	1160	52.8	8(-)
★207-5307	TUG100-64L-5	¥36,077	¥42,090	1200×600	1160	60.3	8(-)
★207-5311	TUG100-65K-5	¥31,011	¥36,180	1500×300	1460	47.9	0(-)
★207-5315	TUG100-65S-5	¥36,283	¥42,330	1500×450	1460	61.8	8(-)
★207-5313	TUG100-65L-5	¥44,186	¥51,550	1500×600	1460	70.9	6(-)
★207-5317	TUG100-66K-5	¥33,403	¥38,970	1800×300	1760	61.5	2(-)
★207-5322	TUG100-66S-5	¥38,700	¥45,150	1800×450	1760	70.8	27(-)
★207-5320	TUG100-66L-5	¥47,820	¥55,790	1800×600	1760	81.2	25(-)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行(mm)	有効間口(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★207-5299	TUG100-63K-5B	¥22,466	¥26,210	900×300	860	29.0	0(-)
★207-5304	TUG100-63S-5B	¥25,303	¥29,520	900×450	860	38.1	2(-)
★207-5302	TUG100-63L-5B	¥31,089	¥36,270	900×600	860	44.2	0(-)
★207-5306	TUG100-64K-5B	¥24,051	¥28,060	1200×300	1160	35.7	1(-)
★207-5310	TUG100-64S-5B	¥26,443	¥30,850	1200×450	1160	47.2	2(-)
★207-5308	TUG100-64L-5B	¥33,069	¥38,580	1200×600	1160	54.7	1(-)
★207-5312	TUG100-65K-5B	¥28,003	¥32,670	1500×300	1460	42.3	0(-)
★207-5316	TUG100-65S-5B	¥33,326	¥38,880	1500×450	1460	56.2	0(-)
★207-5314	TUG100-65L-5B	¥41,194	¥48,060	1500×600	1460	65.3	0(-)
★207-5318	TUG100-66K-5B	¥30,411	¥35,480	1800×300	1760	55.9	0(-)
★207-5323	TUG100-66S-5B	¥35,717	¥41,670	1800×450	1760	65.2	4(-)
★207-5321	TUG100-66L-5B	¥44,829	¥52,300	1800×600	1760	75.6	7(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>