

軽量作業台 (AO型200kgタイプ)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。



AO type Light-Duty Workbench c/w 2 Lower Shelf

軽量作業台 (下棚2枚付)



組立 2人
目安 50分


作業台

均等荷重
200kg

- 特長 ●分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。
●商品の仕分けや検品に最適です。
仕様 ●下棚:AELT型 2枚
製造国 ●日本



AOR-1275LT2
(リノリウム張天板・ホワイト)

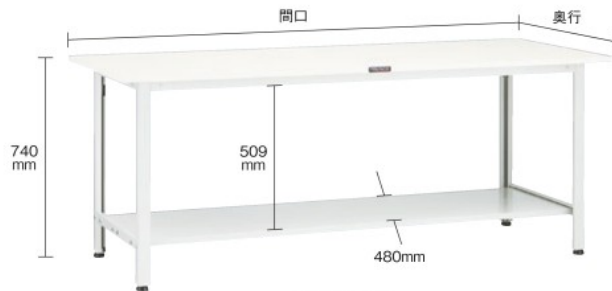

AO-1875LT2
(ポリ化粧天板・ホワイト)

注意
●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

トラスコ中山様 [972807]

天板材質	間口×奥行×高さ (mm)	品番	発注コード ホワイト	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	質量 (kg)
ポリ化粧	900×600×740	AO-0960LT2	★125-9120	¥29,246	¥34,120	25.0
	900×750×740	AO-0975LT2	★125-9127	¥31,509	¥36,760	27.5
	1200×600×740	AO-1260LT2	★125-9134	¥34,020	¥39,690	31.5
	1200×750×740	AO-1275LT2	★125-9140	¥34,749	¥40,540	35.5
	1500×600×740	AO-1560LT2	★125-9150	¥38,400	¥44,800	37.0
	1500×750×740	AO-1575LT2	★125-9151	¥40,140	¥46,830	40.0
	1800×600×740	AO-1860LT2	★125-9152	¥42,017	¥49,020	43.0
	1800×750×740	AO-1875LT2	★125-9153	¥44,314	¥51,700	47.5
	1800×900×740	AO-1890LT2	★125-9154	¥48,334	¥56,390	51.5
	リノリウム張り	900×600×740	AOR-0960LT2	★137-1683	¥34,534	¥40,290
900×750×740		AOR-0975LT2	★137-1684	¥36,917	¥43,070	29.5
1200×600×740		AOR-1260LT2	★137-1685	¥38,597	¥45,030	32.5
1200×750×740		AOR-1275LT2	★137-1686	¥40,423	¥47,160	36.0
1500×600×740		AOR-1560LT2	★137-1687	¥44,280	¥51,660	38.5
1500×750×740		AOR-1575LT2	★137-1688	¥46,286	¥54,000	42.5
1800×600×740		AOR-1860LT2	★137-1689	¥48,154	¥56,180	46.0
1800×750×740		AOR-1875LT2	★137-1690	¥51,086	¥59,600	50.5
1800×900×740		AOR-1890LT2	★137-1691	¥53,023	¥61,860	55.0

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



AO type Light-Duty Workbench c/w Riser

軽量作業台 (上棚付)



組立 2人
目安 50分

作業台

均等荷重
200kg

- 特長 ●後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。
●上棚付で物の管理に便利です。
仕様 ●上棚:YUR-B型(W) ●均等積載量:20kg
製造国 ●日本



AOR-1275YURB
(リノリウム張天板・ホワイト)



AO-1875YURB
(ポリ化粧天板・ホワイト)

注意
●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

トラスコ中山様 [972807]

天板材質	間口×奥行×高さ (mm)	品番	発注コード ホワイト	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	質量 (kg)
ポリ化粧	900×600×1044	AO-0960YURB	★125-9124	¥24,214	¥28,250	28.0
	900×750×1044	AO-0975YURB	★125-9131	¥26,477	¥30,890	30.5
	1200×600×1044	AO-1260YURB	★125-9137	¥28,346	¥33,070	33.5
	1200×750×1044	AO-1275YURB	★125-9143	¥29,074	¥33,920	37.5
	1500×600×1044	AO-1560YURB	★125-9167	¥31,551	¥36,810	39.0
	1500×750×1044	AO-1575YURB	★125-9168	¥33,291	¥38,840	42.0
	1800×600×1044	AO-1860YURB	★125-9169	¥34,337	¥40,060	44.0
	1800×750×1044	AO-1875YURB	★125-9170	¥36,634	¥42,740	48.5
	1800×900×1044	AO-1890YURB	★125-9171	¥40,654	¥47,430	52.5
	リノリウム張り	900×600×1044	AOR-0960YURB	★137-1710	¥29,503	¥34,420
900×750×1044		AOR-0975YURB	★137-1711	¥31,886	¥37,200	32.5
1200×600×1044		AOR-1260YURB	★137-1712	¥32,923	¥38,410	34.5
1200×750×1044		AOR-1275YURB	★137-1713	¥34,749	¥40,540	38.0
1500×600×1044		AOR-1560YURB	★137-1714	¥37,431	¥43,670	40.5
1500×750×1044		AOR-1575YURB	★137-1715	¥39,437	¥46,010	44.5
1800×600×1044		AOR-1860YURB	★137-1716	¥40,474	¥47,220	47.0
1800×750×1044		AOR-1875YURB	★137-1717	¥43,406	¥50,640	51.5
1800×900×1044		AOR-1890YURB	★137-1718	¥45,343	¥52,900	56.0

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

基本タイプにオプションを組み合わせて掲載品番以外にもニーズに応じた作業台を提供できます。