

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Light High Duty Workbench

軽量高さ調節式作業台 (基本タイプ・RoHS2対応天板)




均等荷重
150kg

- 特長**
- 650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。
 - RoHS2対応のリノリウム天板です。
 - 作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
- 仕様**
- 昇降方式:金具調整式
 - 昇降ピッチ:50mm
 - アジャスターねじサイズ:M16×2.0
- 製造国** ●日本

組立 2人
目安 30分

作業台

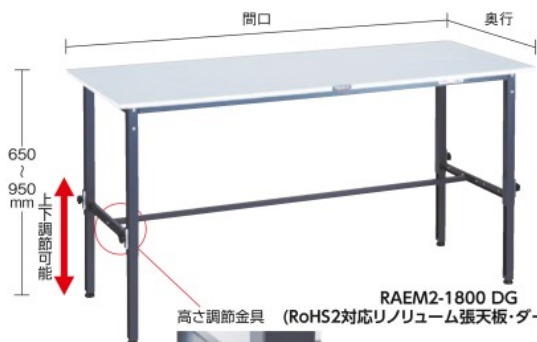

RAEM2-1800 DG
高さ調節金具 (RoHS2対応リノリウム張天板・ダークグレー)



RAEM2-1800
(RoHS2対応リノリウム張天板・グリーン)

注意
●車上渡しのため、お客様での降ろしが必要です。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

(価格改定日 22.01) トラスコ中山㈱ [972807]

天板材質	間口×奥行×高さ (mm)	品番	発注コード			税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	質量 (kg)
			ホワイト(W)	ダークグレー(DG)	グリーン(無記号)			
RoHS2対応 リノリウム張	900×600×650~950	RAEM2-0960 (色記号)	★161-1330	★161-1329	★161-1328	¥43,294	¥50,510	24.0
	900×750×650~950	RAEM2-0975 (色記号)	★161-1333	★161-1332	★161-1331	¥45,891	¥53,540	27.5
	1200×600×650~950	RAEM2-1260 (色記号)	★161-1342	★161-1341	★161-1340	¥45,694	¥53,310	28.5
	1200×750×650~950	RAEM2-1200 (色記号)	★161-1336	★161-1335	★161-1334	¥49,783	¥58,080	32.0
	1200×900×650~950	RAEM2-1209 (色記号)	★161-1339	★161-1338	★161-1337	¥52,243	¥60,950	35.0
	1500×600×650~950	RAEM2-1560 (色記号)	★161-1351	★161-1350	★161-1349	¥53,760	¥62,720	34.5
	1500×750×650~950	RAEM2-1500 (色記号)	★161-1345	★161-1344	★161-1343	¥57,583	¥67,180	38.5
	1500×900×650~950	RAEM2-1509 (色記号)	★161-1348	★161-1347	★161-1346	¥58,680	¥68,460	43.0
	1800×600×650~950	RAEM2-1860 (色記号)	★161-1249	★161-1248	★161-1247	¥57,694	¥67,310	39.5
	1800×750×650~950	RAEM2-1800 (色記号)	★161-1354	★161-1353	★161-1352	¥57,694	¥67,310	44.0
1800×900×650~950	RAEM2-1809 (色記号)	★161-1246	★161-1245	★161-1355	¥64,766	¥75,560	48.5	

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>



Light High Duty Workbench

軽量高さ調節式作業台 (薄型1段引出し付)



均等荷重
150kg

- 特長**
- 650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。
 - 引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。
- 仕様**
- 引出し:1列1段 UDK-001 W
- 製造国** ●日本

組立 2人
目安 40分

作業台



AEM-1800UDK1 W
(ポリ化粧天板・ホワイト)



SAEM-1809UDK1 DG
(スチール天板・ダークグレー)



引出し内寸
間口×奥行×深さ (mm)
393×395×45

引出しUDK-001Wのカラー(ホワイト)に合う2色のみの対応となります。

注意
●車上渡しのため、お客様での降ろしが必要です。
●作業台がDG色の場合、引き出しはW色になります。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

(価格改定日 22.01) トラスコ中山㈱ [972807]

天板材質	間口×奥行×高さ (mm)	品番	発注コード			税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	質量 (kg)
			ホワイト(W)	ダークグレー(DG)	グリーン(無記号)			
ポリ化粧	900×600×650~950	AEM-0960UDK1 (色記号)	★466-7417	★868-8624	★868-8624	¥48,326	¥56,380	30.0
	1800×750×650~950	AEM-1800UDK1 (色記号)	★466-7590	★868-8638	★868-8638	¥61,294	¥71,510	48.0
	1800×900×650~950	AEM-1809UDK1 (色記号)	★466-7646	★868-8645	★868-8645	¥63,077	¥73,590	52.0
リノリウム張	900×600×650~950	RAEM-0960UDK1 (色記号)	★467-2283	★868-8734	★868-8734	¥53,229	¥62,100	31.0
	1800×750×650~950	RAEM-1800UDK1 (色記号)	★467-2470	★868-8748	★868-8748	¥64,003	¥74,670	51.0
	1800×900×650~950	RAEM-1809UDK1 (色記号)	★467-2526	★114-0961	★114-0961	¥66,129	¥77,150	55.5
スチール	900×600×650~950	SAEM-0960UDK1 (色記号)	★454-6750	★868-8761	★868-8761	¥50,151	¥58,510	32.0
	1800×750×650~950	SAEM-1800UDK1 (色記号)	★454-6881	★868-8770	★868-8770	¥64,526	¥75,280	51.0
	1800×900×650~950	SAEM-1809UDK1 (色記号)	★454-6938	★868-8775	★868-8775	¥66,549	¥77,640	53.0

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

基本タイプにオプションを組み合わせることで、作業台をカスタマイズして提供できます。