

まくら型分銅 ステンレス鋼製

■特長

- 耐腐食性に優れており実用基準分銅(1級,2級,3級)として最適です。また、全面鏡面仕上げ及びレーザーマーキングにより凹凸の少ない表面を実現しています。
- 基準器検査(2級,3級)受検可能です。基準器検査を受けた場合、検査有効期間は5年になります。(従来の鋳鉄製は1年)
- JCSSロゴマーク付校正証明書は別途料金にて発行致します。



■用途

- ・天びん及び分銅の校正
- ・実用基準分銅(1級,2級,3級)
- ・HACCP計画導入用の設備(サニタリー性が求められる現場)

■精度

OIML規格


- F1級
- F2級 1級実用基準分銅
- M1級 2級基準分銅 基準器検査成績書(有効期間5年)付
2級実用基準分銅
- M2級 3級基準分銅 基準器検査成績書(有効期間5年)付
3級実用基準分銅

■材質・形状

- ・非磁性ステンレス鋼、鏡面仕上げ
- ・磁化率(χ) OIML規格以下
- ・OIML準拠(形状・寸法)

■種類

20kg, 10kg, 5kg, 2kg, 1kg

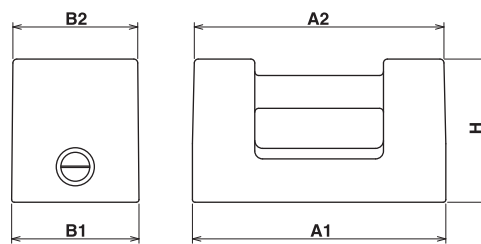

■分銅概略寸法図

(単位:mm OIML R111-1:2004による)

公称値	A1	A2	B1	B2	H
20kg	234	230	117	115	136
10kg	194	191	97	95	107
5kg	152	150	77	75	84
2kg	113	111	58	56	58
1kg	94	92	48	46	46

■まくら型分銅用収納ケース(単品用)



■材質


アルミニウム

■種類

20kg~1kg
※セット用収納ケースの製造も承ります。

■鋳鉄製まくら型分銅

ローコストな鋳鉄製分銅も取り揃えています。

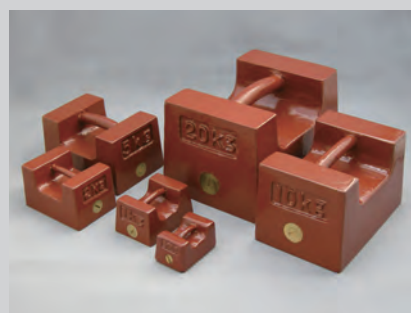

■材質

鋳鉄

■形状

200kg~500g: まくら型


■種類

200kg, 100kg, 50kg
20kg, 10kg, 5kg, 2kg
1kg, 500g

■精度

OIML規格

- M1級 2級基準分銅 基準器検査成績書(有効期間1年)付
2級実用基準分銅
- M2級 3級基準分銅 基準器検査成績書(有効期間1年)付
3級実用基準分銅

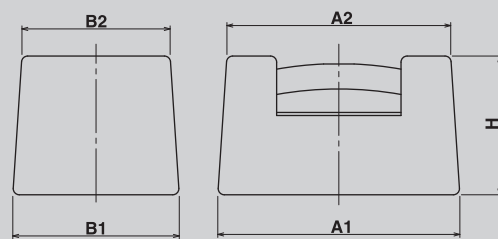

■分銅概略寸法図

(単位:mm)

公称値	A1	A2	B1	B2	H
200kg	390	352	300	257	308
100kg	352	332	240	223	220
50kg	277	260	190	177	188
20kg	212	199	148	135	127
10kg	172	161	114	106	103
5kg	133	126	92	83	83
2kg	101	92	70	62	55
1kg	80	74	54	48	47
500g	64	59	42	37	35

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

<http://www.murakami-koki.co.jp/>