



外形図

TLWA

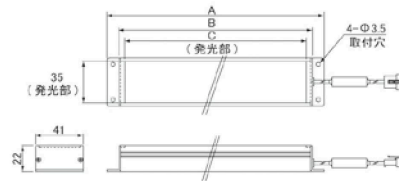

TLWB

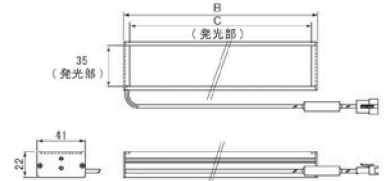

用途及び特長

- 幅広直線拡散光照明は、高輝度と低価格を両立させた革新的な画像処理用LED照明です
- TLWA/TLWBシリーズは、従来のTLA/TLBシリーズと比べ発光面の幅が約2倍の幅広で均一なバー型LED照明です。(発光面の幅は、35mmになります)
- 白色の発光面照度は、約8万lxを達成
- 照明器側面の取付用耳有り(TLWAシリーズ)、耳無し(TLWBシリーズ)の2機種から、設置場所に合わせてご選定頂けます
- 高照度な拡散光を均一に照射できる為、ムラが少なく広範囲を照らす用途に適しています
- 照明方法は透過照明、反射照明、拡散光照明等幅広い用途にご使用できます
- 照明器は22mmと薄くコンパクト設計なので、設置場所を選びません
- 照明認識・調整器(ECI: Electronic Calibrate Identify)を搭載し、光ショップのPWM電源と定電流電源のどちらも使用可能です

型式	A	B	C	発光色 価格(税抜) / 最大定格電流 / 消費電力 発光色記号 ●:W 白 / ●:R 赤 / ●:G 緑 / ●:B 青 / ●:IR850 / ●:IR940	
TLWA45x41-22*D-4	65	45	35	○ ¥13,142 / 0.10A / 2.4W	● ¥15,809 / 0.10A / 2.4W
				● ¥11,904 / 0.05A / 1.2W	● ¥14,476 / 0.07A / 1.7W
TLWA85x41-22*D-4	105	85	75	○ ¥15,428 / 0.20A / 4.8W	● ¥18,571 / 0.20A / 4.8W
				● ¥14,095 / 0.10A / 2.4W	● ¥16,952 / 0.14A / 3.4W
TLWA125x41-22*D-4	145	125	115	○ ¥17,904 / 0.30A / 7.2W	● ¥21,523 / 0.30A / 7.2W
				● ¥16,000 / 0.15A / 3.6W	● ¥19,714 / 0.21A / 5.1W
TLWA165x41-22*D-4	185	165	155	○ ¥20,380 / 0.40A / 9.6W	● ¥24,476 / 0.40A / 9.6W
				● ¥17,904 / 0.20A / 4.8W	● ¥22,095 / 0.28A / 6.8W
TLWA205x41-22*D-4	225	205	195	○ ¥22,666 / 0.50A / 12.0W	● ¥27,238 / 0.50A / 12.0W
				● ¥19,809 / 0.25A / 6.0W	● ¥24,952 / 0.35A / 8.4W
TLWA245x41-22*D-4	265	245	235	○ ¥25,523 / 0.60A / 14.4W	● ¥30,666 / 0.60A / 14.4W
				● ¥21,714 / 0.30A / 7.2W	● ¥27,809 / 0.42A / 10.1W
TLWA325x41-22*D-4	345	325	315	○ ¥30,000 / 0.80A / 19.2W	● ¥36,000 / 0.80A / 19.2W
				● ¥25,904 / 0.40A / 9.6W	● ¥32,380 / 0.56A / 13.5W
TLWA405x41-22*D-4	425	405	395	○ ¥35,238 / 1.00A / 24.0W	● ¥42,285 / 1.00A / 24.0W
				● ¥30,190 / 0.50A / 12.0W	● ¥37,904 / 0.70A / 16.8W
TLWA485x41-22*D-4	505	485	475	○ ¥40,190 / 1.20A / 28.8W	● ¥48,285 / 1.20A / 28.8W
				● ¥34,285 / 0.60A / 14.4W	● ¥43,333 / 0.84A / 20.2W
TLWA565x41-22*D-4	585	565	555	○ ¥45,238 / 1.40A / 33.6W	● ¥54,285 / 1.40A / 33.6W
				● ¥38,571 / 0.70A / 16.8W	● ¥48,857 / 0.98A / 23.6W

- 型式は TLWA シリーズを記載しておりますが、TLWB シリーズの外形寸法 (B 寸、C 寸)、価格、最大定格電流および消費電力は同じになります
- 発光長はカスタム対応で最大 3.000mm まで製作可能です 詳細寸法や仕様についてはお問い合わせください

