

仕様

モデル	HW-10KCEP	HW-60KCEP	HW-100KCEP	HW-200KCEP
ひょう量	10kg	60kg	100kg	220kg
最小表示 ◆	0.001kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg
最大計数値	100,000個	120,000個	100,000個	110,000個
計量皿寸法	250 (W) × 250 (D) mm	330 (W) × 424 (D) mm	390 (W) × 530 (D) mm	
税込価格(税抜価格)	¥167,200(¥152,000)	¥189,200(¥172,000)	¥200,200(¥182,000)	
JANコード	4981046304139	4981046304146	4981046304153	4981046304160
注文コード	HW10KCEP-JA	HW60KCEP-JA	HW100KCEP-JA	HW200KCEP-JA

◆ キログラム表示のみ

モデル	HV-15KCEP	HV-60KCEP	HV-200KCEP
ひょう量	15kg	60kg	220kg
最小表示 ◆	0.001kg(0~3kg) 0.002kg(3~6kg) 0.005kg(6~15kg)	0.005kg(0~15kg) 0.01kg(15~30kg) 0.02kg(30~60kg)	0.02kg(0~60kg) 0.05kg(60~150kg) 0.1kg(150~220kg)
最大計数値	150,000個	120,000個	110,000個
計量皿寸法	250 (W) × 250 (D) mm	330 (W) × 424 (D) mm	390 (W) × 530 (D) mm
税込価格(税抜価格)	¥156,200(¥142,000)	¥178,200(¥162,000)	¥189,200(¥172,000)
JANコード	4981046304108	4981046304115	4981046304122
注文コード	HV15KCEP-JA	HV60KCEP-JA	HV200KCEP-JA


◆ キログラム表示のみ

共通仕様


表示	バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高 約26mm
表示単位	kg (キログラム) / pcs (個数) 3色5段コンパレータLED 表示可書換周期 10回/秒
電源	単1アルカリ乾電池 × 4個(別売) パナソニック社製 LR20 (XJ) 指定
電池駆動時間	約 1500時間 (バックライトオフ時)
本体質量	ひょう量 10kg/15kgモデル: 約8kg 60kgモデル: 約12kg 100kg/220kgモデル: 約18kg

適用機種


HV-15KCEP
HW-10KCEP

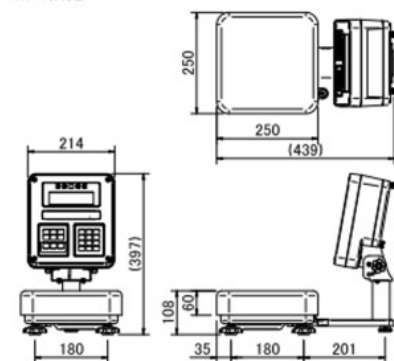

HV-60KCEP
HW-60KCEP

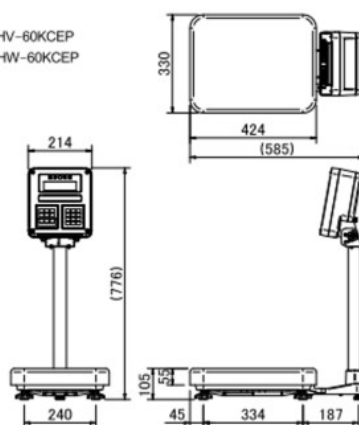

HV-200KCEP
HW-100KCEP
HW-200KCEP

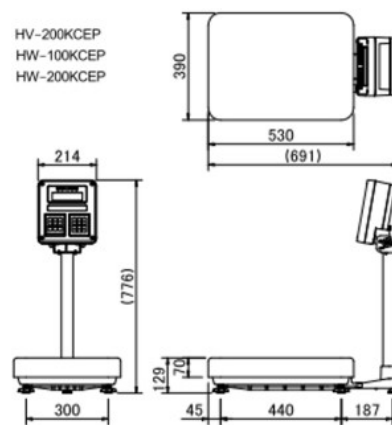

Discover Precision

AND 株式会社 **エーアンド・デー**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759

TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052

TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166

TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117

TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232

TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955

TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769

TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901

TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058

TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815



安全上のご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は 2020年 5月 現在のものです。

HWHVCEP-ADJC-01-AD2-205000