

HV-KiEP

乾電池別売

最小表示 0.001kg～

本質安全防爆構造 防爆計量システム



0種～2種までの危険場所で
使用可能!

ExiaⅡAT4 労検：第TC19602号

ひょう量3kg～220kg、最小表示0.001kg～0.1kg

単2マンガン乾電池 6個 別売

電池寿命 約180時間

計量台 防塵・防水 IP65

3倍働くトリプル・レンジ

ひょう量と最小表示の組み合わせが自動切替

kg・個数・%モード

3つの表示が切替え可能

コンパレータ表示

「HI」「OK」「LO」

ステンレス製計量皿

SUS430

* 取引・証明用(検定付)モデルもございます。
検定済品HV-KiEP-KはP.70をご覧ください。

モデル	HV-15KiEP			HV-60KiEP			HV-200KiEP		
ひょう量	3kg	6kg	15kg	15kg	30kg	60kg	60kg	150kg	220kg
最小表示◆	0.001kg	0.002kg	0.005kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg
計量皿寸法	250(W)×250(D)mm			330(W)×424(D)mm			390(W)×530(D)mm		
標準価格(税抜)	¥142,000			¥162,000			¥172,000		
JANコード	4981046606530			4981046606547			4981046606554		
JCSS校正料金(税抜)*	¥24,000						¥40,000		

◆kg表示のみ。 ※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

HW-KiEP<大型>


乾電池別売

最小表示 0.05kg～

本質安全防爆構造 防爆計量システム



HW-KiEPBシリーズ

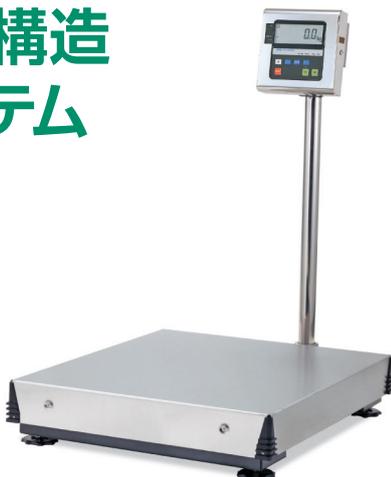

HW-KiEPAシリーズ

0種～2種までの危険場所で
使用可能!

ExiaⅡAT4 労検：第TC19603号

ひょう量300kg～600kg、最小表示0.05kg～0.1kg

単2マンガン乾電池 6個 別売

電池寿命 約100時間

取手、移動用車輪付

(-Bタイプ)

kg・個数・%モード

3つの表示が切替え可能

コンパレータ表示

「HI」「OK」「LO」

ステンレス製計量皿

SUS430

* デュアルレンジの取引・証明用(検定付)モデルもございます。
検定済品HV-KiEP-K大型はP.70をご覧ください。

モデル	HW-300KiEPA	HW-600KiEPA	HW-300KiEPB	HW-600KiEPB
ひょう量	300kg	600kg	300kg	600kg
最小表示◆	0.05kg	0.1kg	0.05kg	0.1kg
計量皿寸法	600(W)×700(D)mm			
標準価格(税抜)	¥318,000		¥398,000	
JANコード	4981046607148	4981046607155	4981046607162	4981046607179
JCSS校正料金(税抜)*	¥70,000	—	¥70,000	—

◆kg表示のみ。 ※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

デジタル
台はかり
47p～52p