

在庫 28アイテム 単管用ジョイント/ネット

単管は7-1231~1242ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

アルインコ 日本
同商品群 在庫数 27 アイテム

Pipe Joint 単管用ジョイント

特長 ●市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
●棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。
仕様 ●単管パイプ(外径25.4mm)用
製造国 ●中国

注意
●はしご・足場など、人が乗るものは作らないでください。

① コーナーL継ぎ HKE2LM	② コーナーY継ぎ HKN3YM	③ パイプT継ぎ HKG2TM
④ 中間コーナーK継ぎ HKM3KM	⑤ パイプX継ぎ HKL3XM	⑥ パイプX止め HKT5XM
⑦ パイプX通 HKP6XM	⑧ 端末キャップ HKF1CM	

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	タイプ	寸法(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
114-0978	HKE2LM	¥680	¥920	コーナーL継ぎ	47×33×47	20	200	618(121)
114-0979	HKN3YM	¥780	¥1,040	コーナーY継ぎ	47×33×47	20	250	884(68)
114-0980	HKG2TM	¥680	¥920	パイプT継ぎ	61×33×46	20	250	1319(99)
114-0982	HKM3KM	¥780	¥1,040	中間コーナーK継ぎ	61×33×47	20	200	978(92)
114-0983	HKL3XM	¥780	¥1,040	パイプX継ぎ	61×33×61	20	250	165(34)
114-0984	HKT5XM	¥880	¥1,180	パイプX止め	61×33×47	20	280	207(111)
114-0985	HKP6XM	¥880	¥1,180	パイプX通	61×33×61	20	280	21(17)
114-0986	HKF1CM	¥280	¥340	端末キャップ	17×33×17	100	40	82(26)

アルインコ株式会社機器事業部[118116] ☎商品のお問い合わせ:0120-302-669 <http://www.alinco.co.jp/>


アラオ 日本
同商品群 在庫数 1 アイテム

Net Protector “ネットプロテクター”

特長 ●使いやすくて軽量、設置・撤去も簡単です。単管に通しての使用も可能です。
●ポリプロピレン製で引張・引裂強度に優れ、寸法安定性が抜群です。
用途 ●防護しきりや安全通路の確保に。
材質 ●ポリプロピレン
製造国 ●中国



アラオ株式会社[128822]

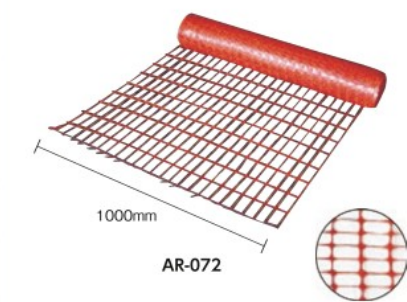

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	目合(mm)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
489-7757	AR-072	¥9,921	¥19,000	オレンジ	1000×50	40×80	1	6.2	145(123)

☎商品のお問い合わせ:03-5367-5335 <http://www.arao.co.jp/>

厳選 プロツール コレクション

ICHIOSHI AWARD REVIVAL



トラスコ中山株式会社

TRUSCO 日本モノづくりを応援する
PRO TOOL MAGAZINE イオン2021

TRUSCO K1型抗菌塗装 高密度収納棚

レイアウト自在! 抗菌仕様のカスタマイズ収納棚

抗菌仕様と高密度収納を両立させた収納棚です。別売のトレーや引出しピンBOXを使えば収納効率がさらにUP。下段開放タイプなら台車などを格納することも可能です。自在にカスタマイズできるスチールラックです。



品番 K1-6445 発注コード 206-4737
メーカー希望小売価格 価格
H1900×W1250×D475 5段 税抜 ¥57,300 (1台) 税抜 ¥49,114 (1台)

K1-6445は下段開放タイプではありません。
オレンジブック 8-3
2022 をご覧ください