

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

サンキン **Post type**
ガードポール“メドーマルク”(固定式)

別作
可能
施工
設置



特長 ●ポールタイプの車止めです。
仕様 ●埋込式
製造国 ●日本




【スチール製】

発注単位1本	メーカー直送	運賃別途	サンキン機[450951]						
発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	ポール径×地上高さ(mm)	埋め込み高さ(mm)	タイプ	質量(kg)	実績(前年比%)
★459-4622	FP2-6	¥3,900	¥4,800	黄	60.5×850	250	両フック付	3.5	39(82)
★459-4631	FP2-8	¥4,956	¥6,100	黄	76.3×850	250	両フック付	5.4	3(4)
★459-4614	FP2-10	¥6,744	¥8,300	黄	101.6×850	250	両フック付	8.3	7(234)
★459-4592	FP-11	¥12,594	¥15,500	黄	114.3×850	400	フックなし	14.2	0(-)
★459-4606	FP-14	¥16,169	¥19,900	黄	139.8×850	400	フックなし	17.8	4(200)

発注単位1本	メーカー直送	運賃別途	ステンレス製						
発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	ポール径×地上高さ(mm)	埋め込み高さ(mm)	タイプ	質量(kg)	実績(前年比%)
★459-4657	SP2-6	¥10,563	¥13,000	シルバー	60.5×850	250	両フック付	2.4	31(89)
★459-4665	SP2-8	¥13,813	¥16,800	シルバー	76.3×850	250	両フック付	4.0	25(228)
★459-4649	SP2-10	¥17,469	¥21,500	シルバー	101.6×850	250	両フック付	5.3	1(50)

☎商品のお問い合わせ:06-6539-3381 <http://www.sankin.co.jp/>

サンポール **Sun Baricar**
アーチ 車止め

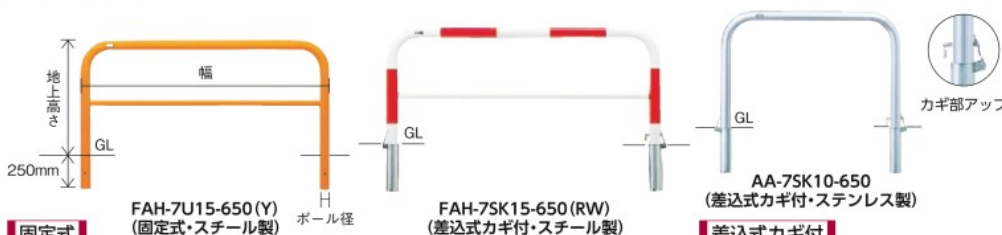

特長 ●アーチ型の車止めです。
仕様 ●埋込式
製造国 ●日本

【固定式】


発注単位1本	メーカー直送	運賃別途	株サンポール[514838]						
発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	ポール径×幅×地上高さ(mm)	材質	質量(kg)	実績(前年比%)	
★453-0543	FAH-7U15-650(Y)	¥18,281	¥22,500	黄	60.5×1500×650	スチール	14.1	44(79)	
★453-0535	FAH-7U15-650(W)	¥18,281	¥22,500	白	60.5×1500×650	スチール	14.1	4(-)	
★453-0527	FAH-7U15-650(RW)	¥19,906	¥24,500	赤白	60.5×1500×650	スチール	14.1	2(67)	
★453-0489	AA-7U10-650	¥37,213	¥45,800	シルバー	60.5×1000×650	ステンレス	10.8	6(600)	

発注単位1本	メーカー直送	運賃別途	差込式カギ付						
発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	ポール径×幅×地上高さ(mm)	材質	質量(kg)	実績(前年比%)	
★453-0519	FAH-7SK15-650(Y)	¥25,675	¥31,600	黄	60.5×1500×650	スチール	15.8	2(-)	
★453-0501	FAH-7SK15-650(W)	¥25,675	¥31,600	白	60.5×1500×650	スチール	15.8	5(-)	
★453-0497	FAH-7SK15-650(RW)	¥27,300	¥33,600	赤白	60.5×1500×650	スチール	15.8	2(-)	
★453-0471	AA-7SK10-650	¥47,938	¥59,000	シルバー	60.5×1000×650	ステンレス	12.5	0(-)	

☎商品のお問い合わせ:082-244-4655 <http://www.sunpole.co.jp/>

PROFIT **Exterior Stand**
エクステリアスタンド

New

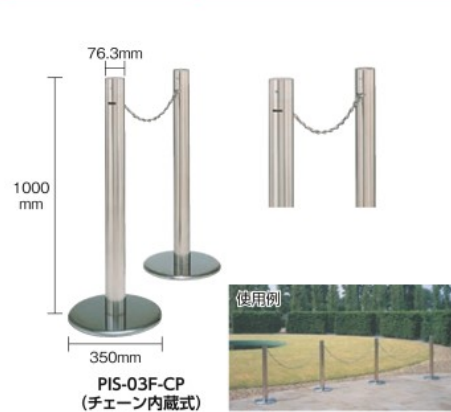

特長 ●オールステンレスを採用した質感のあるエクステリアスタンドです。
●チェーン内蔵式で端部式(PIS-03F-EP) 含め連結可能で、様々なシーンでの臨機応変な運用が可能です。
●また、H1000仕様により乗用車の運転席から視認でき、走行の安全面を確保できます。
●専用ロック解除キーにてチェーンが簡単に解除・取り外し可能です。

材質 ●ステンレス 製造国 ●日本

【チェーン内蔵式】

発注単位1台	メーカー直送	運賃元払	沖繩・離島は除く						
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	色	幅×高さ(mm)	ポール径(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★249-7038	PIS-03F-CP	¥75,000	¥75,000	シルバー	350×1000	76.3	1	14	-


【端部のみ】

発注単位1台	メーカー直送	運賃元払	沖繩・離島は除く						
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	色	幅×高さ(mm)	ポール径(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★249-7037	PIS-03F-EP	¥72,000	¥72,000	シルバー	350×1000	76.3	1	13	-

☎商品のお問い合わせ:048-931-3321 <http://www.higano.co.jp/>

アラオ **Rubber Slope**
段差解消ゴムスロープ“のりいれ隊”

同商品群
在庫数 4 アイテム

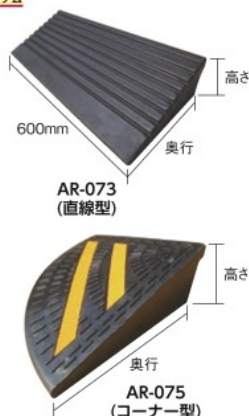

特長 ●ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
●本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定できます。
●廃タイヤをリサイクルした環境にも配慮した商品です。

材質 ●再生ゴム

発注単位1個	アラオ機[128822]										
発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	耐荷重(t)	タイプ	間口×奥行×高さ(mm)	製造国	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
836-4148	AR-286	¥5,500	¥7,000	黒	-	直線型	600×420×50	中国	2	12.0	196(135)
836-4149	AR-073	¥3,875	¥5,000	黒	約20	直線型	600×250×95	日本	4	7.6	659(181)
836-4150	AR-074	¥9,000	¥9,000	黒	約20	直線型	600×330×145	日本	2	17.0	122(146)
836-4151	AR-075	¥3,000	¥3,000	黒	-	コーナー型	250×250×95	日本	2	2.0	48(185)

☎商品のお問い合わせ:03-5367-5335 <http://www.arao.co.jp/>