


# ユニファイ・ロッキングタイプ

RoHS指令適合品

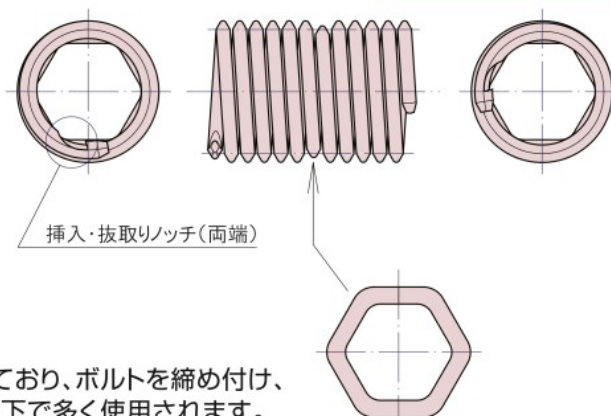

多角形のロッキングコイル  
(コイル中央巻の一部)

## ロッキングとは??

コイル中央巻の一部が多角形になっており、ボルトを締め付け、戻り止め効果が得られます。振動環境下で多く使用されます。

## 色の秘密

ロッキングタイプはフリータイプを見分ける為に色分けしています。

## 商品名 タングレス・インサート ロッキング

材質:SUS304

区分	サイズ	呼び長さ	品番	NAS品番(参考記載)
並目	U2-56	1D	2TLC-2-56×1D	NAS1130-02L10
		1.5D	2TLC-2-56×1.5D	NAS1130-02L15
		2D	2TLC-2-56×2D	NAS1130-02L20
	U4-40	1D	2TLC-4-40×1D	NAS1130-04L10
		1.5D	2TLC-4-40×1.5D	NAS1130-04L15
		2D	2TLC-4-40×2D	NAS1130-04L20
	U6-32	1D	2TLC-6-32×1D	NAS1130-06L10
		1.5D	2TLC-6-32×1.5D	NAS1130-06L15
		2D	2TLC-6-32×2D	NAS1130-06L20
	U8-32	1D	2TLC-8-32×1D	NAS1130-08L10
		1.5D	2TLC-8-32×1.5D	NAS1130-08L15
		2D	2TLC-8-32×2D	NAS1130-08L20
	U10-24	1D	2TLC-10-24×1D	NAS1130-3CL10
		1.5D	2TLC-10-24×1.5D	NAS1130-3CL15
		2D	2TLC-10-24×2D	NAS1130-3CL20
	U1/4-20	1D	2TLC-1/4-20×1D	NAS1130-4L10
		1.5D	2TLC-1/4-20×1.5D	NAS1130-4L15
		2D	2TLC-1/4-20×2D	NAS1130-4L20
	U5/16-18	1D	2TLC-5/16-18×1D	NAS1130-5CL10
		1.5D	2TLC-5/16-18×1.5D	NAS1130-5CL15
		2D	2TLC-5/16-18×2D	NAS1130-5CL20
	U3/8-16	1D	2TLC-3/8-16×1D	NAS1130-6CL10
		1.5D	2TLC-3/8-16×1.5D	NAS1130-6CL15
		2D	2TLC-3/8-16×2D	NAS1130-6CL20

※NAS品番は参考記載。この品番でのご注文は不可です。

区分	サイズ	呼び長さ	品番	NAS品番(参考記載)
細目	U10-32	1D	2TLF-10-32×1D	NAS1130-3L10
		1.5D	2TLF-10-32×1.5D	NAS1130-3L15
		2D	2TLF-10-32×2D	NAS1130-3L20
	U1/4-28	1D	2TLF-1/4-28×1D	NAS1130-4FL10
		1.5D	2TLF-1/4-28×1.5D	NAS1130-4FL15
		2D	2TLF-1/4-28×2D	NAS1130-4FL20
	U5/16-24	1D	2TLF-5/16-24×1D	NAS1130-5FL10
		1.5D	2TLF-5/16-24×1.5D	NAS1130-5FL15
		2D	2TLF-5/16-24×2D	NAS1130-5FL20
	U3/8-24	1D	2TLF-3/8-24×1D	NAS1130-6FL10
		1.5D	2TLF-3/8-24×1.5D	NAS1130-6FL15
		2D	2TLF-3/8-24×2D	NAS1130-6FL20

※NAS品番は参考記載。この品番でのご注文は不可です。