

間仕切り用シート

カーテンレールは2-1566~1590ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

Clear Sheet with Fiber(Flame Retardant)

防災糸入りクリアシート(下部チェーン入)




TCI-0203

- 特長**
- 焼却時ダイオキシンを発生しません。
 - 糸が入っているので強度に優れ、**中が見える透明性の高いシートです。**
 - 消防法で定められた防災物品です。(防災2類)
 - 下部にチェーンが入っています。

- 用途** ●工場や作業現場の間仕切りカーテン。 ●風除けシート。
仕様 ●引張強度:縦494N,横532N ●伸度:縦20.5%,横16.3%
●引裂伸度:縦150.1N,横227.1N
●重量:220g/m²※上記の数値は、測定値であり保証値ではありません
材質 ●シート:ポリプロピレン(PP) ●ハトム:真鍮(内径:12mm)
●チェーン:スチール

製造国 ●日本

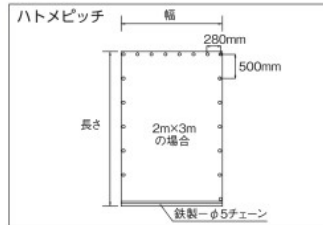

- 注意**
- 落下防止には使用できません。
 - 突起物にはご注意ください。
 - 火気の近くでは使用しないでください。



トラスコ中山様[103915]

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー直送 小売価格 付	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	ハトム数 (個)	ハトムピッチ (mm)	タイプ	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
276-8631	TCI-0203	¥18,531	¥21,620	クリア	2000×3	0.5	20	280×500	防災(防災2類)	10	2.2	134(65)
276-8666	TCI-0204	¥25,080	¥29,260	クリア	2000×4	0.5	24	280×500	防災(防災2類)	7	2.6	24(58)
276-8640	TCI-0403	¥36,951	¥43,110	クリア	4000×3	0.5	26	300×500	防災(防災2類)	5	4.4	126(125)
276-8674	TCI-0404	¥49,037	¥57,210	クリア	4000×4	0.5	30	300×500	防災(防災2類)	3	5.2	23(52)
276-8658	TCI-0603	¥59,391	¥69,290	クリア	6000×3	0.5	33	300×500	防災(防災2類)	3	6.5	27(58)
276-8682	TCI-0604	¥73,714	¥86,000	クリア	6000×4	0.5	37	300×500	防災(防災2類)	2	7.8	18(79)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>


UV Resistant, Flame Retardant, Non-Drop Film

耐候・防災・透明・非DOP系“アキレススクイアクリア防災”



- 特長**
- 独自の配合技術により、耐候性、防災性を付与しつつ、優れた透明性を維持しました。
 - 一般的な防災フィルムに比べ紫外線による色褪せを抑制しています。
 - 透明でありながら、紫外線を大幅にカットします。
 - 消防法施行令第4条の3に適合しています。

- 用途** ●屋外で防災性を必要とされるカーテン・間仕切りとして。
材質 ●ポリ塩化ビニール(PVC)
製造国 ●日本

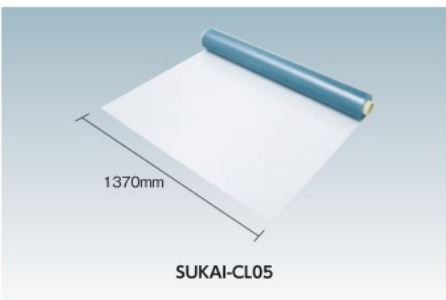

SUKAI-CL05

発注単位1巻 | メーカー直送 運賃元払(沖縄・離島は除く)

(価格改定日 19.01) アキレス様[142035]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー直送 小売価格 付	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	タイプ	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★102-9788	SUKAI-CL05	¥116,250	オープン	透明	1370×30	0.5	防災透明耐候	1	28	5(500)
★102-9790	SUKAI-CL075	¥116,250	オープン	透明	1370×20	0.75	防災透明耐候	1	28	4(-)

ホームページ <https://www.achilles.jp/>

別注品 間仕切りシートのお問い合わせ

トラスコ中山様 [337341]

サイズ・生地・部品・機能などを要望に合わせて製作します。



塩ビ(透明・オレンジ)タイプ



耐熱タイプ



保温・保冷タイプ



糸入り半透明タイプ

シート間仕切り各種オプション

<p>〈ハトム追加〉</p> <p>追加箇所とピッチを御指定ください。</p>	<p>〈チェーン追加〉</p> <p>固定部</p>	<p>〈マグネット追加〉</p> <p>寸法 30mm 長さ 300mm マグネット位置はカーテン下部から2m範囲に取り付け。</p>	<p>〈マジックテープ追加〉</p> <p>テープ巾 25mm (50mm) マジックテープ位置はカーテン下部から2m範囲に取り付け。</p>	<p>〈タッセル追加〉</p> <p>カーテンに縫い付けてマジックテープで止める。</p>	<p>〈芯材・取手追加〉</p> <p>(併せてマグネット取り付け可) マグネット位置はカーテン下部から2m範囲に取り付け。</p>
---	----------------------------	---	---	---	--

カバーシート種類

箱型タイプ	中央ファスナータイプ	両サイドファスナータイプ