

◆ ICF FLANGE SERIES ◆ ICFフランジシリーズ


Dimensions 単位:mm

ICF ZERO LENGTH FLANGE ADAPTOR ICF変換フランジ

(Material 材質:SUS304L or 316L)



Special requirement is also able to be granted.
特殊仕様も製作いたします。

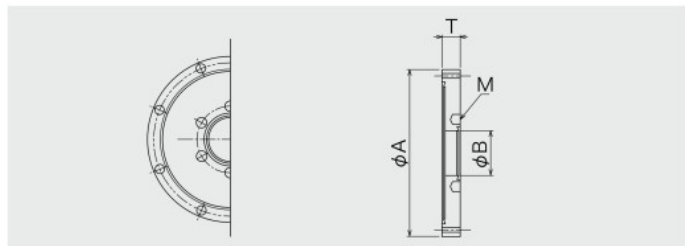


Flange is normally made of SUS304L.
If SUS316L is required, put [-6L] at the end of the Product Code.

フランジは通常SUS304L製です。
SUS316Lの場合は、型番末に「-6L」と指示下さい。

Product code 型番	φA	φB	T	M(Depth)	適用ボルト
ICF70-34	70	17	12.7	6-M4(深サ6)	12
ICF114-34	114	17	17.5	6-M4(深サ8)	15
ICF114-70	114	38	17.5	6-M6(深サ8)	22
ICF152-34	152	17	20.0	6-M4(深サ8)	15
ICF152-70	152	38	20.0	6-M6(深サ10)	22
ICF152-114	152	65	20.0	8-M8(深サ10)	30
ICF203-34	203	17	22.0	6-M4(深サ9)	15
ICF203-70	203	38	22.0	6-M6(深サ10)	22
ICF203-114	203	65	22.0	8-M8(深サ10)	30
ICF203-152	203	103	22.0	16-M8(深サ10)	30
ICF253-34	253	17	25.0	6-M4(深サ9)	15
ICF253-70	253	38	25.0	6-M6(深サ10)	22
ICF253-114	253	65	25.0	8-M8(深サ10)	35
ICF253-152	253	103	25.0	16-M8(深サ10)	35
ICF253-203	253	154	25.0	20-M8(深サ10)	35

ICF GASKET ICF用ガスケット

(Material 材質:銅(Cu) or アルミ(Aluminum))

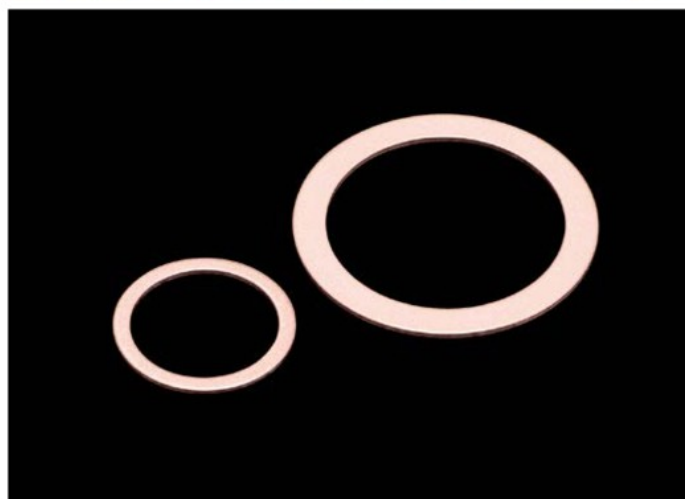


Special requirement is also able to be granted.
Surface treatment = Bright dipping (Kirinsu) treatment.
Packaging = Vacuum package.

特殊仕様も製作いたします。
表面処理:キリンス処理
梱包:真空パック

Product code 型番	φA	φB
ICF034-G- <input type="text"/>	21.3	16.3
ICF070-G- <input type="text"/>	48.2	39.0
ICF114-G- <input type="text"/>	82.4	64.0
ICF152-G- <input type="text"/>	120.5	102.0
ICF203-G- <input type="text"/>	171.3	153.0
ICF253-G- <input type="text"/>	222.1	204.0
ICF305-G- <input type="text"/>	273.3	256.0
ICF356-G- <input type="text"/>	313.0	295.0
ICF406-G- <input type="text"/>	369.0	351.0

Please fill in "AL", "AU" or "AG" inside ,
if you require Aluminum, Gold plated and Silver plated.

※アルミガスケット、金メッキ、銀メッキガスケットの場合は、
にAL(アルミ)AU(金)AG(銀)を指示下さい。

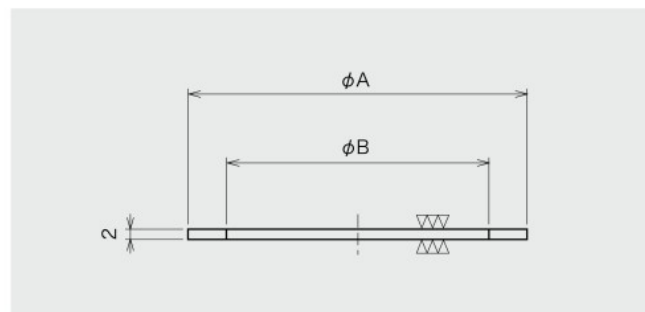

NWシリーズ

クランプシリーズ

アダプターシリーズ

超高真空ICFシリーズ

JISシリーズ

ISOシリーズ

フレキ・ペローシリーズ

関連製品