


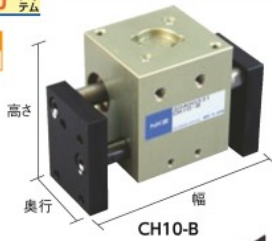

エアチャック 平行角型

特長 ●閉開ストロークが大きく、コンパクトな平行チャックです。
仕様 ●使用圧力:0.3~0.7MPa ●繰り返し精度:初期値:±0.1mm、200万回:±0.2mm
材質 ●ボディー:アルミ合金
製造国 ●日本



RS2-CH10
(位置検出スイッチ)

エディスイッチ取付金具 材質 ●ボディー:ABS樹脂

注意
●エディスイッチは付属しません。

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-3729	ED-CH10L	¥1,700	¥1,700	CH10L	1	60	0(-)

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	適合機種	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-3730	RS2-CH10	¥7,000	¥7,000	CH10	1	60	0(-)
855-3731	RS2-CH10X	¥7,000	¥7,000	CH10X	1	35	0(-)
855-3732	RS2-CH10Y	¥3,400	¥3,400	CH10Y	1	35	0(-)

商品のお問い合わせ:0120-51-5651 <http://www.nke.co.jp/>



エアチャック 平行角型




特長 ●小型・軽量ながら、フィンガーの開閉ストロークが大きい平行チャックです。
 ●高さが低く長いアタッチメントの取付ができます。
 ●センサを取り付けることにより、フィンガーの開位置、閉位置、把持位置のうち2つの位置を検出できます。
仕様 ●使用圧力:0.3~0.7MPa
 ●繰り返し精度:初期値:±0.1mm、
 200万回:±0.2mm

材質 ●樹脂
 製造国 ●日本



CH91B

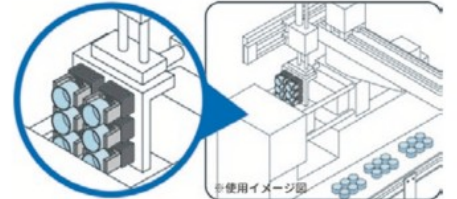

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	グリップ力 (N)	開きしろ (mm)	最大爪長さ(先端から) (cm)	最大ツメ質量(片側) (g)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
255-5295	CH91B	¥15,300	¥15,300	5.76(エア圧0.5MPa時)	10	1.6	15	40×20×25	1	24	-

位置検出スイッチ 材質 ●ボディー:樹脂
 付属品 ●スイッチ2個 ●取付金具2個

発注単位1セット


発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	適合機種	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
263-9130	SH2-CH91B	¥9,000	¥9,000	CH91B	1	30	-

商品のお問い合わせ:0120-51-5651 <http://www.nke.co.jp/>



エアチャック 平行角型

特長 ●リニアガイドの採用で、長期間精度を保つことができます。
 ●構造が簡単で全高が低く、モジュールを構成してもオーバーハングを小さくできます。
 ●フィンガーの開、閉位置、中間位置、把持位置を容易に検出できるスイッチをボディーの溝に取り付けられます。
 ●隣接するワークなどとの干渉を避けるためにフィンガーを開き代の途中位置で停止させる中間停止動作タイプも製作できます。
 ●ダストシールを内蔵させ、微粉末ダストの侵入を防止することで、耐環境性がさらに向上しました。
仕様 ●繰り返し精度:初期値±0.07mm、200万回±0.1mm
 ●使用圧力:0.2~0.7MPa
材質 ●ボディー:アルミ合金
製造国 ●日本

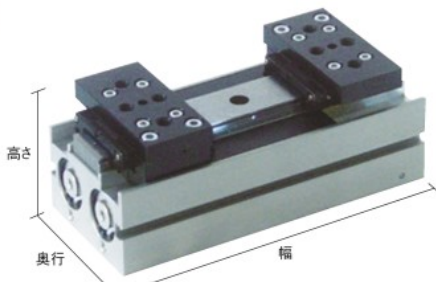

CHP304A-50

注意
●位置検出スイッチはNSH-24VもしくはNSV-24Vを使用します。

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	グリップ力 (N)	開きしろ (mm)	最大爪長さ(先端から) (cm)	最大ツメ質量(片側) (g)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-3737	CHP302A-30	¥68,000	¥68,000	99(エア圧0.5Mpa時)	30	6.0	300	108×45×42	1	610	1(100)
855-3738	CHP303A-40	¥75,000	¥75,000	161(エア圧0.5Mpa時)	40	8.0	600	127×50×48	1	950	1(-)
855-3739	CHP304A-50	¥84,000	¥84,000	291(エア圧0.5Mpa時)	50	10.0	800	145×62×57	1	1650	2(200)
855-3740	CHP306A-60	¥95,000	¥95,000	672(エア圧0.5Mpa時)	60	12.0	1000	185×86×68	1	3600	1(-)

商品のお問い合わせ:0120-51-5651 <http://www.nke.co.jp/>