

CS22H

2ポート USB HDMI ケーブル KVM スイッチ (4K 対応)

ATENの特許取得済みオールインワン設計のKVMスイッチは、作業スペースの整理や最適化が実現できます。キーボード、ビデオ、マウスの各ケーブルを1本に統合し、そのケーブルをスイッチに直接組み込むことで、複数のケーブルを接続する手間を省きます。


ATENケーブルKVMスイッチCS22Hは、USB&HDMIコンソールを備えた2台のコンピューターに即座にアクセスできる環境を構築することでユーザーに最大の利便性をもたらすと同時に、4K DCI (4096×2160@60Hz)の高品質映像に対応することにより最適なビジュアルを提供します。

ユーザーがコンピューターを切り替えたいときは、製品本体に一体化したワイヤードリモコンを押すだけで直感的な操作が楽しめます。また、CS22HはUSB2.0ハブとして周辺機器の共有に対応しているため、データを容易に統合し、データ伝送を中断することなく確実に行うことができます。コンパクトでバスパワー対応の設計により、ケーブルのセットアップを大掛かりに行うことなく効率的な設置作業が可能になります。また、新たに設計されたフックにより、ユーザーはCS22Hの製品本体をデスクトップの整理に最適な場所へと配置することができます。

このプラグアンドプレイ対応のCS22Hは、どのような環境でも、デスクトップ上の2台のコンピューター間でマルチタスクを素早く制御する必要のあるユーザーに最適な製品です。



構成図

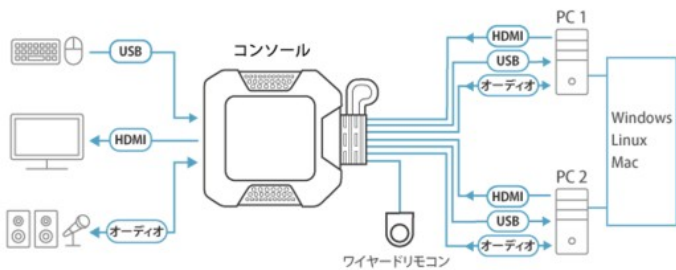

特長

- 1組のUSB キーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御
- 解像度 - 最大4K DCI (4096 × 2160@60Hz)
- ポート切替方法 - ワイヤードリモコン
- HDMI 準拠、HDCP2.2 準拠
- USB ホットプラグ対応
- USB2.0 ハブとして接続した周辺装置をコンピューター間で共有可能
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux
- フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現
- プラグアンドプレイ
- バスパワー対応 - 外部電源アダプター不要^{※1}

※1 CS22Hは、Micro USBポートを介した外部電源が必要になる場合があります。ご使用の電源の種類に応じて別途購入が必要です。

仕様

機能	CS22H
コンピューター接続数	2
ポート選択	ワイヤードリモコン
コネクタ	
コンソールポート	HDMI メス×1、USB Type-A メス×2 3.5mm オーディオジャック メス×1 (Green) 3.5mm オーディオジャック メス×1 (Pink)
KVM (コンピューター) ポート	HDMI オス×2、USB Type-A オス×2 3.5mm オーディオジャック オス×2 (Green) 3.5mm オーディオジャック オス×2 (Pink)
電源 (オプション)	Micro USB Type-B メス×1
LED	
KVM ポート (オンライン/選択)	2 (White)
ケーブル長	
KVM	1.2 m × 2
ワイヤードリモコン	1.8 m
エミュレーション	
キーボード/マウス	—
ビデオ	4096 × 2160@60Hz
消費電力	DC5V : 3.47W
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.34 kg
サイズ (W × D × H)	83.4 × 84.2 × 30.4 mm
同梱品	クイックスタートガイド × 1

