

CV190

DisplayPort コンソールコンバーター


CV190は、ATEN製SPHD-15ピン KVMスイッチに対応したDisplayPortコンソールコンバーターです。

本製品をKVMスイッチとコンピューター間に接続することで、KVMデータの送信を可能にします。

CV190のKVMスイッチ側インターフェースには、SPHD-15ピンが採用されております。SPHD-15ピンとは、ATEN独自技術で特別に設計された15ピン特殊高密度コネクタです。

本製品を通してSPHD-15ピンKVMスイッチに接続することにより、DisplayPortとUSB/バスを利用して、ビデオとキーボード/マウス入力の情報コンピューターに迅速かつ確実に転送します。

□ 構成図

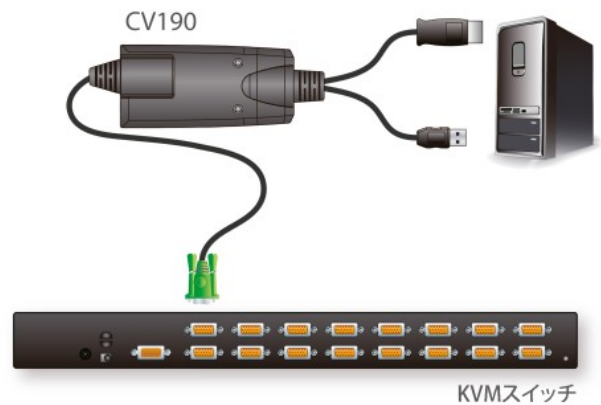

□ 特長

- ATEN SPHD-15 ピン KVM スwitchを、DisplayPort および USB 対応ターゲットコンピューターに接続
- 最大解像度 - 1920 × 1080@60Hz
- DisplayPort 1.1 対応
- USB キーボード・マウス対応
- バスパワー対応 - 追加の電源アダプター不要
- 簡単な設置 - ソフトウェア不要

□ 仕様

機能	CV190
コンピューター接続数	1
コネクタ	
コンピューター側	USB Type-A オス× 1 DisplayPort オス× 1
KVM スwitch側	SPHD-15 オス× 1
スウィッチ	
電源	スライドスイッチ× 1
LED	
状態	1 (Green : USB & DisplayPort 電源) 1 (Orange : USB 電源)
解像度	1920 × 1080@60Hz
消費電力	DC5V : 1.01W
動作環境	
動作温度	0 ~ 50 °C
保管温度	-20 ~ 60 °C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.21 kg
ケーブル長	1.8 m
サイズ (W × D × H)	90.0 × 43.0 × 21.8 mm