






 




HFS シリーズ

200MHz~12GHzまで対応、ソケット、ケーブルとともに種類豊富

- ・ 4端子測定、FAKRA, HSD, U.FL などお客様の測定条件にあわせて多種ご用意
- ・ ソケット内でプローブが動いてターゲット位置を調整するフローティングソケットあり


プローブ・ソケット・ケーブルサイズ

単位 mm

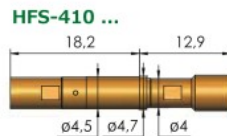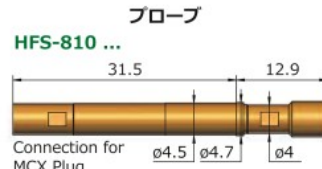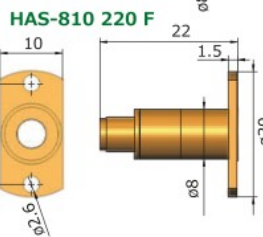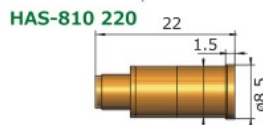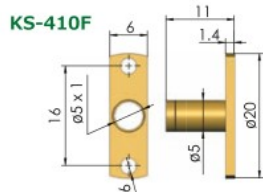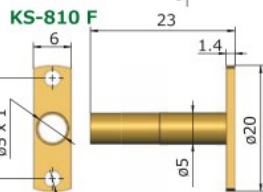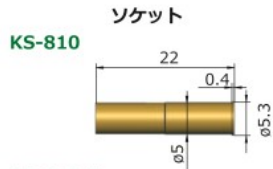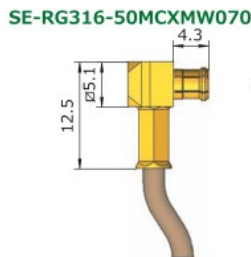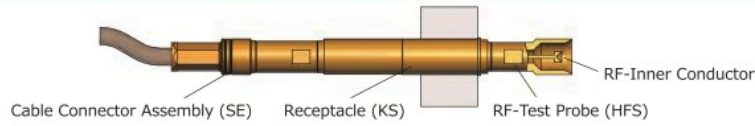


先端断面図

HFS-810-303-150-A 5343Y

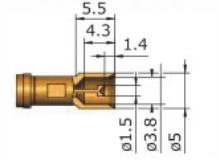

先端断面図

HFS-410-303-150-A 5343Y

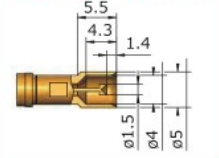


ソケットの中のプローブが柔軟に可動します。

- HAS-810 220 flexible Receptacle (± 3,5° Angular alignment, Grid ≥ 9,0 mm)
- HAS-810 220 F flexible Flange Receptacle (± 3,5° Angular alignment)

温度範囲は -40℃~+80℃に対応します。

接続形態

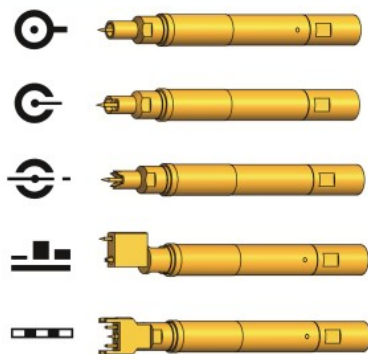

※ アウターとインナーの形状により寸法は異なります。また周波数および抵抗値により様々な形式を取り揃えています。各パーツの詳細は英語版RFカタログをご覧ください。