



Lashing Belt

ラッシングベルト(ラチェットバックル式)


- 特長** ●ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
- 用途** ●トラック輸送時の荷崩れ防止。
- 仕様** ●ラチェットバックル式
- 材質** ●ベルト:ポリエステル
●ラチェットバックル:スチール
- 製造国** ●日本



R5TPN14
(Tワンピース&ナローフック)



R5TPN14
(Tワンピース&ナローフック)

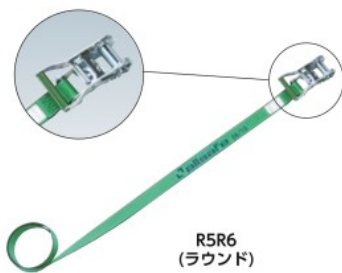


R5R6
(ラウンド)



R2LP0.5X4
(ループ)



 R310.5X4.5
(シボリ)



Tワンピース&ナローフック

発注単位1台		オールセーフ機[128669]										
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー標準小売価格(1台)	最大使用荷重(t)	ベルト長さ(m)		ベルト寸法(mm)		色	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
					巻取側	固定側	幅×厚さ					
479-5431	R5TPN14	¥12,510	¥12,600	0.5	4	1	50×2.0		グリーン	10	1.83	12(39)
479-5440	R5TPN15	¥13,007	¥13,100	0.5	5	1	50×2.0		グリーン	10	1.92	12(38)
479-5458	R5TPN16	¥13,503	¥13,600	0.5	6	1	50×2.0		グリーン	10	2.01	14(234)
479-5466	R5TPN17	¥14,000	¥14,100	0.5	7	1	50×2.0		グリーン	10	2.10	14(59)

ラウンド

発注単位1台		オールセーフ機[128669]										
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー標準小売価格(1台)	最大使用荷重(t)	ベルト長さ(m)		ベルト寸法(mm)		色	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
					巻取側	固定側	幅×厚さ					
763-5176	R2R2	¥3,574	¥3,600	0.37	-	2	25×2.0		ブルー	10	0.39	189(128)
763-5184	R2R3	¥3,823	¥3,850	0.37	-	3	25×2.0		ブルー	10	0.43	347(178)
479-4931	R2R4	¥4,071	¥4,100	0.37	-	4	25×2.0		ブルー	10	0.47	70(146)
479-4940	R2R4.5	¥4,319	¥4,350	0.37	-	4.5	25×2.0		ブルー	10	0.49	15(-)
479-4958	R2R4.85	¥4,319	¥4,350	0.37	-	4.85	25×2.0		ブルー	10	0.50	9(450)
763-5192	R2R5	¥4,319	¥4,350	0.37	-	5	25×2.0		ブルー	10	0.51	37(43)
479-5041	R3R4	¥6,057	¥6,100	0.67	-	4	35×1.8		グリーン	10	0.68	41(205)
479-5059	R3R5	¥6,404	¥6,450	0.67	-	5	35×1.8		グリーン	10	0.75	0(-)
763-5281	R3R6	¥6,751	¥6,800	0.67	-	6	35×1.8		グリーン	10	0.83	49(154)
763-5290	R3R7	¥7,099	¥7,150	0.67	-	7	35×1.8		グリーン	10	0.90	80(187)
763-5478	R5R2	¥7,149	¥7,200	1	-	2	50×2.0		グリーン	10	1.13	45(53)
763-5486	R5R3	¥7,646	¥7,700	1	-	3	50×2.0		グリーン	10	1.33	19(95)
763-5494	R5R4	¥8,141	¥8,200	1	-	4	50×2.0		グリーン	10	1.37	36(72)
763-5508	R5R5	¥8,639	¥8,700	1	-	5	50×2.0		グリーン	10	1.41	29(162)
479-5342	R5R6	¥9,134	¥9,200	1	-	6	50×2.0		グリーン	10	1.51	29(47)
835-4600	RN6R4	¥29,091	¥29,300	3.33	-	4	65×4.5		白	2	4.74	4(400)
835-4601	RN6R5	¥32,070	¥32,300	3.33	-	5	65×4.5		白	2	5.00	0(-)
835-4602	RN6R6	¥35,049	¥35,300	3.33	-	6	65×4.5		白	2	5.26	0(-)
835-4603	RN6R7	¥38,027	¥38,300	3.33	-	7	65×4.5		白	2	5.52	0(-)
859-0636	RN6R8	¥41,006	¥41,300	3.33	-	8	65×4.5		白	2	5.78	8(-)

ループ

発注単位1台		オールセーフ機[128669]										
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー標準小売価格(1台)	最大使用荷重(t)	ベルト長さ(m)		ベルト寸法(mm)		色	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
					巻取側	固定側	幅×厚さ					
479-4869	R2LP0.5X4	¥5,560	¥5,600	0.33	4	0.5	25×2.0		ブルー	10	0.49	0(-)
763-5052	R2LP14	¥5,560	¥5,600	0.33	4	1	25×2.0		ブルー	10	0.46	9(113)
763-5061	R2LP15	¥5,809	¥5,850	0.33	5	1	25×2.0		ブルー	10	0.49	2(200)
763-5079	R2LP16	¥6,057	¥6,100	0.33	6	1	25×2.0		ブルー	10	0.52	22(999)
763-5087	R2LP17	¥6,304	¥6,350	0.33	7	1	25×2.0		ブルー	10	0.55	2(-)

シボリ

発注単位1台		オールセーフ機[128669]										
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー標準小売価格(1台)	最大使用荷重(t)	ベルト長さ(m)		ベルト寸法(mm)		色	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
					巻取側	固定側	幅×厚さ					
479-4966	R310.5X4.5	¥9,680	¥9,750	0.67	4.5	0.5	35×1.8		グリーン	10	0.75	31(92)
763-5206	R3112	¥8,639	¥8,700	0.67	2	1	35×1.8		グリーン	10	0.61	4(80)
479-4974	R3113	¥8,986	¥9,050	0.67	3	1	35×1.8		グリーン	10	0.68	10(84)
479-4982	R3114	¥9,333	¥9,400	0.67	4	1	35×1.8		グリーン	10	0.75	0(-)
479-4991	R311X4.5	¥9,680	¥9,750	0.67	4.5	1	35×1.8		グリーン	10	0.79	0(-)
763-5214	R3115	¥9,680	¥9,750	0.67	5	1	35×1.8		グリーン	10	0.83	4(22)
763-5222	R3116	¥10,029	¥10,100	0.67	6	1	35×1.8		グリーン	10	0.90	0(-)
763-5231	R3117	¥10,376	¥10,450	0.67	7	1	35×1.8		グリーン	10	0.97	10(143)
763-5419	R5114	¥12,014	¥12,100	0.83	4	1	50×2.0		グリーン	10	1.41	11(85)
479-5253	R5115	¥12,510	¥12,600	0.83	5	1	50×2.0		グリーン	10	1.51	22(170)
763-5427	R5116	¥13,007	¥13,100	0.83	6	1	50×2.0		グリーン	10	1.60	20(67)
763-5435	R5117	¥13,503	¥13,600	0.83	7	1	50×2.0		グリーン	10	1.69	50(105)
479-5091	R50LW-150G6 17	¥18,964	¥19,100	0.83	7	1	50×2.5		グリーン	10	2.05	3(50)
763-5605	R6114	¥35,247	¥35,500	2.43	4	1	60×5.0		グリーン	2	3.02	0(-)
763-5613	R6115	¥38,226	¥38,500	2.43	5	1	60×5.0		グリーン	2	3.28	13(217)
763-5621	R6116	¥41,204	¥41,500	2.43	6	1	60×5.0		グリーン	2	3.53	0(-)
479-5474	R6117	¥44,183	¥44,500	2.43	7	1	60×5.0		グリーン	2	3.78	0(-)
835-4594	RN6114	¥38,226	¥38,500	3.33	4	1	65×4.5		白	2	4.77	0(-)
835-4595	RN6115	¥41,204	¥41,500	3.33	5	1	65×4.5		白	2	5.03	0(-)
835-4596	RN6116	¥44,183	¥44,500	3.33	6	1	65×4.5		白	2	5.28	0(-)
859-0634	RN6117	¥47,161	¥47,500	3.33	7	1	65×4.5		白	2	5.78	0(-)

商品のお問い合わせ:045-681-8171 <http://www.allsafejapan.com/>