

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

リンダ  **Micro Tissue**

拭き上げ用マイクロファイバークロス“マイクロティッシュ” **New**

同商品群 在庫数 **3** アイテム



10-50-1 (ブルー)

使用例

商品紹介動画



特長 ●フチなしで傷をつけにくい、低コストタイプのクロスです。
●使いやすいティッシュタイプです。

用途 ●傷が気になる液晶画面や車のボディに。
●清潔なクロスで様々な場所の拭き上げに。

材質 ●ポリエステル80%、ポリアミド20%
製造国 ●中国

1枚あたり目安単価 **¥64**

横浜油脂工業㈱ [966310]


発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望小売価格 (1箱)	色	シートサイズ (mm)	箱入数 (枚)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
240-2159	10-50-1	¥3,186	¥3,186	ブルー	300×300	50	12	992	-
240-2160	10-50-2	¥3,186	¥3,186	オープン ピンク	300×300	50	12	992	-
240-2161	10-50-3	¥3,186	¥3,186	オープン イエロー	300×300	50	12	992	-

◎商品のお問い合わせ: 045-313-8250 <http://www.yof-linda.co.jp/>

アイセン  **Beautiful Cloth for Stainless**

“美ステンクロス” **New**

同商品群 在庫数 **4** アイテム

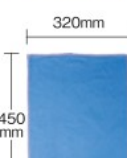

320mm

450mm

ブルー/ピンク

ブルー/ブルー

ブルー/イエロー

特長 ●断面にエッジのあるマイクロファイバーなので、ミクロの汚れも残さず拭き取ります。
●手垢や水垢、ガンコな油脂汚れまでキレイに拭き取ることができます。

用途 ●ステンレス・窓ガラス・鏡・流し台・テーブル・プラスチック製品などに。

材質 ●ポリエステル65%、ナイロン35%
製造国 ●日本

1枚あたり目安単価

㈱アイセン [130061]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	色	シートサイズ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
251-7602	GP046	¥1,433	¥1,433	オープン ブルー/ブルー	320×450	10	43	-
251-7601	GP047	¥1,433	¥1,433	オープン ブルー/ピンク	320×450	10	43	-
251-7600	GP048	¥1,433	¥1,433	オープン ブルー/イエロー	320×450	10	43	-

◎商品のお問い合わせ: 073-487-5501 <http://www.aisen.co.jp/>

日本バイリーン  **Cleaning Cloth Blue**

“お掃除用クロス” **RoHS**

同商品群 在庫数 **2** アイテム



WC004

1枚あたり目安単価 **¥397**

日本バイリーン㈱ [748499]


発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望小売価格 (1袋)	色	シートサイズ (mm)	袋入数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
414-1016	WC004	¥3,970	¥4,200	薄青	330×330	10	112	131 (71)

◎商品のお問い合わせ: 03-4546-1184 <http://www.vicre.co.jp/>

テラモト  **Antibacterial Microfiber Cloth**

“FXマイクロ抗菌クロス”

同商品群 在庫数 **12** アイテム

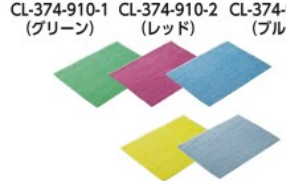

CL-374-910-1 (グリーン)

CL-374-910-2 (レッド)

CL-374-910-3 (ブルー)

CL-374-910-5 (イエロー)

CL-374-910-7 (グレー)

特長 ●鏡・窓ガラス・樹脂製品についた細かなホコリ、気になる手垢汚れなどをスッキリきれいに除去します。

用途 ●清掃クロスとして。

材質 ●ポリエステル70%・ナイロン30%
製造国 ●韓国

使用例

㈱テラモト [639806]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	色	シートサイズ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
472-0598	CL-374-910-1	¥817	¥880	グリーン	300×400	80	50	183 (73)
472-0601	CL-374-910-2	¥817	¥880	レッド	300×400	80	50	91 (105)
472-0610	CL-374-910-3	¥817	¥880	ブルー	300×400	80	50	114 (89)
472-0628	CL-374-910-5	¥817	¥880	イエロー	300×400	80	50	290 (83)
472-0636	CL-374-910-7	¥817	¥880	グレー	300×400	80	50	35 (98)

◎商品のお問い合わせ: 06-6541-3333 <http://www.teramoto.co.jp/>

日本バイリーン  **Wiping Cloth**

“ワイピングクロス” **RoHS**

同商品群 在庫数 **2** アイテム



WC001

1枚あたり目安単価 **¥380**

日本バイリーン㈱ [748499]

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望小売価格 (1セット)	色	シートサイズ (mm)	袋入数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
414-1008	WC001	¥1,900	¥2,000	薄青	330×330	5	47	278 (66)

◎商品のお問い合わせ: 03-4546-1184 <http://www.vicre.co.jp/>

ラバーメイド  **Micro Fiber Cloth**

マイクロファイバークロス

同商品群 在庫数 **25** アイテム



RM1820577PK (ピンク)

RM1820578GN (グリーン)

RM1820579BL (ブルー)

RM1820580YL (イエロー)

特長 ●マイクロファイバークロスのライトユーザー向けです。

材質 ●ポリエステル、ポリアミド
製造国 ●アメリカ

ニューウェル・ラバーメイド社 [199876]


発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望小売価格 (1枚)	色	シートサイズ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-9528	RM1820577PK	¥263	¥300	ピンク	305×305	288	20	193 (30)
855-9529	RM1820578GN	¥263	¥300	グリーン	305×305	288	20	115 (39)
855-9530	RM1820579BL	¥263	¥300	ブルー	305×305	288	20	703 (72)
855-9531	RM1820580YL	¥263	¥300	イエロー	305×305	288	20	115 (29)
855-9532	RM1820581PK	¥263	¥300	ピンク	406×406	288	25	246 (86)
855-9533	RM1820582GN	¥263	¥300	グリーン	406×406	288	25	270 (108)
855-9534	RM1820583BL	¥263	¥300	ブルー	406×406	288	25	940 (184)
855-9535	RM1820584YL	¥263	¥300	イエロー	406×406	288	25	333 (222)

◎商品のお問い合わせ: 0120-707-532

アイオン  **Plus Senu**

PVA スポンジクロス“プラスセヌ” **RoHS**

同商品群 在庫数 **12** アイテム

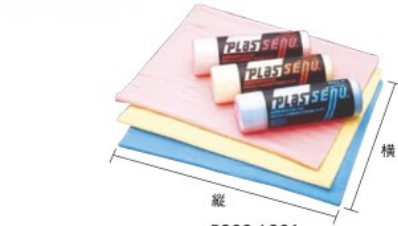

R302-L301

R322-TK (レギュラー3枚セット)

縦

横

レギュラー3枚セット

アイオン㈱ [118080]

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望小売価格 (1セット)	色	縦×横 (mm)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
385-3632	R322-TK	¥1,580	¥1,580	オープン ブルー、イエロー、ピンク	430×325	50	273	5321 (86)

特長 ●60ミクロンの微細気孔が驚異の吸水性を実現します。
●独自形状で表面にエンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減、スムーズな拭き取り作業が可能です。(当社フラット品比)

用途 ●水滴の拭き取りに。
●車のボディ、窓ガラスの水滴の拭き取りに。

材質 ●素材:PVA スポンジ
●芯材:ポリエステル

製造国 ●日本

1枚あたり目安単価

アイオン㈱ [118080]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	色	縦×横 (mm)	サイズ	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
385-3608	R302-B	¥780	¥780	オープン ブルー	430×325	レギュラー	50	113	8538 (101)
385-3624	R302-Y	¥780	¥780	オープン イエロー	430×325	レギュラー	50	113	4944 (110)
385-3616	R302-P	¥780	¥780	オープン ピンク	430×325	レギュラー	50	113	1660 (136)
439-0083	L301-B	¥1,520	¥1,520	オープン ブルー	690×430	ラージ	50	200	4269 (105)
439-0105	L301-Y	¥1,520	¥1,520	オープン イエロー	690×430	ラージ	50	200	1404 (103)
439-0091	L301-P	¥1,520	¥1,520	オープン ピンク	690×430	ラージ	50	200	1040 (109)

◎商品のお問い合わせ: 03-6858-7360 <http://www.aion-kk.co.jp/>