

U字金具

アカギのバンド

足長Uボルト

足長Uボルト+30



足長Uボルト+50




A10599 足長Uボルト+30

A10600 足長Uボルト+50

SGP管用のUボルト。足長タイプ。

- 「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。(溶融亜鉛めっき仕上げは受注製作)

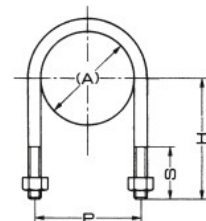

単位 (mm)

品番コード **A10599** 足長Uボルト+30
A10600 足長Uボルト+50

径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管 外径	A10599 足長Uボルト+30				A10600 足長Uボルト+50					
			サイズ コード	ねじ径	P	H	S	サイズ コード	ねじ径	P	H	S
15A	1/2	21.7	0019	W ^{3/8}	32	60	40	0011	W ^{3/8}	32	80	40
20A	3/4	27.2	0023	W ^{3/8}	40	64	50	0026	W ^{3/8}	40	84	50
25A	1	34.0	0038	W ^{3/8}	46	67	50	0045	W ^{3/8}	46	87	50
32A	1 1/4	42.7	0042	W ^{3/8}	53	76	50	0050	W ^{3/8}	53	96	50
40A	1 1/2	48.6	0057	W ^{3/8}	60	79	50	0064	W ^{3/8}	60	99	50
50A	2	60.5	0061	W ^{3/8}	72	85	50	0079	W ^{3/8}	72	105	50
65A	2 1/2	76.3	0076	W ^{3/8}	87	98	50	0083	W ^{3/8}	87	118	50
80A	3	89.1	0095	W ^{3/8}	100	105	50	0098	W ^{3/8}	100	125	50
100A	4	114.3	0108	W ^{3/8}	125	118	50	0115	W ^{3/8}	125	138	50
125A	5	139.8	0112	W ^{1/2}	153	140	70	0120	W ^{1/2}	153	160	70
150A	6	165.2	0127	W ^{1/2}	180	150	70	0134	W ^{1/2}	180	170	70
200A	8	216.3	0131	W ^{1/2}	232	178	80	0149	W ^{1/2}	232	198	80
250A	10	267.4	0146	W ^{5/8}	288	203	80	0153	W ^{5/8}	288	223	80

ステン足長Uボルト

納期確認

ステン足長Uボルト+30



ステン足長Uボルト+50




A10619 ステン足長Uボルト+30

A10620 ステン足長Uボルト+50

ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。

- SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。
- 「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
- SUS 304製。

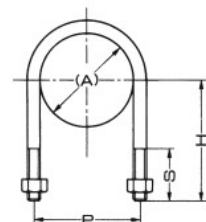

単位 (mm)

品番コード **A10619** ステン足長Uボルト+30
A10620 ステン足長Uボルト+50

径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管 外径	A10619 足長Uボルト+30				A10620 足長Uボルト+50					
			サイズ コード	ねじ径	P	H	S	サイズ コード	ねじ径	P	H	S
15A	1/2	21.7	0013	W ^{3/8}	32	60	40	0014	W ^{3/8}	32	80	40
20A	3/4	27.2	0028	W ^{3/8}	40	64	50	0029	W ^{3/8}	40	84	50
25A	1	34.0	0032	W ^{3/8}	46	67	50	0033	W ^{3/8}	46	87	50
32A	1 1/4	42.7	0047	W ^{3/8}	53	76	50	0048	W ^{3/8}	53	96	50
40A	1 1/2	48.6	0051	W ^{3/8}	60	79	50	0052	W ^{3/8}	60	99	50
50A	2	60.5	0066	W ^{3/8}	72	85	50	0067	W ^{3/8}	72	105	50
65A	2 1/2	76.3	0085	W ^{3/8}	87	98	50	0071	W ^{3/8}	87	118	50
80A	3	89.1	0090	W ^{3/8}	100	105	50	0086	W ^{3/8}	100	125	50
100A	4	114.3	0102	W ^{3/8}	125	118	50	0103	W ^{3/8}	125	138	50
125A	5	139.8	0117	W ^{1/2}	153	140	70	0118	W ^{1/2}	153	160	70
150A	6	165.2	0121	W ^{1/2}	180	150	70	0122	W ^{1/2}	180	170	70
200A	8	216.3	0136	W ^{1/2}	232	178	80	0137	W ^{1/2}	232	198	80
250A	10	267.4	0155	W ^{5/8}	288	203	80	0141	W ^{5/8}	288	223	80

