


A10318 三連タン

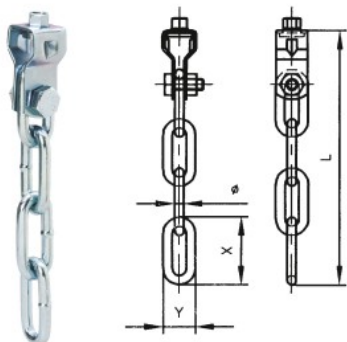

管の伸縮を吸収するためのタンバックル。


- W $\frac{5}{8}$ は製作品。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10318 三連タン

単位 (mm)

サイズ コード	サイズ	リンク寸法 $\phi \times X \times Y$	L
0010	W $\frac{3}{8}$	$\phi 7.3 \times 54 \times 26$	206
0024	W $\frac{1}{2}$	$\phi 9.0 \times 57 \times 34$	210
0039	W $\frac{5}{8}$	$\phi 12.5 \times 73 \times 42$	265
0043	W $\frac{3}{8} \times 32$	$\phi 7.3 \times 54 \times 26$	206
0058	W $\frac{1}{2} \times 38$	$\phi 9.0 \times 57 \times 34$	210

A10320 ステン三連タン

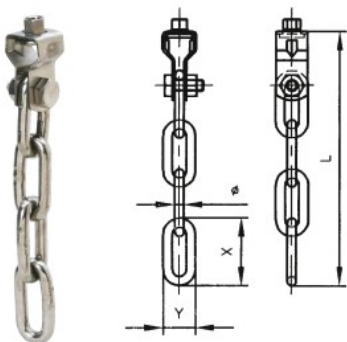

管の伸縮を吸収するためのタンバックル。


- SUS304製。

品番コード A10320 ステン三連タン

単位 (mm)

サイズ コード	サイズ	リンク寸法 $\phi \times X \times Y$	L
0018	W $\frac{3}{8}$	$\phi 8.0 \times 54 \times 28$	191
0022	W $\frac{1}{2}$	$\phi 9.0 \times 57 \times 31$	207
0041	W $\frac{3}{8} \times 32$	$\phi 8.0 \times 54 \times 28$	198
0056	W $\frac{1}{2} \times 38$	$\phi 9.0 \times 57 \times 31$	207

A10321 固定タン 内ねじ

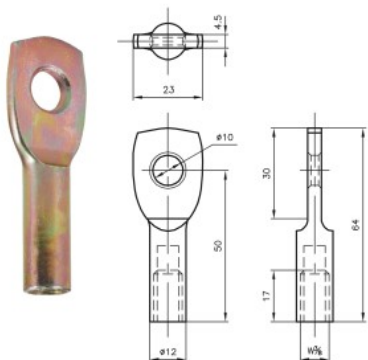

丸かん内ねじ。


- 有色クロメートめっき仕上げ。

品番コード A10321 固定タン 内ねじ

単位 (mm)

サイズ コード	サイズ	入 数 (個)
0015	W $\frac{3}{8}$	

A10322 固定タン 外ねじ

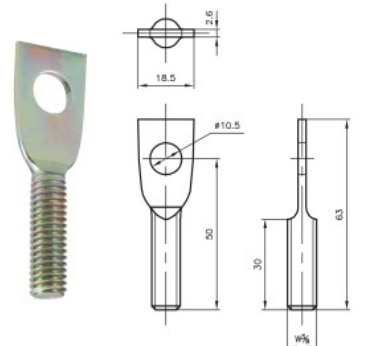

丸かん外ねじ。

- 有色クロメートめっき仕上げ。

品番コード A10322 固定タン 外ねじ

単位 (mm)

サイズ コード	サイズ	入 数 (個)
0012	W $\frac{3}{8}$	1,000