

A10324 組式立バンド


SGP管用の組式立バンド。

- 250A以上はリブの無い平鋼製となります。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10324 組式立バンド

単位(mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	P	F	入数(個)
0017	15A	1/2	21.7	1.2	25	M 6×20	45	20	6	270
0021	20A	3/4	27.2	1.2	25	M 6×20	45	20	6	200
0036	25A	1	34.0	1.2	25	M 6×20	45	20	6	150
0055	32A	1 1/4	42.7	2.0	25	M 8×20	45	20	6	130
0060	40A	1 1/2	48.6	2.0	25	M 6×20	45	20	6	100
0074	50A	2	60.5	2.0	25	M 6×20	45	20	6	80
0089	65A	2 1/2	76.3	2.6	32	M 8×25	45	20	6	70
0093	80A	3	89.1	2.6	32	M 8×25	45	20	6	50
0106	90A	3 1/2	101.6	2.6	32	M 8×25	45	20	6	50
0125	100A	4	114.3	2.6	32	M 8×25	45	20	6	50
0130	125A	5	139.8	2.6	38	M10×30	65	30	8	32
0144	150A	6	165.2	3.2	50	M12×45	70	33	8	15
0159	200A	8	216.3	3.2	50	M12×45	70	33	8	10
0163	250A	10	267.4	4.5	50	M12×45	76	33	10	18
0178	300A	12	318.5	4.5	50	M12×45	80	33	10	15
0182	350A	14	355.6	6.0	50	M12×45	80	33	12	10
0197	400A	16	406.4	6.0	50	M12×45	85	33	12	10

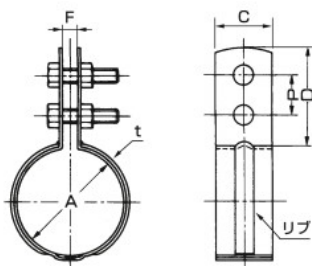

営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。
共回り防止金具付

A10350 ステン組式立バンド


ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド。

- SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。⚠注意
 - 250A以上はリブのない平鋼製となります。
 - SUS304製。
- ※塩害地域の使用は避けてください。

品番コード A10350 ステン組式立バンド

単位(mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	P	F	入数(個)
0017	15A	1/2	21.7	1.0	25	M 6×20	45	20	6	300
0021	20A	3/4	27.2	1.0	25	M 6×20	45	20	6	270
0036	25A	1	34.0	1.0	25	M 6×20	45	20	6	230
0055	32A	1 1/4	42.7	1.2	25	M 6×20	45	20	6	170
0060	40A	1 1/2	48.6	1.2	25	M 6×20	45	20	6	140
0074	50A	2	60.5	1.2	25	M 6×20	45	20	6	100
0089	65A	2 1/2	76.3	1.5	32	M 8×25	45	20	6	70
0093	80A	3	89.1	1.5	32	M 8×25	45	20	6	60
0178	90A	3 1/2	101.6	1.5	32	M 8×25	45	20	6	50
0106	100A	4	114.3	1.5	32	M 8×25	45	20	6	50
0125	125A	5	139.8	2.5	38	M10×35	65	30	8	32
0130	150A	6	165.2	3.0	50	M12×45	70	33	8	15
0144	200A	8	216.3	3.0	50	M12×45	70	33	8	10
0159	250A	10	267.4	4.0	50	M12×45	70	33	10	18
0163	300A	12	318.5	4.0	50	M12×45	70	33	10	15

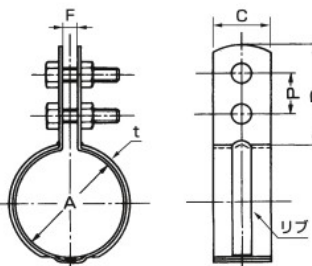

営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。
共回り防止金具付