

A10325 ハード立バンド


SGP管用の蝶番式立バンド。

- 「A10323立バンド」より板材が厚い製品。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10325 ハード立バンド

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	P	F	入数 (個)
0014	15A	1/2	21.7	2.3	25	M 6×20	45	20	6	300
0029	20A	3/4	27.2	2.3	25	M 6×20	45	20	6	230
0033	25A	1	34.0	2.3	25	M 6×20	45	20	6	190
0048	32A	1 1/4	42.7	2.3	25	M 6×20	45	20	6	150
0052	40A	1 1/2	48.6	2.3	25	M 6×20	45	20	6	130
0067	50A	2	60.5	2.3	25	M 6×20	45	20	6	150
0071	65A	2 1/2	76.3	2.6	25	M 6×20	45	20	6	150
0086	80A	3	89.1	2.6	25	M 6×20	45	20	6	130
0118	100A	4	114.3	2.6	25	M 6×20	45	20	6	100
0122	125A	5	139.8	4.5	32	M10×30	60	27	8	40
0137	150A	6	165.2	4.5	32	M10×30	60	27	8	40

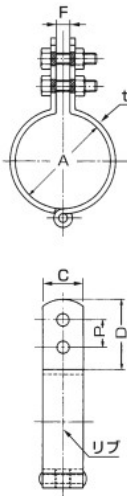

営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。
共回り 防止金具付

A11213 どぶめっきハード立バンド

納期確認


SGP管用の蝶番式立バンド。

- 「A10363どぶめっき立バンド」より板材が厚い製品。
- 熔融亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A11213 どぶめっきハード立バンド

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	P	F	入数 (個)
0012	15A	1/2	21.7	2.3	25	M6×20	45	20	6	
0027	20A	3/4	27.2	2.3	25	M6×20	45	20	6	
0031	25A	1	34.0	2.3	25	M6×20	45	20	6	
0046	32A	1 1/4	42.7	2.3	25	M6×20	45	20	6	
0065	40A	1 1/2	48.6	2.3	25	M6×20	45	20	6	
0070	50A	2	60.5	2.3	25	M6×20	45	20	6	
0084	65A	2 1/2	76.3	2.6	25	M6×20	45	20	6	
0099	80A	3	89.1	2.6	25	M6×20	45	20	6	
0101	100A	4	114.3	2.6	25	M6×20	45	20	6	

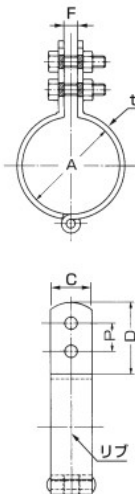

営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。
共回り 防止金具付

A10326 提灯式立バンド


SGP管用の提灯式立バンド。

- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10326 提灯式立バンド

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	P	F	入数 (個)
0011	15A	1/2	21.7	2.0	25	M 6×20	45	20	6	300
0026	20A	3/4	27.2	2.0	25	M 6×20	45	20	6	230
0045	25A	1	34.0	2.0	25	M 6×20	45	20	6	190
0050	32A	1 1/4	42.7	2.0	25	M 6×20	45	20	6	150
0064	40A	1 1/2	48.6	2.0	25	M 6×20	45	20	6	130
0079	50A	2	60.5	2.0	25	M 6×20	45	20	6	130
0083	65A	2 1/2	76.3	2.0	25	M 6×20	45	20	6	100
0098	80A	3	89.1	2.0	25	M 6×20	45	20	6	70
0115	100A	4	114.3	2.0	25	M 6×20	45	20	6	50
0120	125A	5	139.8	3.2	32	M10×30	60	27	8	
0134	150A	6	165.2	3.2	32	M10×30	60	27	8	

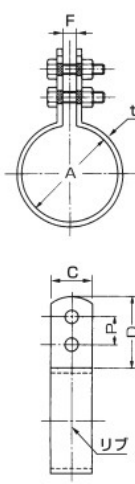

営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。
共回り 防止金具付