

A10330 CL立バンド


外面被覆鋼管用の蝶番式立バンド。

●電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10330 CL立バンド

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	P	F	入数 (個)
0014	15A	1/2	25.7	2.0	25	M 6×20	45	20	6	230
0029	20A	3/4	31.2	2.0	25	M 6×20	45	20	6	200
0033	25A	1	37.6	2.0	25	M 6×20	45	20	6	180
0048	32A	1 1/4	46.3	2.0	25	M 6×20	45	20	6	150
0052	40A	1 1/2	52.2	2.0	25	M 6×20	45	20	6	130
0067	50A	2	64.1	2.0	25	M 6×20	45	20	6	150
0071	65A	2 1/2	79.9	2.3	25	M 6×20	45	20	6	150
0086	80A	3	92.7	2.3	25	M 6×20	45	20	6	130
0103	100A	4	118.3	2.3	25	M 6×20	45	20	6	100
0118	125A	5	143.8	3.2	32	M10×30	55	27	8	
0122	150A	6	170.2	3.2	32	M10×30	55	27	8	
0137	200A	8	221.3	3.2	32	M10×30	60	27	8	

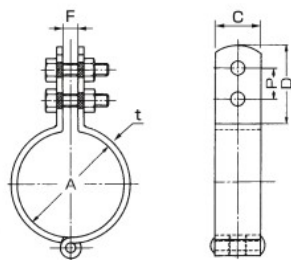

営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。
共回り防止金具付

A10351 ステンCL立バンド


外面被覆鋼管用の蝶番式立バンド。

●SUS304製。

品番コード A10351 ステンCL立バンド

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	P	F	入数 (個)
0014	15A	1/2	25.7	2.0	25	M 6×20	45	20	6	230
0029	20A	3/4	31.2	2.0	25	M 6×20	45	20	6	200
0033	25A	1	37.6	2.0	25	M 6×20	45	20	6	180
0048	32A	1 1/4	46.3	2.0	25	M 6×20	45	20	6	150
0052	40A	1 1/2	52.2	2.0	25	M 6×20	45	20	6	130
0067	50A	2	64.1	2.0	25	M 6×20	45	20	6	150
0071	65A	2 1/2	79.9	2.0	25	M 6×20	45	20	6	150
0086	80A	3	92.7	2.0	25	M 6×20	45	20	6	130
0103	100A	4	118.3	2.0	25	M 6×20	45	20	6	100
0118	125A	5	143.8	3.0	32	M10×35	55	27	8	
0122	150A	6	170.2	3.0	32	M10×35	55	27	8	
0137	200A	8	221.3	3.0	32	M10×35	60	27	8	

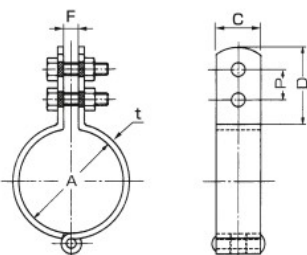

営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。
共回り防止金具付