

A10531 クロスバンド


浮き上がりSGP管用のクロスバンド。

- 屋内床面の横走り配管にご使用ください。
- 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
- 有色クロメートめっき仕上げ。

品番コード A10531 クロスバンド

単位 (mm)

サイズコード	径 称	適合管外径	t	C	H	入 数 (個)
0012	20A	27.2	2.0	25	45	225
0027					55	200
0031					65	170
0046	25A	34.0	2.0	25	45	160
0065					55	150
0070					65	140

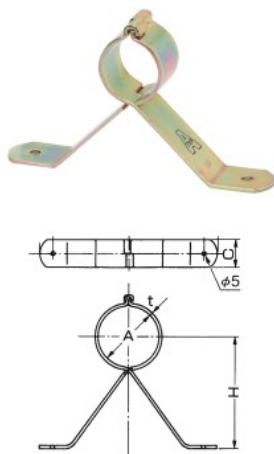

A10532 防振クロスバンド


浮き上がりSGP管用のクロスバンド。3mmゴム付。

- 屋内床面の横走り配管にご使用ください。
- 防振の補助と配管表面の傷付きを防止します。
- 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
- 有色クロメートめっき仕上げ。

品番コード A10532 防振クロスバンド

単位 (mm)

サイズコード	径 称	適合管外径	t	C	H	入 数 (個)
0010	20A	27.2	2.0	25	45	120
0024					55	120
0039					65	100

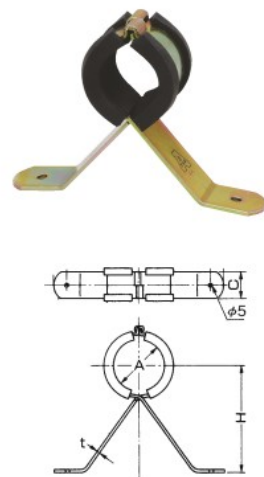

A10533 T型バンド (鋼管用)

浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。

- 横走り配管、立て配管に使用できます。
- 固定にはビスをご使用ください。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10533 T型バンド (鋼管用)

単位 (mm)

サイズコード	径 称	適合管外径	t	C	H
0017	15A	21.7	1.8	25	35
0021					50
0036	20A	27.2	1.8	25	35
0055					50
0060	25A	34.0	1.8	25	35
0074					50
0089	32A	42.7	2.3	25	50
0093	40A	48.6	2.3	25	50
0106	50A	60.5	2.3	25	50

