

A10435 ゴム付サドル (銅管用)

受注製作



銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。

●電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。●固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。●電気垂鉛めっき仕上げ。

品番コード A10435 ゴム付サドル (銅管用)

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	G	P	入 数 (個)
0016	32A	1 $\frac{1}{4}$	34.92	2.3	25	φ 5	72	
0035	40A	1 $\frac{1}{2}$	41.28	2.3	25	φ 5	77	
0040	50A	2	53.98	2.3	25	φ 5	90	
0054	65A	2 $\frac{1}{2}$	66.68	2.3	25	φ 5	113	
0069	80A	3	79.38	2.3	25	φ 5	125	
0073	100A	4	104.78	2.3	25	φ 5	150	

A10457 ステンゴム付サドル

受注製作



銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。

●電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。●固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。●SUS 304製。

品番コード A10457 ステンゴム付サドル

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	G	P	入 数 (個)
0047	32A	1 $\frac{1}{4}$	34.92	2.0	25	φ 5	72	
0051	40A	1 $\frac{1}{2}$	41.28	2.0	25	φ 5	77	
0066	50A	2	53.98	2.0	25	φ 5	90	
0085	65A	2 $\frac{1}{2}$	66.68	2.0	25	φ 5	113	
0090	80A	3	79.38	2.0	25	φ 5	125	
0102	100A	4	104.78	2.0	25	φ 5	150	


A10443 被覆銅管用サドル

被覆銅管(主にブリゾールチューブ)用のサドルバンド。

●固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。●電気垂鉛めっき仕上げ。

品番コード A10443 被覆銅管用サドル

単位 (mm)

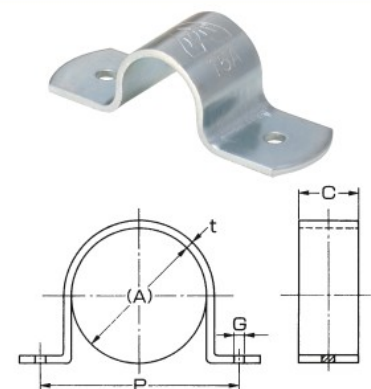

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	C	G	P	入 数 (個)
0018	15A	23	1.6	25	φ 5	51	
0022	20A	31	1.6	25	φ 5	62	


A10444 真鍮サドル

極細銅管用のサドルバンド。

●固定にはビスをご使用ください。●真鍮製。

品番コード A10444 真鍮サドル

単位 (mm)

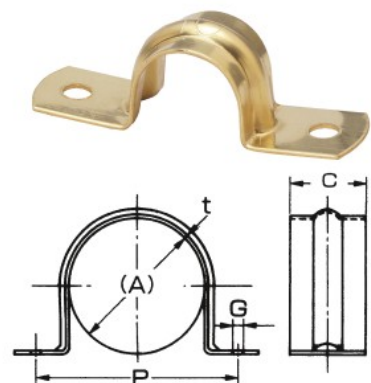

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	C	G	P	入 数 (個)
0015	8A	8	0.5	10	φ 3	21.5	
0020	10A	10	0.5	10	φ 3	25.5	