




A10521 エンビサドル



SV9.5~SV14



  14~100

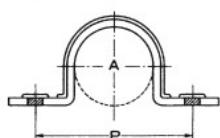

塩ビ管用のサドルバンド。

●VP管にも使用できます。

●塩化ビニール製。

品番コード A10521 エンビサドル

単位 (mm)

サイズコード	径 称	適合管外径	P	L	G	C	袋入数 (個)	ケース入数 (個)
0016	SV 9.5	9.5	26	38	φ4.0	12		
0035	SV 11	11.0	31	43	φ3.5	15		
0040	SV 14	14.0	32	45	φ4.0	16		
0054	14	18	40	60	φ5.0	15		
0069	16	22	45	65	φ5.0	20		
0073	22	26	55	75	φ5.0	20		
0088	28	34	65	90	φ5.5	20		
0092	36	42	75	100	φ5.5	20		
0105	42	48	85	110	φ5.5	20		
0110	54	60	100	125	φ5.5	20		
0124	70	76	120	150	φ6.5	25		
0139	82	89	135	165	φ6.5	30		
0143	100	114	165	205	φ6.5	30		(受注生産)

A10529 樹脂エルボブラケット



1/2×1/2、3/4×1/2、3/4×3/4



1/2×(左)

1/2×(右)



1/2×(六角)

エンビ給水栓用エルボ支持具。

●ABS樹脂製。

●亜鉛鋼板製もあります。(第7章 サドルバンド参照)

品番コード A10529 樹脂エルボブラケット

単位 (mm)

サイズコード	サイズ (パイプ側×水栓側)	入口径 (B)	出口径 (A)	入数 (個)
0014	1/2×1/2	24	34	12
0029	3/4×1/2	33	34	12
0033	3/4×3/4	33	42	12
0048	1/2×(右)	24	34	12
0052	1/2×(左)	24	34	12
0067	1/2×(六角)	28	35	12