

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。




Aluminium Pipe


アルミカラー角パイプ

長い  
記述注意


同商品群  
在庫数 136  
アイテム

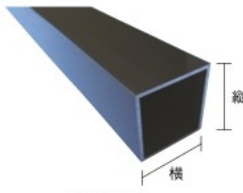


HP301BS  
(ブロンズ)

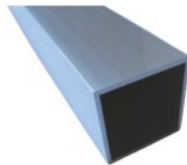


HP3015S  
(シルバー)

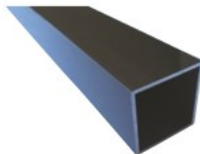

FB206B1  
(艶消しブロンズ)

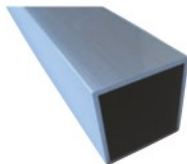


FB206S1  
(艶消しシルバー)

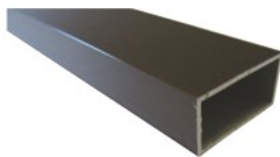

FB134B  
(ブロンズ)



FB134K  
(ブラック)

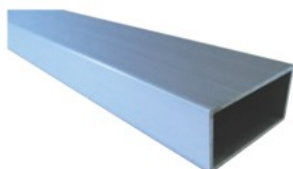

FB134S  
(シルバー)

- 特長 ●さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
- 用途 ●構造材。  
●下地などに。  
●見切りに。  
●端の目隠しに。  
●カットして補強金具や止め金具に。

- 材質 ●アルミ (A6063S T5)  
●表面処理:B1アルマイト
- 製造国 ●日本

角パイプ

発注単位1本 青色 メーカー直送 運賃¥1,000 北海道・沖縄・離島は除く

アルインコ株式会社機器事業部 [118116]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	色	縦×横×厚さ (mm)	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
849-5273	HP301BS	¥ 730	¥ 730	ブロンズ	20×20×1.3	1000	1	0.26	14(43)
849-5279	HP3015S	¥ 630	¥ 630	シルバー	20×20×1.3	1000	1	0.26	63(140)
★849-5281	HP302BS	¥ 1,290	¥ 1,290	ブロンズ	30×30×1.5	1000	1	0.46	11(69)
★849-5285	HP3025S	¥ 1,120	¥ 1,120	シルバー	30×30×1.5	1000	1	0.46	186(212)
★849-4588	FB202B1	¥ 570	¥ 570	艶消しブロンズ	15×15×1.5	1000	1	0.21	1(100)
★849-4591	FB202S1	¥ 490	¥ 490	艶消しシルバー	15×15×1.5	1000	1	0.21	167(928)
★849-4594	FB203S1	¥ 660	¥ 660	艶消しシルバー	20×20×1.5	1000	1	0.30	18(120)
849-4599	FB206B1	¥ 1,280	¥ 1,280	艶消しブロンズ	25×25×2	1000	1	0.49	13(260)
849-4602	FB206S1	¥ 1,100	¥ 1,100	艶消しシルバー	25×25×2	1000	1	0.49	57(204)
849-4605	FB208B1	¥ 1,560	¥ 1,560	艶消しブロンズ	30×30×2	1000	1	0.60	14(100)
849-4608	FB208S1	¥ 1,340	¥ 1,340	艶消しシルバー	30×30×2	1000	1	0.60	122(255)
849-4611	FB210B1	¥ 2,110	¥ 2,110	艶消しブロンズ	40×40×2	1000	1	0.82	70(234)
849-4614	FB210S1	¥ 1,820	¥ 1,820	艶消しシルバー	40×40×2	1000	1	0.82	144(157)
849-4617	FB211B1	¥ 2,660	¥ 2,660	艶消しブロンズ	50×50×2	1000	1	1.03	46(419)
849-4620	FB211S1	¥ 2,290	¥ 2,290	艶消しシルバー	50×50×2	1000	1	1.03	128(221)
★849-4629	FB258B1	¥ 1,280	¥ 1,280	艶消しブロンズ	30×20×2	1000	1	0.49	0(-)
★849-4632	FB258S1	¥ 1,100	¥ 1,100	艶消しシルバー	30×20×2	1000	1	0.49	23(288)
★849-4635	FB259B1	¥ 1,560	¥ 1,560	艶消しブロンズ	40×20×2	1000	1	0.60	4(100)
★849-4638	FB259S1	¥ 1,340	¥ 1,340	艶消しシルバー	40×20×2	1000	1	0.60	3(-)
849-5271	HP301B	¥ 1,420	¥ 1,420	ブロンズ	20×20×1.3	2000	1	0.52	61(999)
849-5277	HP301S	¥ 1,230	¥ 1,230	シルバー	20×20×1.3	2000	1	0.52	68(680)
★849-5280	HP302B	¥ 2,520	¥ 2,520	ブロンズ	30×30×1.5	2000	1	0.92	19(112)
★849-5284	HP302S	¥ 2,180	¥ 2,180	シルバー	30×30×1.5	2000	1	0.92	167(418)
★849-4589	FB202B2	¥ 1,130	¥ 1,130	艶消しブロンズ	15×15×1.5	2000	1	0.43	1(-)
★849-4595	FB203S2	¥ 1,320	¥ 1,320	艶消しシルバー	20×20×1.5	2000	1	0.60	40(999)
★849-4592	FB202S2	¥ 970	¥ 970	艶消しシルバー	15×15×1.5	2000	1	0.43	11(16)
849-4600	FB206B2	¥ 2,550	¥ 2,550	艶消しブロンズ	25×25×2	2000	1	0.99	14(-)
849-4603	FB206S2	¥ 2,190	¥ 2,190	艶消しシルバー	25×25×2	2000	1	0.99	60(250)
849-4606	FB208B2	¥ 3,100	¥ 3,100	艶消しブロンズ	30×30×2	2000	1	1.21	27(675)
849-4609	FB208S2	¥ 2,670	¥ 2,670	艶消しシルバー	30×30×2	2000	1	1.21	143(462)
849-4612	FB210B2	¥ 4,200	¥ 4,200	艶消しブロンズ	40×40×2	2000	1	1.64	72(157)
849-4615	FB210S2	¥ 3,620	¥ 3,620	艶消しシルバー	40×40×2	2000	1	1.64	96(205)
849-4618	FB211B2	¥ 5,310	¥ 5,310	艶消しブロンズ	50×50×2	2000	1	2.07	39(163)
849-4621	FB211S2	¥ 4,570	¥ 4,570	艶消しシルバー	50×50×2	2000	1	2.07	112(249)
★849-4630	FB258B2	¥ 2,550	¥ 2,550	艶消しブロンズ	30×20×2	2000	1	0.99	31(-)
★849-4633	FB258S2	¥ 2,190	¥ 2,190	艶消しシルバー	30×20×2	2000	1	0.99	1(50)
★849-4636	FB259B2	¥ 3,100	¥ 3,100	艶消しブロンズ	40×20×2	2000	1	1.21	5(250)
★849-4639	FB259S2	¥ 2,670	¥ 2,670	艶消しシルバー	40×20×2	2000	1	1.21	4(100)
★849-4400	FB104B	¥ 3,070	¥ 3,070	ブロンズ	20×20×1.5	4000	1	1.20	0(-)
★849-4402	FB104K	¥ 3,280	¥ 3,280	ブラック	20×20×1.5	4000	1	1.20	1(-)
★849-4405	FB104S	¥ 2,640	¥ 2,640	シルバー	20×20×1.5	4000	1	1.20	4(200)
★849-4598	FB206B	¥ 5,110	¥ 5,110	艶消しブロンズ	25×25×2	4000	1	1.98	0(-)
★849-4601	FB206S	¥ 4,400	¥ 4,400	艶消しシルバー	25×25×2	4000	1	1.98	17(999)
★849-4436	FB110B	¥ 6,190	¥ 6,190	ブロンズ	30×30×2	4000	1	2.42	8(-)
★849-4438	FB110K	¥ 6,620	¥ 6,620	ブラック	30×30×2	4000	1	2.42	0(-)
★849-4441	FB110S	¥ 5,330	¥ 5,330	シルバー	30×30×2	4000	1	2.42	80(999)
★849-4610	FB210B	¥ 8,390	¥ 8,390	艶消しブロンズ	40×40×2	4000	1	3.28	16(400)
★849-4613	FB210S	¥ 7,230	¥ 7,230	艶消しシルバー	40×40×2	4000	1	3.28	47(248)
★849-4450	FB115B	¥ 10,600	¥ 10,600	ブロンズ	50×50×2.0	4000	1	4.34	5(42)
★849-4452	FB115K	¥ 11,320	¥ 11,320	ブラック	50×50×2.0	4000	1	4.34	31(239)
★849-4455	FB115S	¥ 9,130	¥ 9,130	シルバー	50×50×2.0	4000	1	4.34	31(94)
★849-4464	FB118B	¥ 12,800	¥ 12,800	ブロンズ	60×60×2.0	4000	1	5.20	26(174)
★849-4465	FB118K	¥ 13,680	¥ 13,680	ブラック	60×60×2.0	4000	1	5.20	49(234)
★849-4467	FB118S	¥ 11,040	¥ 11,040	シルバー	60×60×2.0	4000	1	5.20	49(245)
★849-4476	FB121B	¥ 26,890	¥ 26,890	ブロンズ	100×100×2.5	4000	1	10.85	5(42)
★849-4477	FB121K	¥ 28,740	¥ 28,740	ブラック	100×100×2.5	4000	1	10.85	9(113)
★849-4479	FB121S	¥ 23,180	¥ 23,180	シルバー	100×100×2.5	4000	1	10.85	19(272)

平角パイプ

発注単位1本 メーカー直送 運賃¥1,000 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	色	縦×横×厚さ (mm)	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★849-4498	FB134B	¥ 3,910	¥ 3,910	ブロンズ	20×30×1.5	4000	1	1.53	18(900)
★849-4500	FB134K	¥ 4,170	¥ 4,170	ブラック	20×30×1.5	4000	1	1.53	35(999)
★849-4503	FB134S	¥ 3,370	¥ 3,370	シルバー	20×30×1.5	4000	1	1.53	39(186)
★849-4512	FB137B	¥ 3,820	¥ 3,820	ブロンズ	20×40×1.2	4000	1	1.50	42(210)
★849-4514	FB137K	¥ 4,070	¥ 4,070	ブラック	20×40×1.2	4000	1	1.50	24(172)
★849-4517	FB137S	¥ 3,290	¥ 3,290	シルバー	20×40×1.2	4000	1	1.50	55(999)
★849-4534	FB141B	¥ 8,390	¥ 8,390	ブロンズ	30×50×2	4000	1	3.30	7(140)
★849-4536	FB141K	¥ 8,970	¥ 8,970	ブラック	30×50×2	4000	1	3.30	16(999)
★849-4539	FB141S	¥ 7,230	¥ 7,230	シルバー	30×50×2	4000	1	3.30	53(265)

☎商品のお問い合わせ: 0120-302-669 <http://www.alinco.co.jp/>