


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

**ハセガワ** 日本 Aluminum Stair-type ladder **1連はしご(両面使用)** 別作  
可能 長い  
配送注  
意

同商品群  
在庫数 **24** アイ  
テム

- 特長**
- 傾斜角度は60度と70度の2通り使用できます。
  - 踏ざん踏面幅も広く、安心して昇降できます。
- 仕様**
- Aマーク認定品
  - 正面有効幅:448mm
  - 踏ざん間隔:330mm
  - 踏ざん踏面幅:140mm(70°)、151mm(60°)
- 材質**
- アルミ合金
- 製造国**
- 日本

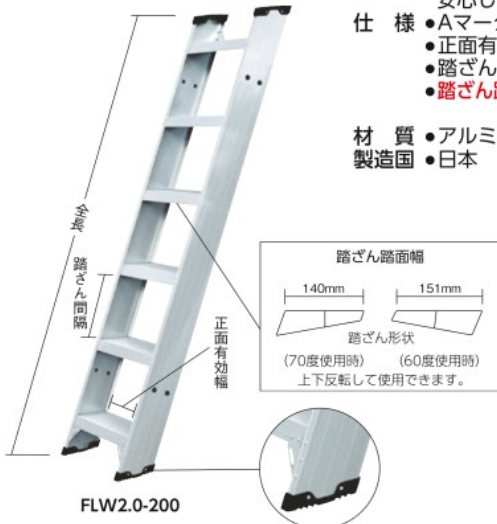

**アルインコ** 日本 One ladder **1連はしご** RoHS 長い  
配送注  
意

同商品群  
在庫数 **2** アイ  
テム

- 特長**
- 軽量に特化したスタンダードタイプの1連はしごです。
- 仕様**
- 正面有効幅:353mm
  - 踏ざん間隔:345mm
  - 踏ざん踏面幅:42mm
  - JIS規格品(JIS JQCN10008)
  - 製品安全協会(SGマーク)認定品
  - Aマーク認定品
- 材質**
- アルミ
- 製造国**
- 中国



**注意**

- JXV42S、JXV52Sは一部配送できないエリアがございます。



発注単位1台 **メーカー直送 運賃別途** (価格改定日 19.03) 長谷川工業機 [765705]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	全長(m)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★492-2671	FLW2.0-200	¥ 62,013	¥ 90,200	150	2.02	1	8.3	8(58)
★492-2689	FLW2.0-230	¥ 71,844	¥ 104,500	150	2.39	1	9.7	9(180)
★492-2697	FLW2.0-270	¥ 81,675	¥ 118,800	150	2.72	1	10.9	2(29)
★492-2701	FLW2.0-300	¥ 94,531	¥ 137,500	150	3.05	1	12.0	6(67)
★492-2719	FLW2.0-330	¥ 102,094	¥ 148,500	150	3.38	1	13.3	5(84)
★492-2727	FLW2.0-360	¥ 113,438	¥ 165,000	150	3.71	1	14.6	1(34)
★492-2735	FLW2.0-400	¥ 122,513	¥ 178,200	150	4.04	1	15.9	2(67)

発注単位1本 **メーカー直送 運賃元払** 北海道・沖縄・離島は除く アルインコ株式会社機器事業部 [118116]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	最大使用質量(kg)	全長(m)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
★792-0237	JXV21S	¥17,563	¥28,100	100	2.13	1	4.3	44(87)
★792-0245	JXV25S	¥18,250	¥29,200	100	2.48	1	4.8	12(34)
★792-0253	JXV32S	¥18,938	¥30,300	100	3.17	1	5.8	19(19)
★792-0261	JXV39S	¥21,313	¥34,100	100	3.86	1	6.8	19(68)
★792-0270	JXV42S	¥22,000	¥35,200	100	4.20	1	7.9	39(25)
★792-0288	JXV52S	¥28,875	¥46,200	100	5.24	1	9.6	7(18)


☎商品のお問い合わせ:06-6446-1845 <http://www.hasegawa-kogyo.co.jp/>

☎商品のお問い合わせ:0120-302-669 <http://www.alinco.co.jp/>

**アルインコ** 日本 Ladder **1連はしご** New 長い  
配送注  
意

同商品群  
在庫数 **2** アイ  
テム

- 特長**
- 強度に優れたプロも納得するアルミ製はしごです。
  - 最大荷重130kg対応で安心して作業ができます。
  - 大型端具採用(従来比60%アップ)で安定性抜群です。
- 仕様**
- 正面有効幅:353mm
  - 踏ざん間隔:345mm
  - 踏ざん踏面幅:42mm
  - JIS認定品(日本産業規格)
  - Aマーク認定品(軽金属製品協会はしご脚立部会)
- 材質**
- アルミ
- 製造国**
- 中国

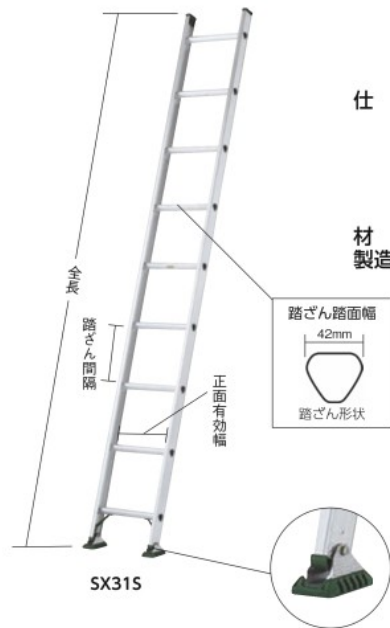

**アルインコ** 日本 Stair Ladder **階段はしご** 長い  
配送注  
意

同商品群  
在庫数 **2** アイ  
テム

- 特長**
- 上から3段目までのステップが脱着可能なので現場の状況に対応します。
  - 本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能です。
  - 片手すり標準装備(取り付けは左右自在)しています。
- 仕様**
- 正面有効幅:540mm
  - 踏ざん間隔:260mm
  - 踏ざん踏面幅:150mm
- 材質**
- アルミ
- 製造国**
- 中国



**注意**

- 本州、法人以外の配送の場合は別途送料をご確認ください。
- 3mを超える製品にしましては、一部お届けできないエリアがございます。



発注単位1台 **メーカー直送 運賃元払** 北海道・沖縄・離島は除く アルインコ株式会社機器事業部 [118116]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	全長(m)	質量(kg)	実績(前年比%)
★851-4825	SX31S	¥22,000	¥35,200	130	3.12	6.4	-
★827-8325	SX42S	¥27,500	¥44,000	130	4.16	8.2	-
★851-4826	SX52S	¥38,500	¥61,600	130	5.19	10.0	-
★851-4827	SX59S	¥46,750	¥74,800	130	5.88	11.2	-

発注単位1台 **メーカー直送 運賃別途** アルインコ株式会社機器事業部 [118116]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	全長(m)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★851-5055	HC40	¥135,000	¥240,000	150	4.14	1	26	3(60)

**手すり** 発注単位1台 **メーカー直送 運賃 ¥1,000** 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	適合機種	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★851-5054	HC1	¥15,000	¥24,000	HC40	1	2.5	2(100)

☎商品のお問い合わせ:0120-302-669 <http://www.alinco.co.jp/>

☎商品のお問い合わせ:0120-302-669 <http://www.alinco.co.jp/>