


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

**アルインコ** Aluminum 2-section Ladder  
**ALINCO** 日本 **2連はしご** New 長い 配達注意

同商品群 在庫数 **2** アイテム

- 特長**
- エンドレスロープ仕様です。
  - 正面有効幅:325mm(上はしご) 352mm(下はしご)
  - 踏ざん間隔:345mm
  - 踏ざん踏面幅:42mm
  - JISマーク認定品
  - Aマーク認定品
  - SGマーク認定品
- 仕様**
- 材質 アルミ
  - 製造国 中国

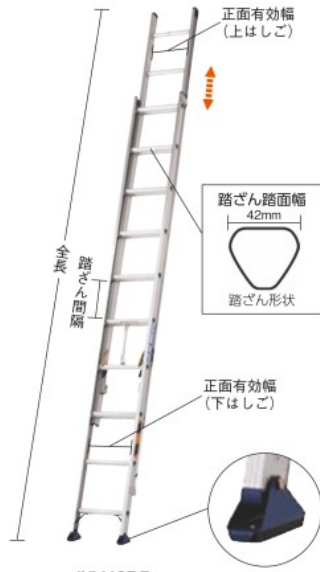

JXV40DF

- 注意**
- 本州、法人以外の配送の場合は別途送料をご確認ください。
  - 3mを超える製品に関しては、一部お届けできないエリアがございます。



**ナカオ** 2-section Telescopic Ladder  
**NAKAO** 日本 **各脚伸縮式2連はしご“ピッチ”** 長い 配達注意

同商品群 在庫数 **2** アイテム

- 特長**
- 脚の伸縮(4mmピッチ)で坂道、段差での安定作業が可能です。
  - ロープは循環式で垂れ下がりにません。
  - 中スライド式でかさばりません。
- 仕様**
- 正面有効幅:390mm(上はしご) 398mm(下はしご)
  - 踏ざん間隔:335mm
  - 踏ざん踏面幅:40mm(上はしご) 25mm(下はしご)
  - 脚部最大伸縮幅:300mm
- 材質**
- アルミ
  - 製造国 日本



FU-81

- 注意**
- 搬入場所や運送条件によりお届けできない場合があります。

梱包数:1台  
 発注単位1台 **メーカー直送 運賃元払** 北海道・沖縄・離島は除く **アルインコ** 株式会社機器事業部 [118116]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	全長(m)	質量(kg)	実績(前年比%)
★144-0480	JXV40DF	¥28,875	¥46,200	100	2.43~3.86	9.2	-
★144-0486	JXV52DF	¥32,688	¥52,300	100	3.12~5.24	11.3	-
★144-0449	JXV60DF	¥35,750	¥57,200	100	3.46~5.93	13.3	-
★144-0476	JXV73DF	¥40,250	¥64,400	100	4.15~7.31	16.5	-
★144-0459	JXV80DF	¥50,875	¥81,400	100	4.50~8.00	18.9	-

☎商品のお問い合わせ:0120-302-669 <http://www.alinco.co.jp/>

梱包数:1台  
 発注単位1台 **メーカー直送 運賃元払** 北海道・沖縄・離島は除く **株式会社ナカオ** [708907]


発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	全長(m)	質量(kg)	実績(前年比%)
★463-4233	FU-61	¥53,625	¥71,500	100	3.56~6.10	14.8	3(38)
★463-4241	FU-75	¥60,375	¥80,500	100	4.23~7.44	16.9	3(38)
★463-4250	FU-81	¥67,875	¥90,500	100	4.56~8.11	18.0	14(200)

☎商品のお問い合わせ:083-287-1231 <http://www.k-nakao.co.jp/>

**アルインコ** Aluminum 2-section Ladder  
**ALINCO** 日本 **2連はしご** 長い 配達注意

同商品群 在庫数 **2** アイテム

- 特長**
- 強度に優れたプロも納得するアルミ製はしごです。
  - ロープはエンドレス構造でたるまず、じゃまになりません。
  - 安全・安心な大型脚端具を採用しています。
- 仕様**
- 正面有効幅:322mm(上はしご) 353mm(下はしご)
  - 踏ざん間隔:345mm
  - 踏ざん踏面幅:42mm
  - JIS規格品(SX103D、SX103DSTは除く)(JIS S1121D-13 JQCN10008)
  - Aマーク認定品
- 材質**
- アルミ
  - 製造国 中国

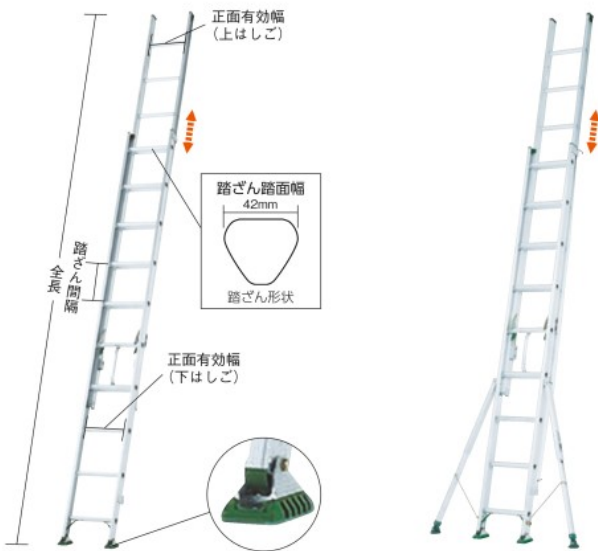

SX61D

SX103DST (アウトリガー付)



エンドレス機構



ロック部

- 注意**
- 一部配達できないエリアがございます。



SX103D、SX103DSTは除く

梱包数:1台  
 発注単位1台 **メーカー直送 運賃元払** 沖縄・離島は除く **アルインコ** 株式会社機器事業部 [118116]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	全長(m)	質量(kg)	実績(前年比%)
★455-5775	SX54D	¥48,813	¥78,100	130	3.63~5.36	13.4	14(70)
★455-5783	SX61D	¥52,938	¥84,700	130	3.98~6.05	14.7	21(105)
★455-5791	SX74D	¥57,063	¥91,300	130	4.67~7.43	18.5	17(107)
★455-5805	SX81D	¥64,625	¥103,400	130	5.01~8.12	20.2	10(125)
★455-5813	SX95D	¥85,250	¥136,400	130	5.70~9.50	23.6	4(67)
★455-5767	SX103D	¥91,438	¥146,300	130	6.05~10.19	26.3	20(118)

梱包数:1台  
 発注単位1台 **メーカー直送 運賃元払** 沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	全長(m)	質量(kg)	実績(前年比%)
★835-7795	SX54DST	¥77,344	¥137,500	130	3.63~5.36	17.8	4(100)
★835-7797	SX74DST	¥81,056	¥144,100	130	3.98~6.05	19.1	3(50)
★835-7796	SX61DST	¥84,769	¥150,700	130	4.67~7.43	22.9	5(167)
★835-7798	SX81DST	¥91,575	¥162,800	130	5.01~8.12	24.6	2(50)
★835-7799	SX95DST	¥110,138	¥195,800	130	5.70~9.50	28.0	3(300)
★835-7794	SX103DST	¥115,706	¥205,700	130	6.05~10.19	30.7	4(400)

☎商品のお問い合わせ:0120-302-669 <http://www.alinco.co.jp/>

はしご・脚立  
 はしご  
 脚立  
 作業台  
 踏台  
 足場台  
 荷役用作業台  
 高所作業台  
 高所作業リフト  
 足場板  
 単管・足場用品  
 アルミブリッジ  
 やぐら