

埋込コンセント | 引掛形 15A

TWIST LOCKING TYPE RECEPTACLE


壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。



コンセント

C

埋込コンセント
引掛形 15A

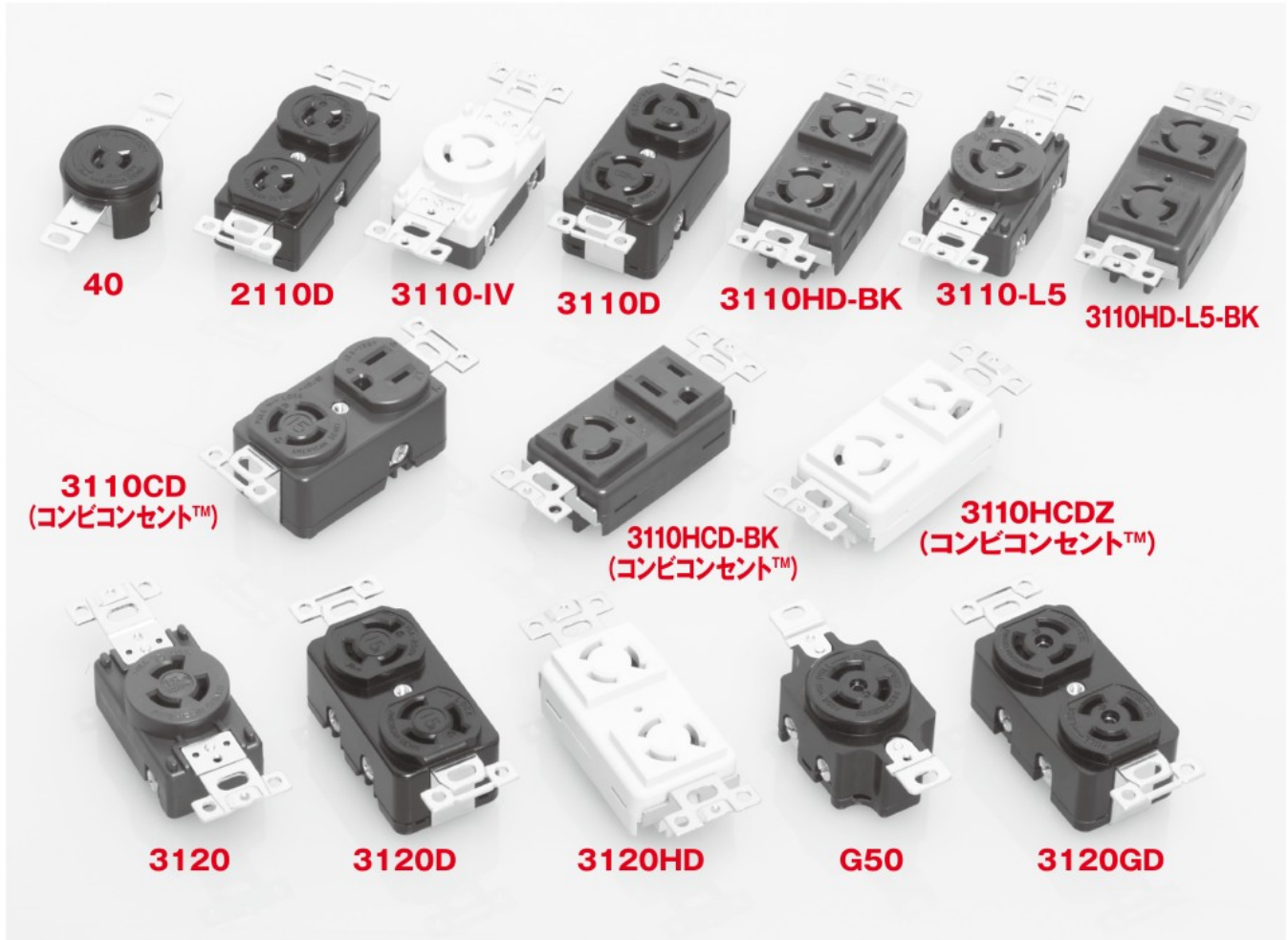

製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number		標準価格 Price (JPN YEN)	形状寸法 Dimension			備考 Note
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage		黒色 Black	白色 White		A	B	L	
15A	2P (2P,2W)	125V	⊕	40	—	510	Φ38	Φ38	19	
			⊕ ⊕	2110D	—	1,050	—	35.4	24.6	複式
	⊕ ⊕		3110	3110-IV	540	60	35	25.7		
	⊕ ⊕		3110D	—	1,210	—	39	30.3	複式	
	⊕ ⊕		3110HD-BK	3110HD	1,080	—	—	—	複式横型	
	⊕ ⊕		3110-L5	3110-L5-IV	610	60	35	25.4		
	接地形2P (2P,3W GND)	250V	⊕ ⊕	3110HD-L5-BK	3110HD-L5	1,190	—	—	—	複式横型
			⊕ ⊕ ⊕ (コンビ)	3110CD	—	1,440	—	39	30.3	コンビ
			⊕ ⊕ ⊕ (コンビ)	3110HCD-BK	3110HCD	1,320	—	—	—	コンビ横型
			⊕ ⊕ ⊕ (コンビ)	3110HCDZ-BK	3110HCDZ	1,410	—	—	—	コンビ横型
			⊕ ⊕	3120	—	650	60	35	25.7	
			⊕ ⊕	3120D	—	1,390	—	39	30.3	複式
	接地形3P (3P,4W GND)	250V	⊕ ⊕ ⊕	3120HD-BK	3120HD	1,260	—	—	—	複式横型
			⊕ ⊕ ⊕	G50	—	1,230	60	38	29.8	
⊕ ⊕ ⊕			3120GD	—	2,520	—	39	30.3	複式	
⊕ ⊕ ⊕										

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

PSE

RoHS2

本体難燃性
UL94 V-0

*型番40, G50を除く